

产品说明书

# 模块化系统

# eHouse产品集成解决方案





- 模块化预装方案降低项目风险
- ABB一站式供货提高整体质量
- 全球业务布局满足国际化需求



背景

# 背景

在20世纪九十年代, ABB认识到很多全球客户在重大项目上越来越偏向 于更高层次的合作。对于这个市场变化的驱动力量有:

- 并解决问题后,整体交付给客户
- 希望用单一合同打包多个设备或者元件, 减少巨量 开关柜等设备的安装, 也包括客户提供物料的安装 的项目协调工作可能的产品集成问题,减少采购 • 开关柜同设备间的互连电缆施工 成本, 降低项目工程管理资源需求
- 希望得到更强的项目控制以达到预期的项目成果

eHouse产品集成解决方案可以满足客户的需求。

• 希望减少现场工作量及成本, 并且通过eHouse的形 eHouse模式的价值就在于有效地减少项目现场工 式,在没到现场前,能够把项目的问题暴露出来, 作量,以及有效地控制项目风险,典型eHoused在发 运至现场前完成如下工作:

- 所有安装设备的预联调



模块化系统 产品说明书

## 我们的专业


## 从设计到交付为您提供支持

ABB专门的模块化系统的业务单元遍布全球,致力于eHouse产品集成解决方案。我们的团队有能力在项目全过程为您提供专业的支持,包括概念设计,项目概算,工程设计,项目管理,整体交付。

### 模块化系统团队的核心竞争力包括:

- eHouse舱体三维建模设计
- 主设备的设计和整体的集成设计
- 提供第三方设备(如直流屏/系统, UPS等)
- 设备在eHouse内的安装

- 电缆清册和内部互连电缆的安装
- 文件控制
- 工厂检验, 电气试验, 联调
- 物流
- 项目现场支持

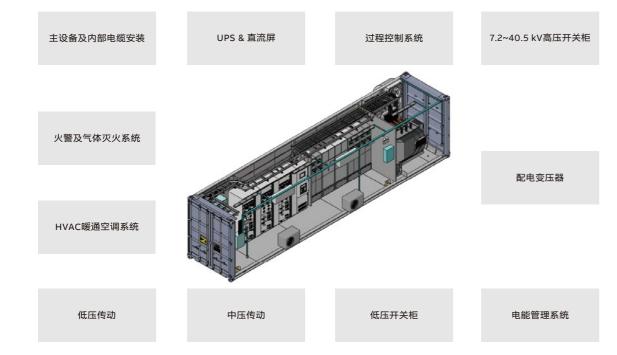

## ABB eHouse产品集成解决方案

## 特点及优势

### 风险控制

- 减少现场工作以及避免外部因素如天气、劳工问题、 材料短缺所导致延迟和成本超支
- ABB负责产品集成和接口设计, 避免接口设计风险
- 所有设备安装工作都在工厂进行,任何问题都可以在工厂发现和整改,避免设计错误或产品问题对现场工作的影响

### 项目进度和成本管理

- 基于扩展的工厂FAT及预联调, 有助于压缩整个项目 周期, 尤其可以有效压缩现场工作的周期
- 在工厂制造和试验过程中,有效的进行变更管理,帮助客户控制项目成本

### 产品国际规范

• ABB有着丰富的全球项目的经验,目前,中国eHouse 单元已可以提供GB,IEC,GOST标准的全系列产 品。客户如有ANSI,CSA,NEMA的需求,可以由 我们联系美国或加拿大的eHouse中心,来提供相 应的方案和产品

## 减少客户的资源

- 减少客户工程设计及项目管理的人员
- 帮助客户在投标期间,节省人员,时间和成本

### 项目管理

- 为整个项目提供单一的项目经理
- 有效的通过项目管理以及供应链管理,组织ABB内部各产品线以及第三方产品厂家,为客户提供卓越的方案和优质可靠的产品

### 商务方面

• 单一合同, 减少客户合同管理的工作量和难度

### 技术

- ABB做为电气行业的领先企业, 为市场提供领先的 产品和服务
- 交付质量和安全

## 现场服务

• ABB可以为客户提供在现场的总体落位安装, 现场 联调及投运前的配合工作









模块化系统 产品说明书

### ABB eHouse的技术优势

# eHouse的广泛应用

ABB有着丰富的工程经验,可以为各种工业及电网场合,提供定制化的 eHouse产品集成解决方案。

- 石油天然气
- 石化和化工
- 矿山和冶炼
- 输配电

- 新能源
- 发电厂
- 数据中心
- 基础设施













## ABB eHouse的技术优势

基于客户的广泛的地理分布和不同的应用场合, ABB提供多样的eHouse 设计以满足变化的市场期望和客户需求。同时,依靠ABB全球电力产品的 售后服务网络, 在非常短的时间内, 为世界上任何一个角落的产品提供服 务和支持。

## 典型产品类型包括:

- EcoFlex eHouse
- 模块化eHouse
- 单体大尺寸结构
- 划撬类
- 车载移动变

## 除了上面的产品类型, ABB有能力提供以下设计选项:

- 钢板或压缩纤维水泥地板
- 暖通空调系统
- 储能电池
- VESDA早期烟雾探测系统
- 各种耐火等级
- 气体灭火系统
- 卸压通道(中压开关设备)
- SF<sub>5</sub>气体报警及通风系统
- 钢结构楼梯扶手平台、视频监控系统
- 视频监控系统



















**模块化系统** 产品说明书

### 9

# eHouse典型项目业绩表

## 项目名称

电厂项目	客户/项目所在地
APR 项目	阿尔斯通电力服务公司/美国
PEC租赁服务项目	司泰科电力租赁/沙特阿拉伯
添马舰谷电站	三菱重工/日本奥能源
康达明电站	澳大利亚
印度河NRG项目	伯恩斯与麦当劳/美国
秦山核电瞭望塔项目	秦山核电有限公司/中国

电网项目	客户/项目所在地
一 荷马城项目	基威特电力/美国
森科尔变电站升级项目	森科尔/加拿大
合谷穴多晶硅厂	肖斯通 — 韦伯斯特/美国
宁夏郝桥10 kV高压室	银川供电公司/银川,中国
新疆红其拉甫/土尔尕特10 kV高压室	和田供电公司/红其拉甫,土尔尕特,中国
甘肃兰州10 kV移动应急开关站	兰州供电公司/兰州,中国
徐州顺堤河10 kV高压室项目	徐州供电公司/徐州,中国
甘肃白银35/10 kV移动应急变电站	白银供电公司/白银,中国
SGCC青海省35 kV/10 kV箱式变电站	国家电网/青海,中国
深圳供电局10 kV移动式应急转电站	南方电网/深圳,中国

石油天然气项目	客户/项目所在地
壳牌UUED项目	大宇建设/韩国
亚兰合作项目瓦西特	三菱重工/日本
壳牌Otum urra项目	大宇建设/韩国
卡塔尔天然气煤气回收项目	福陆/美国
Kearl湖 IM perial石油项目	福陆/加拿大
沙特工业发展公司LDR项目	沙特工业发展公司石油/巴林
昆士兰柯蒂斯液化天然气	英国天然气公司/澳大利亚
桑托斯液化天然气项目	福陆/澳大利亚
国际石油开发公司Ichthys液化天然气项目	JKC JV/日本
中原油田唐河35 kV开关站	中原油田/南阳
液化空气ALA-PP3项目	液化空气集团/澳大利亚
空气产品印尼项目	空气产品公司/印度尼西亚
空气产品AZOV俄罗斯项目	空气产品公司/俄罗斯

矿产项目	客户/项目所在地
必和必拓,沃斯利氧化铝	柏克德/澳大利亚
安巴图维镍	福陆/加拿大
丹皮尔港升级	赫氏集团/澳大利亚
纽卡斯尔煤码头3号	赫氏集团/澳大利亚
辛克鲁德Shovel变电站	阿美科工程/加拿大
辛克鲁德流体细尾矿	阿美科工程/加拿大
戈罗镍矿	戈罗镍矿/新喀里多尼亚
米尔德里德湖矿搬迁项目	福陆,阿美科工程/加拿大
昆士兰氧化铝升级项目	昆士兰氧化铝厂/澳大利亚
Tabang清洁煤项目	舍斯矿业/印尼
瑞典力矿矿业铁矿石破碎站 项目一期	力矿矿业/瑞典
瑞典力矿矿业铁矿石破碎站 项目二期	力矿矿业/瑞典
山西潞安酒村风井35 kV双层一体化变电站	潞安矿业/长治,中国
South of Embley /Amrun营地	力拓矿业集团/澳大利亚
OT 二期	力拓矿业集团/蒙古

eHouse典型项目业绩表

新能源项目	客户/项目所在地
万山海岛新能源微电网	南方海上风电/珠海,中国
马来西亚29 MWac光伏发电项目	CMEC/马来西亚
SunShift Jandakot airport solar EcoFlex	SunSHIFT/澳大利亚
FQBC Biomas plant EcoFlex	FQBC/菲律宾
BESS VIC battery storage EcoFlex	Victorian government/澳大利亚
JTC PV solar farm project	JTC corporation/新加坡
Argentina Cauchari 300 MW solar project	上海电建/阿根廷

## **ABB Connect**

## 您的一站式数字化助理

无论在办公室、现场或旅途中,快速、便捷的获取和使用ABB 电气的资料信息。

- 便捷的搜索功能
- 查询完整的ABB 电气内容: 产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、服务及常用工具连接等
- 常用资料保存到设备上, 并自动更新
- 定制期望接收的消息种类
- 在线客服支持

ABB Connect 可在iOS、Android 和Windows 10 设备上使用



扫描二维码, 进入 ABB Connect





\_

## ABB(中国)有限公司

中国北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦

电话: 010-8456 6688 传真: 010-8456 9907

邮编: 100015

## ABB (中国) 客户服务热线

电话: 800-820-9696 400-820-9696 电邮: cn-ep-hotline@abb.com

## www.abb.com.cn







ABB直通车



ABB中国客户服务中心