




Nimellisieristysjännite: $U_i=U_e$	400 V
Oikosulunkestävyys: $I_{cw}$	< 10 kA
Suojaus sähköiskulta:	Suojausluokka 1
EMC käyttöympäristö:	EMC 1 ja 2

Loji	ALAKESKUS	
Tyyppi	TAK32N	
Sähkö nro	3419375	
$I_n$	32A	$U_n$ 400V
$P_1 =$	kW	$P_h =$ kW
Kotelointi	IP 44	

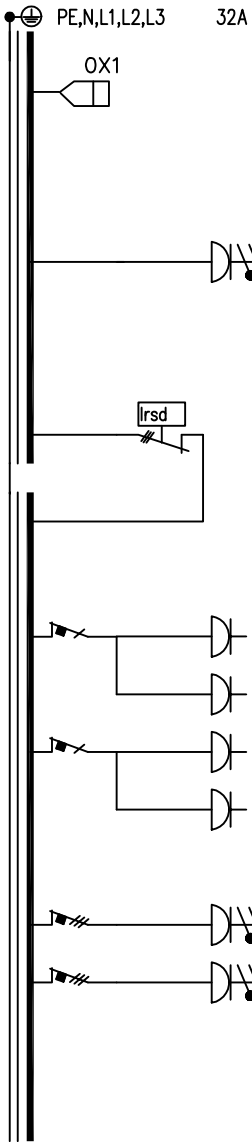

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm <sup>2</sup>
5	PISTORASIA 3x32A+N+PE			
	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA			
1.1	PISTORASIA 1x16A+N+PE		C 16 A	
1.2	PISTORASIA 1x16A+N+PE			
2.1	PISTORASIA 1x16A+N+PE		C 16 A	
2.2	PISTORASIA 1x16A+N+PE			
3	PISTORASIA 3x16A+N+PE		C 16 A	
4	PISTORASIA 3x16A+N+PE		C 16 A	

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	200
Pituus:	300
Paino:	8KG

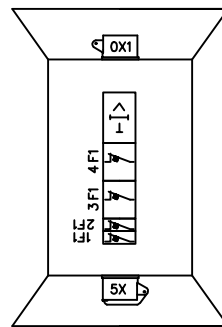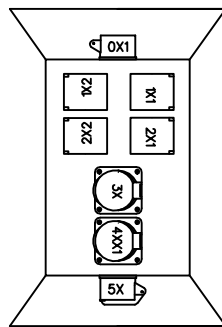

Työ nro	Ark. koodi	31 MFC 791-01	KESKUS	TAK N	Työpiir:					
Pvm.	Suunn.	MH	Tark.	HJ	Hyv.	ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
							Rakennuskohde		Tall.koodi	3419375-K
									Lehti	01
									Lehdestä	01
									Piirustus nro	791