

BRIO+

Bloc autonome d'habitation à LED



01 Brio+ 10L A

Caractéristiques clés

Gamme complète

- BAES et LSC
- Toutes les fonctions Évacuation, Habitation, Ambiance, Locaux à sommeil, DBR/DL

Design discret et moderne

- Plat

Économique

- 100% LED
- Faible consommation

Facile à installer

- Multiples accessoires


 


Gamme


Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Habitation 5 heures								
BRIO+ 10L A	246 701	■						T09087
BRIO+ 10L COM	247 701	■						T09091
BRIO+ ET 10L A	246 703	■	NP	8	0°C à +40°C	0,5	230V-50Hz	T09103
BRIO+ ET 10L COM	247 703	■						T09100

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
	Platine d'encastrement Sans porte-étiquette	660 005
	Grille IK10 Grille IK10	660 020

Dimensions

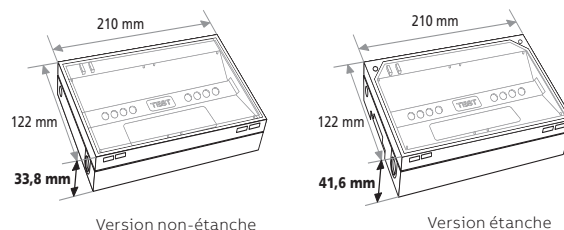

Version non-étanche

Version étanche