

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

ALTILED

LSC



01 ALTILED ET 48...230/1000L A

Caractéristiques clés

Modulable

- Phare orientable breveté - 360°C
- Plusieurs combinaisons possible du bloc monophare
- Installation multisupports (Mural, plafond, chemins de câbles, pillier, en suspension, encastré...)


Facile à installer

- Léger - 1,7 kg
- Patère débrochable - multiples entrées de câbles

Économique

- 100% LED
- Réduction du temps d'installation et de maintenance

Flux de 1000 lm

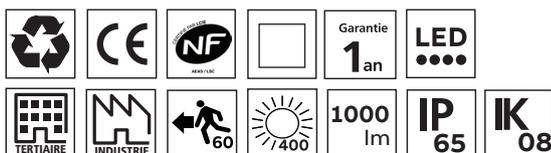

Gamme

Désignation	Références	Technologie	Flux assigné (lm)	Consommation		Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
				Vcc (W)	Vca (VA)		
Évacuation/Ambiance							
ALTILED ET 48...230/1000L	432 500	■	1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15093
ALTILED ET 48...230/1000L avec kit d'encastrement	432 600	■	1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15093
ALTILED ET 48...230/1000L COM	437 500	■	1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15092
ALTILED ET 48...230/1000L COM avec kit d'encastrement	437 600	■	1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15092

■ = Conventionnel ■ = Adressable - Température d'utilisation : -30°C à +40°C

Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement	650 001
	Platine d'association	650 000
	Demi-lune blanche	inclus dans le pack

Dimensions

