


Сухой трехфазный трансформатор Resibloc-630/10-IP00-ANAF	
Номинальная мощность, кВА	630
Номинальное напряжение высокой стороны (ВН), кВ	10±2х2.5%
Номинальное напряжение низкой стороны (НН), кВ	0,4
Группа соединений	Д/Ун-11
Степень защиты	IP00
Частота, Гц	50
Класс изоляции	F
Масса, кг	1870

Инв.№-подл. | Погр. и дата | Взам.инв.№

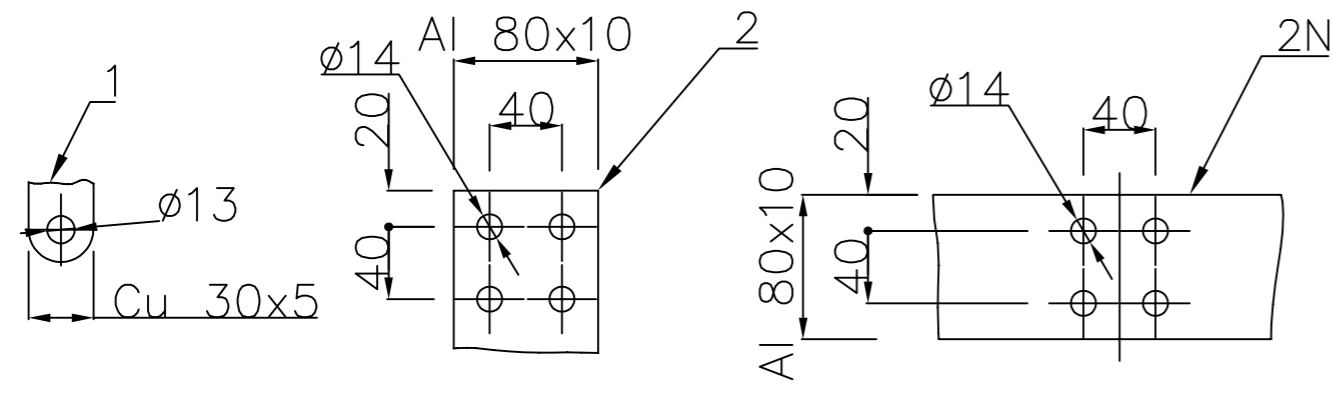

1. Вывод ВН
2. Вывод НН
- 2N Нейтраль
3. Заземление M12
4. Маркировочная табличка
5. Клеммная колодка
6. Система охлаждения

ABB		АББ Электрические сети		
Resibloc-630/10-IP00-ANAF				
	Лист	Масса	Масштаб	
		см. табл	1:15	
	Лист	Листов 1		
	Разраб.	Машков	14.04.21	
	Утв.			
1LDE004466				