



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302677990

认证委托人名称及地址

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY

生产者名称及地址

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY

生产企业名称及地址

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

T7D 1000, T7D 1000 M, T7D 1600, T7D 1600 M, T7H-D 1200, T7H-D 1200 M; 具体
参数请见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 16 日 有效期至：2029 年 08 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302677990

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: T7D 1000, T7D 1000 M, T7D 1600, T7D 1600 M, T7H-D 1200, T7H-D 1200 M

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V

约定发热电流(Ith): 1000A(T7D 1000, T7D 1000 M)

1600A(T7D 1600, T7D 1600 M), 1200A(T7H-D 1200, T7H-D 1200 M)

额定工作电压(Ue): AC400/415V/690V

额定工作电流(Ie): AC-22A:1600A(T7D 1600, T7D 1600 M)

AC-23A: 1000A(T7D 1000, T7D 1000 M), 1250A(T7D 1600, T7D 1600 M),
1200A(T7H-D 1200, T7H-D 1200 M)

额定短时耐受电流(Icw): 20kA/1s

额定短时接通能力(Icm)(峰值): 40kA

使用类别: AC-22A:1600A(T7D 1600, T7D 1600 M),

AC-23A:1000A(T7D 1000, T7D 1000 M), 1200A(T7H-D 1200, T7H-D 1200 M)
1250A(T7D 1600, T7D 1600 M)

极数: 3P, 4P

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302677990

证书附页: 第 2 页 共 2 页

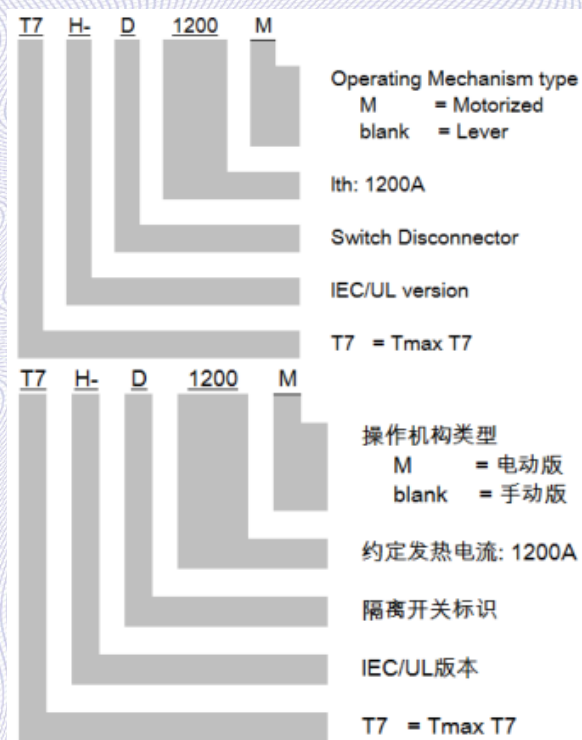

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司