
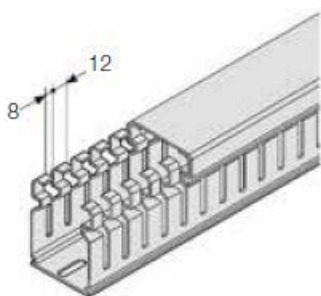


Перфорированные кабельные каналы с вертикальными слотами


- цвет серый RAL 7030
- изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего материала не содержащего свинца в соответствии со стандартом UL 94-V0, обладает стойкостью к повышенным температурам и огню до температуры 50°C (тест на раскаленную проволоку), соответствует стандарту IEC 695-2-1
- минимальная температура хранения: -5°C
- диапазон рабочих температур (в шкафу): -15°C... +60°C
- используемый материал стоек к воздействию кислотами, маслами, жирами
- слоты кабель-канала формируются методом, предотвращающим образование заусенцев и острых краев
- гибкость и структурная прочность материала позволяют осуществлять неоднократное сгибание-разгибание кабель-канала во время монтажа и обеспечивают необходимую плотность прилегания крышки к кабель-каналу даже при повышенных температурах
- подготовленные перфорационные линии сгиба: одна линия проходит по основанию ребер и предназначена для нарушения целостности кабель-канала путем сгибания наружу, другая линия нанесена на стенке основания и предназначена для удаления стенок кабель-каналов в случае стыковки двух кабель-каналов
- стандартная длина поставки - 2 м

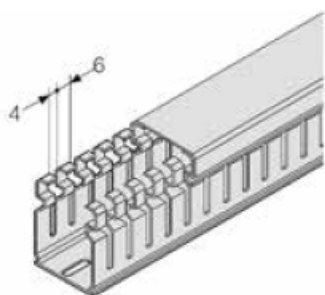

Код заказа	Код заказа	Ширина,	Высота,	Метров в
8/12	4/6	мм	мм	упаковке
05019	05119	15	17	46
05033	05133	25	30	58
05035	05135	40	30	40
05037	05137	60	30	52
05043	05143	25	40	48
05045	05145	40	40	30
05047	05147	60	40	40
05049	05149	80	40	32
05051	05151	100	40	24
05053	05153	120	40	20
05063	05163	25	60	34
05065	05165	40	60	22
05067	05167	60	60	32
05069	05169	80	60	24
05071	05171	100	60	20
05073	05173	120	60	14
05083	05183	25	80	28
05085	05185	40	80	36
05087	05187	60	80	24
05089	05189	80	80	16
05091	05191	100	80	16
05093	05193	120	80	12
05094	05194	25	100	40
05095	05195	40	100	28
05096	05196	60	100	20
05097	05197	80	100	14
05098	05198	100	100	8
05099	05199	150	100	8


Перфорированные кабельные каналы с вертикальными слотами без содержания галогенов

- цвет серый RAL 7035, не содержит галогенов
- термопластичный материал, не содержащий галогенов, соответствует стандартам VDE 0472
- соответствует стандарту UNI EN ISO 11925-2 (тест на возгорание)
- изоляционный, ударопрочный, самозатухающий материал в соответствии со стандартами UL 94-V0, имеет стойкость к повышенным температурам и огню до 850°C (тест на раскаленную проволоку) в соответствии со стандартом IEC 695-2-1
- минимальная температура хранения: -5°C
- диапазон рабочих температур (в шкафу): -15°C... +60°C
- стандартная длина поставки - 2 м

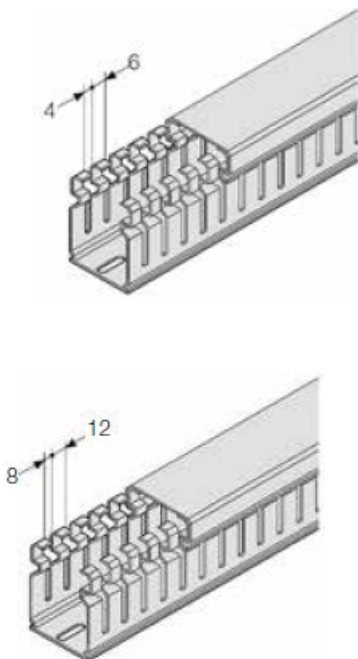

Код заказа 8/12	Код заказа 4/6	Ширина, мм	Высота, мм	Метров в коробке
1SL9019A00	1SL9119A00	15	17	46
1SL9033A00	1SL9133A00	25	30	58
1SL9035A00	1SL9135A00	40	30	38
1SL9037A00	1SL9137A00	60	30	52
1SL9043A00	1SL9143A00	25	40	48
1SL9045A00	1SL9145A00	40	40	30
1SL9047A00	1SL9147A00	60	40	40
1SL9049A00	1SL9149A00	80	40	32
1SL9051A00	1SL9151A00	100	40	24
1SL9053A00	1SL9153A00	120	40	20
1SL9063A00	1SL9163A00	25	60	34
1SL9065A00	1SL9165A00	40	60	22
1SL9067A00	1SL9167A00	60	60	32
1SL9069A00	1SL9169A00	80	60	24
1SL9071A00	1SL9171A00	100	60	20
1SL9073A00	1SL9173A00	120	60	14
1SL9083A00	1SL9183A00	25	80	28
1SL9085A00	1SL9185A00	40	80	36
1SL9087A00	1SL9187A00	60	80	24
1SL9089A00	1SL9189A00	80	80	16
1SL9091A00	1SL9191A00	100	80	16
1SL9093A00	1SL9193A00	120	80	12
1SL9095A00		40	100	28
1SL9096A00		60	100	20
1SL9097A00		80	100	14
1SL9098A00		100	100	8

Крышки к кабель-каналам

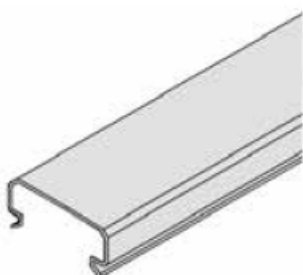


Код заказа	Ширина, мм	Упаковка, м
05300	15	200
05302	25	60
05304	40	40
05306	60	24
05308	80	16
05310	100	48
05312	120	36
05314	150	28

Для ознакомления с полным спектром монтажных аксессуаров АББ требуйте полный каталог «Крепежные изделия»


Перфорированные кабельные каналы с вертикальными слотами

4/6 габаритные размеры

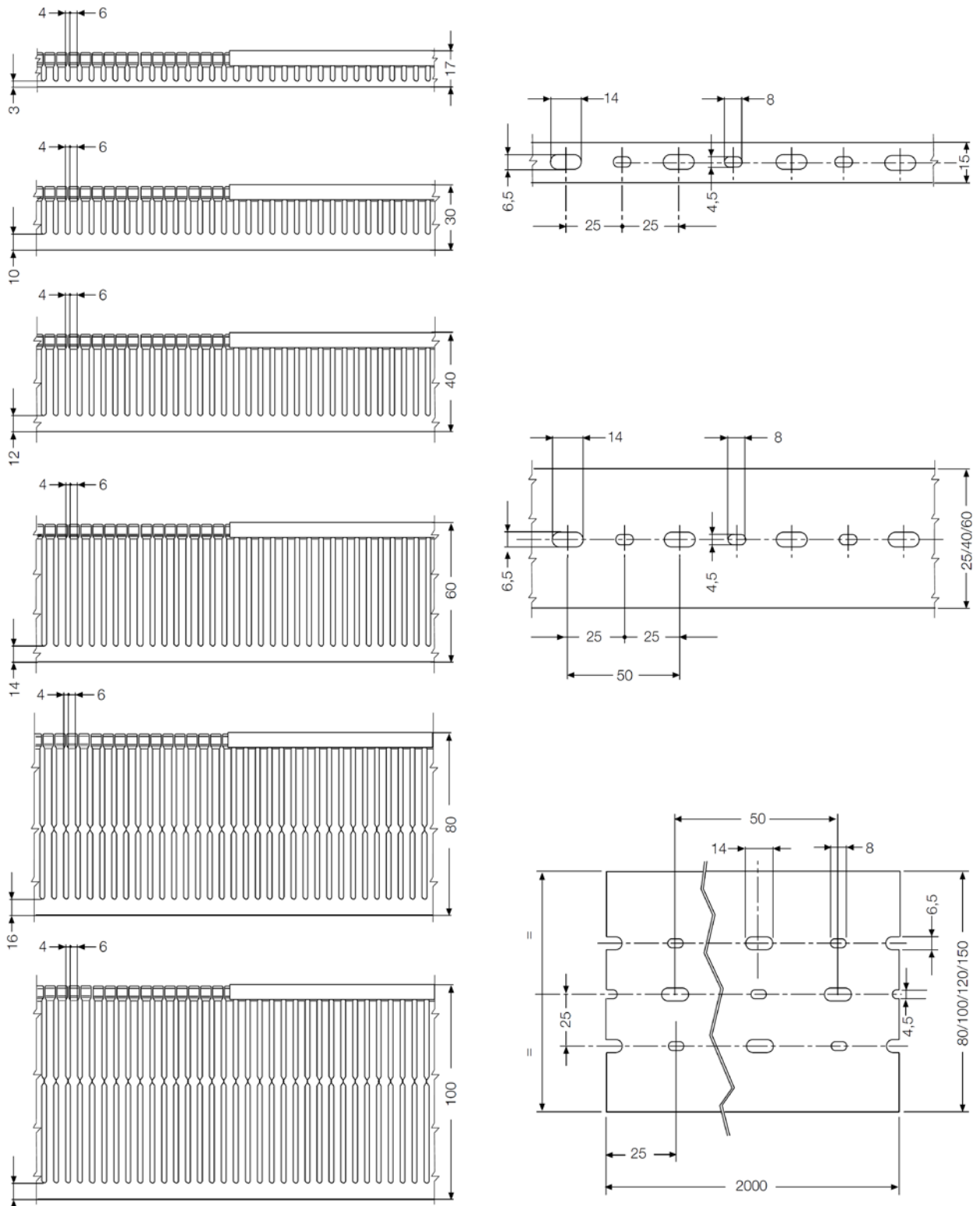

Перфорированные кабельные каналы с вертикальными слотами

8/12 абаритные размеры

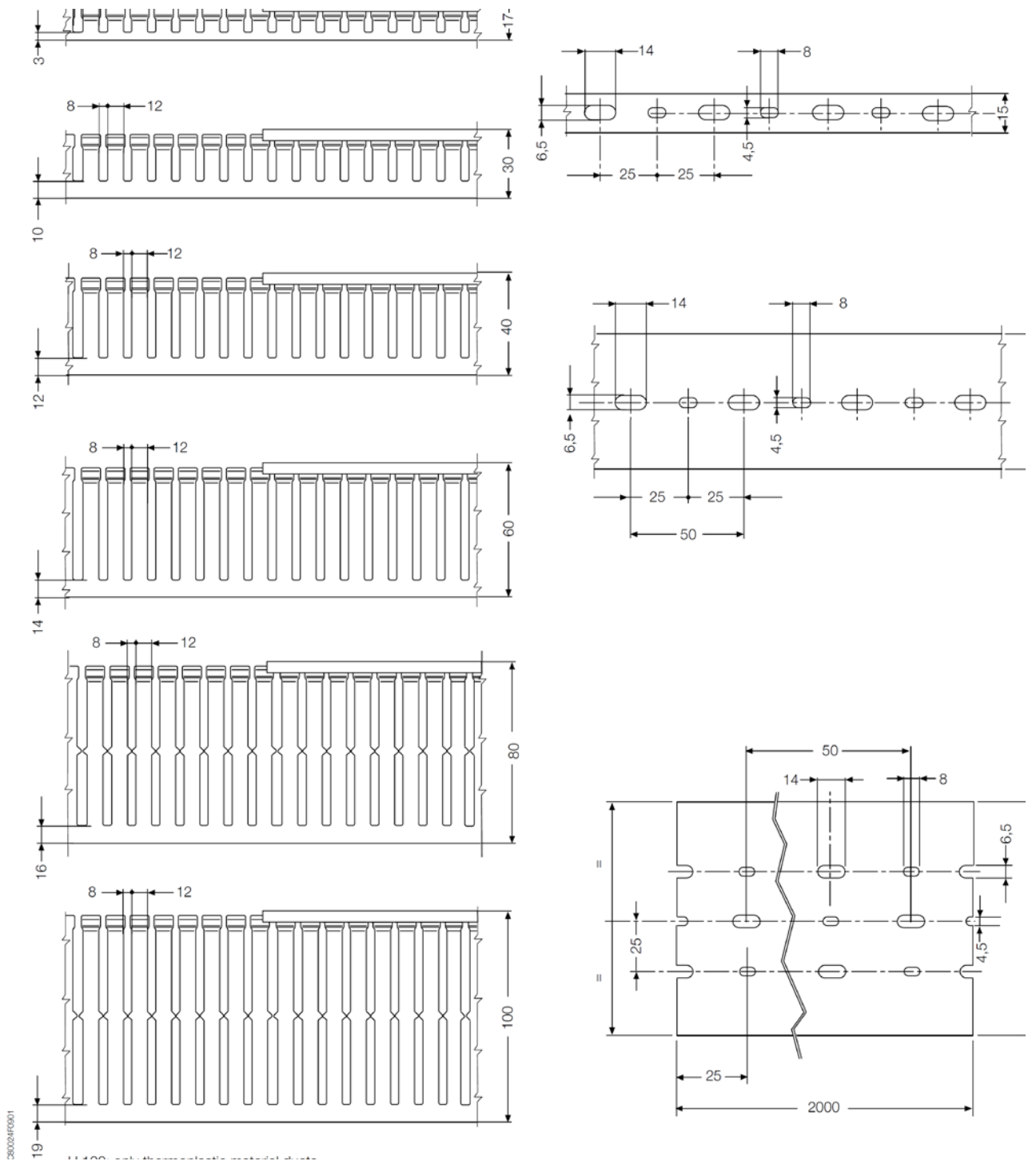

Адаптер на DIN рейку



Код заказа	Ширина, мм	Упаковка, шт
05250	25	20
05252	40	20
05254	60	20
05256	80	20
05258	100	20
05260	120	20
05262	150	20

Адаптер на монтажную плату



Код заказа	Ширина, мм	Штук в упаковке
05270	25	20
05272	40	20
05274	60	20
05276	80	20
05278	100	20
05280	120	20
05282	150	20

Фиксаторы проводов



Код заказа	Ширина, мм	Штук в упаковке
05224	40	100
05226	60	100
05228	80	100
05230	100	100

Заклепки для установки кабель-каналов



Код заказа	Диаметр, мм	Штук в упаковке
05214	4	100
05216	6	100

Инструмент для установки



Код заказа	Наименование	Штук в упаковке
05266	Инструмент для установки заклепок	1

Гибкие перфорированные кабельные каналы

Гибкие перфорированные кабель-каналы со слотами 7,5 x 5 мм.

Стандартная длина поставки – отрезки по 500 мм.

На основание кабель-канала нанесена самоклеящаяся лента



Код заказа	Размер, мм	Штук в упаковке
05400	12,5 x 12,5	112
05402	16 x 16	84
05405	20 x 20	112
05410	25 x 25	70
05415	30 x 30	50
05420	40 x 40	50
05425	50 x 50	32

Спиральные обмотки

Прозрачные полиэтиленовые спирали для формирования жгутов

Температура эксплуатации от -15°до +60°С




Код заказа	Диаметр, мм	Шаг спирали, мм	Диаметр жгута, мм		Метров в упаковке
			мин	макс	
18370	3	5	2	12	50
18372	6	8	5	56	25
18374	10	11	12	100	25
18376	12	13	14	130	25
Самозатухающие					
18380	3	5	2	12	50
18382	6	8	5	56	25
18384	10	11	12	100	25
18386	12	13	14	130	25

П-образный профиль для защиты кромок отверстий

Устанавливается по краю отверстий в панелях. Защищает кабели от повреждений, улучшает внешний вид. Хорошо держится, в случае необходимости можно закрепить эпоксидным клеем.

Полиамид 66. Температура эксплуатации: от -40°до +85°С. Класс воспламеняемости: UL 94-V2.

Бесцветные		Черные		A	T	H	W	Длина на катушку
Артикул	Номер для заказа	Артикул	Номер для заказа	мм	мм	мм	мм	м
GRNY-040-9-C	7TAG009750R0018	GRNY-040-0-C	7TAG009750R0017	1,01	1,01	4,82	3,17	30,5
GRNY-052-9-C	7TAG009750R0021	GRNY-052-0-C	7TAG009750R0019	1,32	1,01	4,82	3,17	30,5
GRNY-062-9-C	7TAG009750R0023	GRNY-062-0-C	7TAG009750R0022	1,57	1,14	5,08	4,32	30,5
GRNY-085-9-C	7TAG009750R0026	GRNY-085-0-C	7TAG009750R0024	2,15	1,14	5,08	4,32	30,5
GRNY-100-9-C	7TAG009750R0028	GRNY-100-0-C	7TAG009750R0027	2,54	1,14	5,58	5,33	30,5
GRNY-125-9-C	7TAG009750R0031	GRNY-125-0-C	7TAG009750R0029	3,17	1,27	5,58	5,23	30,5
GRNY-187-9-C	7TAG009750R0033	GRNY-187-0-C	7TAG009750R0032	4,74	1,27	6,85	6,98	30,5
GRNY-250-9-C	7TAG009750R0035	GRNY-250-0-C	7TAG009750R0034	6,35	1,27	7,11	9,39	30,5

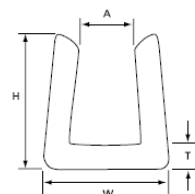

Для ознакомления с полным спектром монтажных аксессуаров АББ требуйте полный каталог «Крепежные изделия»