

PCV giętkie

Kanały grzebieniowe

Parametry


- Kolor szary RAL 7040
- Materiał z tworzywa sztucznego PCV
- Odporność na kwasy, oleje i smary
- Standardowa długość 0,5 m

Standardy

- Materiał izolacyjny, odporny na drgania, samogasnący, zgodny z normą UL 94 V2, odporny na stałą temperaturę pracy 80 °C do maksymalnie 110 °C zgodnie ze standardem IEC 216

Zalety

- Grzebień przemieńne i zagięte pod kątem ułatwiają układanie i wyjmowanie przewodów
- Brak pokrywy ułatwia inspekcję prowadzonych przewodów
- Możliwość mocowania za pomocą śrub i nitów lub taśmy klejącej dwustronnej
- Idealnie nadaje się do wyprowadzenia przewodów z wnętrza szafy do jej drzwi
- Przystosowany do instalacji wymagających wyginania i skręcania przewodów
- Szeroki zakres zastosowań w instalacjach przemysłowych

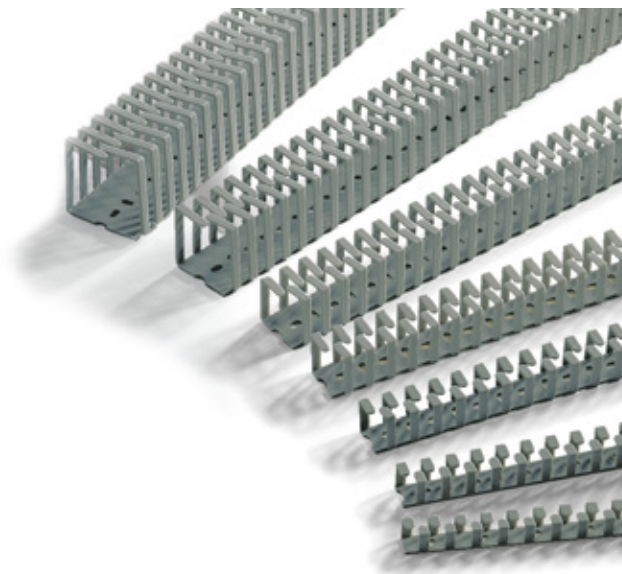

Kanały grzebieniowe giętkie 7.5/5

Numer Ref.	Numer GID	Wymiary Szer.W x Wys.H [mm]	Dł. Całk. w Opk. [m]	Ilość sztuk w opakowaniu [sztuk po 0,5 m]
05 400	M054000000	12.5 x 12.5	56	112
05 402	M054020000	16 x 16	42	84
05 405	M054050000	20 x 20	56	112
05 410	M054100000	25 x 25	35	70
05 415	M054150000	30 x 30	25	50
05 420	M054200000	40 x 40	25	50
05 425	M054250000	50 x 50	16	32