

- BAES LED / Incandescent
Faible consommation
et maintenance réduite
- ESTHETIQUE et
HARMONIEUX
Installation simple
Entretien rapide
- PRATIQUE ET
ERGONOMIQUE
Faible encombrement



AEAS



PRIMO+ 60

STANDARD
Evacuation
Non permanent

Fiche produit PRIMO+ 60

Présentation



LED de veille



Patène avec multiples possibilités d'entrées de câbles

Lampe de secours

Réhausse intégrée

Caractéristiques techniques

Référence produit	PRIMO+ 60
Code produit	225 220
N° d'homologation	T 07009
Indice de protection	IP 42 / IK 07
Flux assigné	45 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II
Dimensions	240 x 115 x 78 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 50%	220 x 100 x 35 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 100%	240 x 115 x 75 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation	230 VCA / 50 Hz
Consommation	< 3W

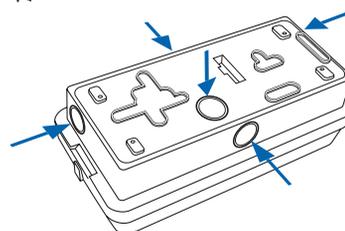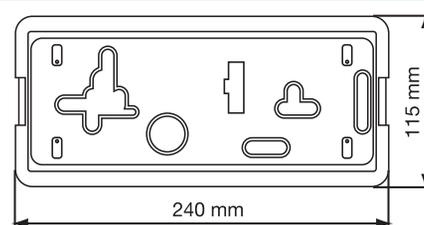

Gamme

Evacuation - 1 heure	Code	Habitation - 5 heures	Code	Ambiance - 1 heure	Code
PRIMO+ 60	225 220	PRIMO+ 10L	245 220	PRIMO+ 400F	235 602
PRIMO+ ET 60	225 221	PRIMO+ ET 10L	245 221		

Gamme vendue avec ses 3 étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation)

Accessoires

Code Désignation

Kit d'encastrement

- 642 102 Kit d'encastrement 50% mural/plafond
- 642 202 Kit d'encastrement 100% mural/plafond

Porte-étiquette

- 663 325 Porte-étiquette avec 3 étiquettes

Étiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)

- 663 330 Lot de 3 Étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)
 663 333 Étiquette complémentaire «sortie de secours»

Grille - IK 10

- 642 015 Grille PRIMO+

Code Désignation

Divers

- 652 007 Kit de fixation «Faux plafond»
 671 510 Vis anti-vandale pour vasque (sachet de 10)
 672 507 Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)
 673 520 Embout pour grille
 673 510 Embout pour vis anti-vandale pour vasque

Télécommandes

- 621 500 BT 5F
 624 000 BT 4000
 621 201 BT 12V

