



VanLien Indulux

Versterkt omgevingen met
industriële design





INDULUX VLUCHTROUTEVERLICHTING EN -AANDUIDING

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor op kantoor. Roestvrijstalen armaturen met eenvoudig te onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs bij extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. Deze duurzame, gemakkelijk te installeren LED-verlichting geeft perfect de weg naar veiligheid aan. Indulux: versterkt omgevingen met industrieel design.



* 316L roestvrijstaal


Indulux

Industrieel & design

Indulux

Eenvoudig te installeren

Flexibiliteit in montage

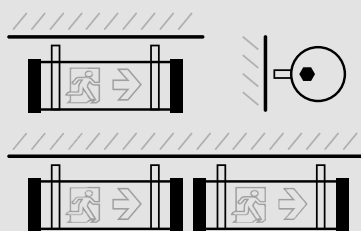

Indulux

Betrouwbaar in extreme omstandigheden


Roestvrijstalen oplossing bestendig tegen stof en water (IP68)



Indulux

Versnel uw projecten

Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module

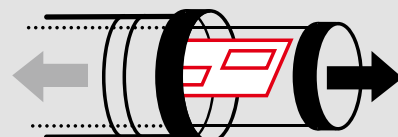

Indulux vluchtroute-aanduiding

Industrieel & design



Indulux vluchtroute-aanduiding

- **Eenvoudig te installeren**
Flexibiliteit in montage
- **Betrouwbaar in extreme omstandigheden**
Roestvrijstalen oplossing bestendig tegen stof en water (IP68)
- **Versnel uw projecten**
Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module



Armatuur

Type	Art. Nr	Lichtbron	Uitvoering	Voeding nood	Lumen	VA/W continu	VA/W nood
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	1x LED 4W			200 lm	3,5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ*	11120403	2x LED 4W			400 lm	7W / 15 VA	3,9 W / 9 VA
IND 1X4A/1/LB400/LED	11120408	1x LED 4W			200 lm	3,5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 2X4A/1/LB400/LED/DZ*	11120409	2x LED 4W			400 lm	7W / 15 VA	3,9 W / 9 VA
IND 1X4/HF/LED	11120200	1x LED 4W		230V~	400 lm	6,5W / 7VA	6,5W / 7VA
IND 2X4/HF/LED/DZ*	11120201	2x LED 4W		230V~	800 lm	13 W / 14VA	13 W / 14VA
IND 1X4/24/LED	11120300	1x LED 4W		24V~	350 lm	6,5W / 6,5VA	6,5W / 6,5VA
IND 2X4/24/LED/DZ*	11120301	2x LED 4W		24V~	700 lm	13W / 13VA	13W / 13VA

* Dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding.



Opties: = /FLX = /CIS

Pictogrammen

Pictogramfolies	Art. Nr
PF 202/51	12220251
PF 202/52	12220252
PF 202/53	12220253
PF 202/58	12220258
PF 202/50	12220250

Accessoires

Type	Art. Nr
Set van 2 sierkappen ter afsluiting van de buis	102601K

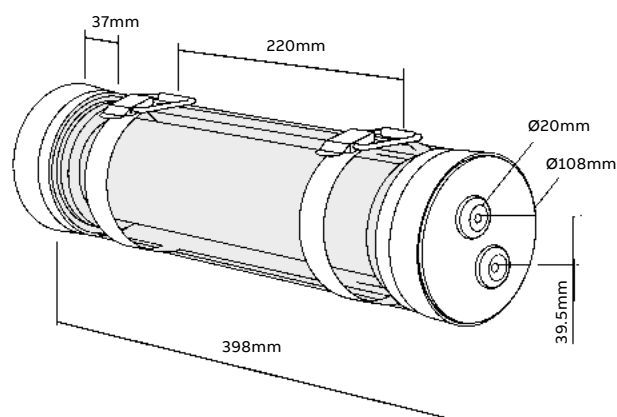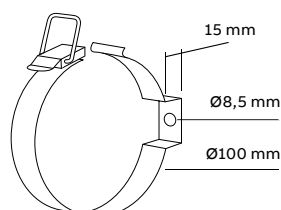

Indulux vluchtrouteverlichting

Industrieel & design



Indulux vluchtrouteverlichting

- **Eenvoudig te installeren**
Flexibiliteit in montage
- **Betrouwbaar in extreme omstandigheden**
Roestvrijstalen oplossing bestendig tegen stof en water (IP68)
- **Versnel uw projecten**
Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module





Armatuur

Type	Art. Nr	Lichtbron	Uitvoering	Voeding nood	Lumen	VA/W continu	VA/W nood
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	1x LED 4W			200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 1X4A/1/LB400/LED	11120408	1x LED 4W			200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 1X4/HF/LED	11120200	1x LED 4W		230V~	400 lm	6,5W / 7VA	6,5W / 7VA
IND 1X4/24/LED	11120300	1x LED 4W		24V~	350 lm	6,5W / 6,5VA	6,5W / 6,5VA

Opties: = /FLX = /CIS

Accessoires

Type	Art. Nr
Set van 2 sierkappen ter afsluiting van de buis	102601K

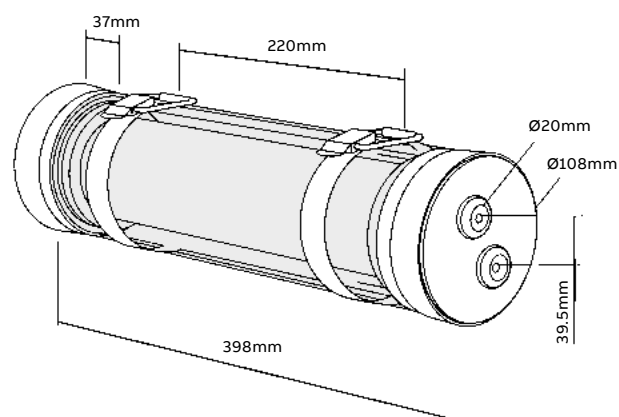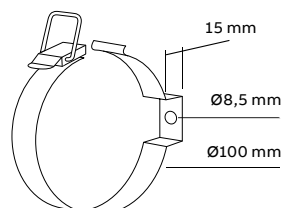

Indulux

Spacingtabellen

IND 1X4A/3/ZT/LED

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	3.67	9.36	3.04	7.52
2.5	3.85	10.03	3.27	8.25
3.0	3.96	10.52	3.41	8.83
3.5	3.98	10.89	3.49	9.27
4.0	3.95	11.13	3.50	9.59
4.5	3.83	11.26	3.43	9.80
5.0	3.64	11.29	3.30	9.93
5.5	3.37	11.22	3.09	9.95
6.0	3.00	11.05	2.77	9.88
6.5	2.47	10.77	2.31	9.71
7.0	1.65	10.39	1.60	9.44

IND 1X4A/1/LB400/LED & IND 1X4/HF/LED

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	4.69	11.81	3.74	9.03
2.5	5.02	12.72	4.10	10.06
3.0	5.26	13.50	4.39	10.91
3.5	5.43	14.15	4.61	11.62
4.0	5.55	14.66	4.77	12.23
4.5	5.62	15.09	4.88	12.74
5.0	5.63	15.43	4.94	13.16
5.5	5.60	15.68	4.95	13.48
6.0	5.51	15.84	4.92	13.73
6.5	5.37	15.94	4.83	13.91
7.0	5.18	15.97	4.69	14.04
7.5	4.94	15.93	4.50	14.08
8.0	4.62	15.82	4.24	14.06
8.5	4.23	15.63	3.91	13.97
9.0	3.72	15.36	3.47	13.82
9.5	3.04	15.01	2.89	13.59
10.0	2.07	14.61	2.07	13.29

IND 1X4/24/LED

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	4.48	11.30	3.60	8.73
2.5	4.78	12.16	3.94	9.70
3.0	5.00	12.90	4.20	10.50
3.5	5.14	13.48	4.39	11.16
4.0	5.24	13.95	4.52	11.72
4.5	5.27	14.32	4.61	12.17
5.0	5.25	14.60	4.63	12.52
5.5	5.18	14.79	4.61	12.79
6.0	5.05	14.90	4.53	12.99
6.5	4.87	14.94	4.41	13.12
7.0	4.63	14.90	4.21	13.17
7.5	4.31	14.79	3.96	13.15
8.0	3.91	14.60	3.62	13.06
8.5	3.38	14.32	3.16	12.89
9.0	2.67	13.95	2.55	12.65
9.5	1.51	13.54	1.61	12.32

Spacingtabellen

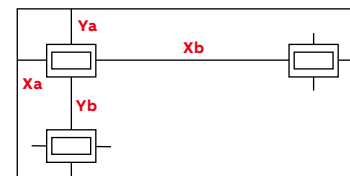




ABB N.V.

VanLien Noodverlichting
Hoge Wei 27
1930 Zaventem
Tel: +32 (0)2 718 63 11
E-Mail: be-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

