

—  
低压交流传动

# ACS580-01/04/07

## 订货信息



## 概述

### 本文件包括:


型号代码说明-----	2
ACS580-01型号代码-----	3
ACS580-04型号代码-----	6
ACS580-07型号代码-----	9
ACS580订货代码-----	12

仅有ACS580传动单元和本文件中指定的可选项可以使用这里给出的代码订购。然而,许多可选设备也可以作为附加套件单独订货。


用于订购ACS580传动单元的代码包含两个部分:第一部分的字符(最少16个)用于定义基本产品的默认特性。可选设备的订购用四位可选代码表示,并用 '+' 号分离。在下一页中,你可以找到产品代码说明的图例。在型号代码页的帮助下,你可以生成你所希望购买的传动单元的正确订购代码(技术定义)。

各种可选项代码的联用和限制性在各自可选项页中具体解释。没有释放的产品用灰色表示。

## 型号代码说明

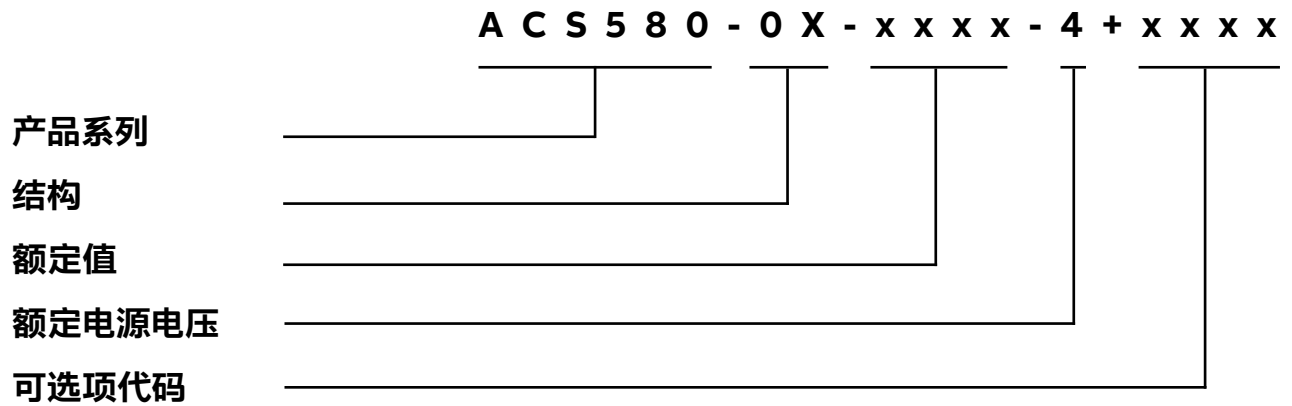

## 举例

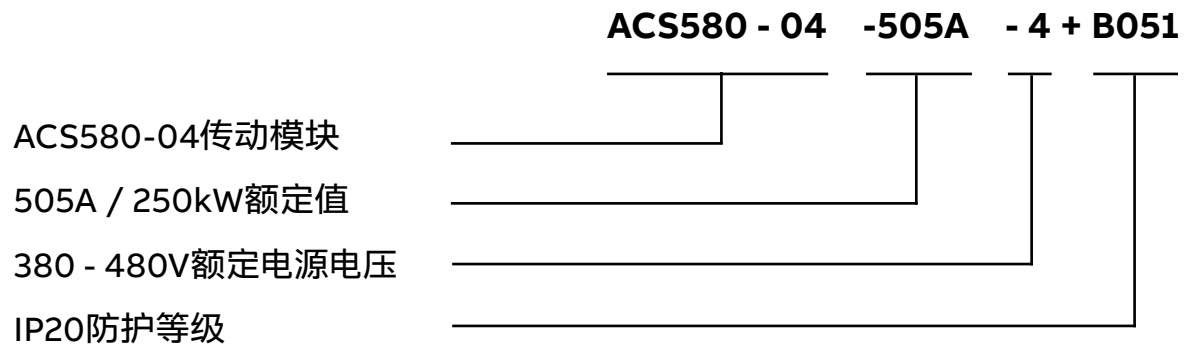

## ACS580-01 壁挂式通用传动

**标准配置:**  
**防护等级:** IP21 (UL type 1)  
**电缆引线:** 底进底出  
**直流电抗器:** 内置  
**EMC 滤波器:** EN 61800-3, Class C2  
**安全:** 安全力矩中断(STO), SIL 3 PL e  
**制动斩波器:** R1, R2, R3标配

**标准发货:**  
 涂层电路板  
 接线盒  
 带USB口的助手型控制盘  
 快速安装指导

## ACS580-01 尺寸

框架尺寸

 

电压	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
380...480V	02A7 03A4 04A1 05A7 07A3 09A5 12A7	018A 026A	033A 039A 046A	062A 073A	088A 106A	145A	169A 206A	246A 293A	363A 430A

## ACS580-01 - x x x x - 电压等级

4 = 380...480 V


## ACS580-01 - x x x x - x + 可选件

### 结构

	B056	IP55 (UL type 12)
	P944	无接线盒(R5-R9)
		法兰安装件
3ABD00047247		ACx580 R1 法兰安装件(IP21)
3ABD00047248		ACx580 R2 法兰安装件(IP21)
3ABD00047249		ACx580 R3 法兰安装件(IP21/IP55)
3ABD00047245		ACx580 R4 法兰安装件(IP21/IP55)
3ABD00047246		ACx580 R5 法兰安装件(IP21/IP55)
3ABD00047250		ACx580/ACS880 R6 法兰安装件(IP21)
3ABD00047251		ACx580/ACS880 R7 法兰安装件(IP21)
3ABD00047252		ACx580/ACS880 R8 法兰安装件(IP21)
3ABD00047253		ACx580/ACS880 R9 法兰安装件(IP21)

P944用于装柜，不能与B056同时使用。

法兰安装件单独采购。R5-R9安装法兰时，不能安装接线盒。法兰安装的IP21传动单元前部 IP20，背部 IP55。

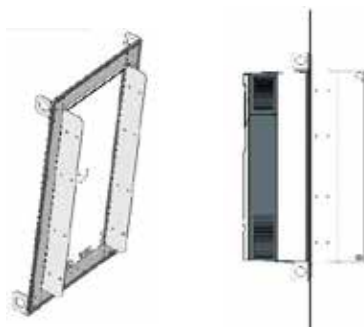

## 控制盘选件

□	OJ400		无控制盘 (提供无盘防尘盖)	
3ABD0000088311		ACS-AP-I	工程型助手控制盘	
3AXD50000025965-D		ACS-AP-W	蓝牙控制盘	使用CDPI-01控制盘总线适配器, 助手型控制盘能够控制最多32个变频器。
3AXD50000028828		ACS-BP-S	基本控制盘	
		CDUM-01	无盘防尘盖 (不提供控制盘)	
		CDPI-01	控制盘总线适配器	
3AXD50000040850		RDUM-01	控制盘连接转换盖板	
3ABD0000108878		DPMP-01	控制盘柜门安装组件 (嵌入式安装)	
3ABD50000009374		DPMP-02	控制盘柜门安装组件 (表面安装)	
3AXD50000048730		DPMP-EXT2	控制盘柜门安装组件包 (供一台传动使用, 同时包含DPMP-02和RDUM-01)	

CDPI-01



CDUM-01



DPMP-01



DPMP-02



DPMP-EXT2



## I/O选件

3ABD50000004420	CMOD-01	外部24V和数字I/O扩展 (2xRO 和 1xDO)
3ABD50000004418	CMOD-02	外部24V和隔离PTC接口
3ABD50000004431	CHDI-01	115/230V数字输入模块 (6xDI 和 2xRO)
3AXD50000137954	CBAI-01	双极性模拟I/O扩展模块

CMOD-01



CMOD-02



## 现场总线适配器

3ABD68469325	FPBA-01	PROFIBUS-DP
3ABD68469376	FCAN-01	CANopen
3ABD68469341	FDNA-01	DeviceNet
3ABD0000089107	FENA-11	Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET)
3ABD0000072069	FECA-01	EtherCAT
3ABD0000031336	FSCA-01	Modbus/RTU
3ABD0000072120	FEPL-02	Ethernet POWERLINK
3ABD0000094512	FCNA-01	ControlNet
3ABD0000089109	FENA-21	2-port Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET)
3AXD50000049964	FMBT-21	Two-Port Modbus/TCP Adapter FMBT-21
3AXD50000192786	FEIP-21	Two-Port EtherNet/IP Adapter FEIP-21
3AXD50000192779	FPNO-21	Two-Port PROFINET IO Adapter FPNO-21

只能连接一个现场总线适配器。

内置的总线接口不能与总线适配器选件同时使用。

FENA-21 由FMBT-21, FEIP-21和FPNO-21替代。



## 远程监控和PC工具

### Drive composer免费PC工具

3ABD0000108087	DCPT-01
3ABD0000145150	DCPT-01
3ABD0000145151	DCPT-01
3ABD0000094517	NETA-21

链接:<http://www.abb.com/product/seitp322/5a265ca6dcca8b70c12579430024e228.aspx>

Drive composer 专业PC工具 (单用户授权)  
 Drive composer 专业PC工具 (10用户授权)  
 Drive composer 专业PC工具 (20用户授权)  
 远程监控工具



NETA-21支持双控制盘总线网络, 每条总线可连接32个变频器, 共2\*32=64个变频器

**A C S 5 8 0 - 0 4** 标准传动模块

<b>标准配置:</b>		<b>标准发货:</b>
<b>防护等级:</b>	IP00	涂层电路板
<b>安装方式:</b>	带底托的书架式安装	集成控制单元 (内置)
<b>输入电抗器:</b>	内置	集成控制盘托架
<b>EMC 滤波器:</b>	无	集成 Modbus RTU 卡, EIA-485 (标配)
<b>安全:</b>	安全力矩中断 (STO), SIL 3 PL e	标配助手型控制盘 (带USB端口)
<b>输出端子:</b>	大尺寸端子	快速安装指导

**A C S 5 8 0 - 0 4 -** 额定值

### 外形尺寸

R10	R11
505A	725A
585A	820A
650A	880A


**A C S 5 8 0 - 0 4 - x x x - 4** 额定电源电压

4 = 380...480 V

**A C S 5 8 0 - 0 4 - x x x - 4 +** 可选件

### 结构可选件


J410 控制盘门安装组件 (包含DPMP-03)

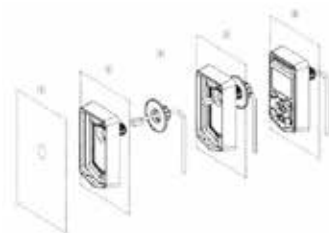


B051 IP20 防护罩



H370 大尺寸输入端子

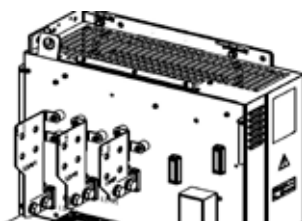

H356 直流端子

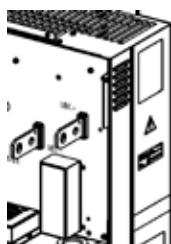

P906 控制单元在模块外部安装



OH371 无大尺寸输出端子



OH354 无底托 (无斜坡装置)



OP919 无斜坡装置





## 滤波器可选件

<input type="checkbox"/>	E210	EMC/RFI滤波器, C3, 第二环境, 非限制性销售 (接地和非接地网络)
<input type="checkbox"/>	E208	共模滤波器

## 控制盘可选件

<input type="checkbox"/>	OJ400	无控制盘ACS-AP-S
3ABD0000108878	DPMP-01	控制盘柜门安装组件单件 (嵌入式安装)
3ABD50000016230	DPMP-03	控制盘柜门安装组件单件 (表面安装)

## I/O可选件

3ABD50000004420	CMOD-01	外部24V和数字I/O扩展 (2xRO 和 1xDO)
3ABD50000004418	CMOD-02	外部24V和隔离PTC接口
3ABD50000004431	CHDI-01	115/230V数字输入模块 (6xDI 和 2xRO)
3AXD50000137954	CBAI-01	双极性模拟I/O扩展模块

外部24V输入为变频器标配, 无需使用CMOD-01/-02。

## 现场总线适配器

3ABD68469325	FPBA-01	PROFIBUS-DP
3ABD68469376	FCAN-01	CANopen
3ABD68469341	FDNA-01	DeviceNet
3ABD0000089107	FENA-11	Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET)
3ABD0000072069	FECA-01	EtherCAT
3ABD0000031336	FSCA-01	Modbus/RTU
3ABD0000072120	FEPL-02	Ethernet POWERLINK
3ABD0000094512	FCNA-01	ControlNet
3ABD0000089109	FENA-21	2-port Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET)
3AXD50000049964	FMBT-21	Two-Port Modbus/TCP Adapter FMBT-21
3AXD50000192786	FEIP-21	Two-Port EtherNet/IP Adapter FEIP-21
3AXD50000192779	FPNO-21	Two-Port PROFINET IO Adapter FPNO-21

只能连接一个现场总线适配器。  
内置的总线接口不能与总线适配器  
选件同时使用。  
FENA-21由FMBT-21, FEIP-21和  
FPNO-21替代。

## 远程监控和PC工具

Drive composer免费PC工具	链接: <a href="http://www.abb.com/product/seitp322/5a265ca6dcca8b70c12579430024e228.aspx">http://www.abb.com/product/seitp322/5a265ca6dcca8b70c12579430024e228.aspx</a>
3ABD0000108087	DCPT-01 Drive composer 专业PC工具 (单用户授权)
3ABD0000145150	DCPT-01 Drive composer 专业PC工具 (10用户授权)
3ABD0000145151	DCPT-01 Drive composer 专业PC工具 (20用户授权)
3ABD0000094517	NETA-21 远程监控工具

1...6 **A C S 5 8 0** 产品系列

7...9 **- 0 7** 柜体结构

07 = 柜体, IP21, 标配主开关和快速熔断器, 助手型控制盘(ACS-AP-S), EMC 滤波器C2 (R6-R9)/C3 (R10-R11), 共模滤波器(R10-R11), ACS580 标准控制程序, 安全力矩取消STO, 涂层电路板, 电缆底进底出, 电缆进线组件, 一套电子版文档(U盘)



10...15 **-** **A** 尺寸

框架尺寸	R6	R7	R8	R9	R10	R11
400V	0145A	0169A	0246A	0363A	0505A	0725A
		0206A	0293A	0430A	0585A	0820A
					0650A	0880A

16...17 **-** 电压等级

4 = 380 V - 480 V

## 可选件代码

### I/O 可选件

<input type="checkbox"/>	L504	附加的I/O端子排	
<input type="checkbox"/>	L501	外部24V和数字I/O扩展(2xRO 和 1xDO)	CMOD-01
<input type="checkbox"/>	L523	外部24V和隔离PTC接口	CMOD-02
<input type="checkbox"/>	L512	115/230V数字输入模块(6xDI 和 2xRO)	CHDI-01
<input type="checkbox"/>	L500	双极性模拟I/O扩展模块	CBAI-01

### 现场总线

<input type="checkbox"/>	K451	DeviceNet	FDNA-01
<input type="checkbox"/>	K454	PROFIBUS-DP	FPBA-01
<input type="checkbox"/>	K457	CANopen	FCAN-01
<input type="checkbox"/>	K458	Modbus/RTU	FSCA-01
<input type="checkbox"/>	K462	ControlNet	FCNA-01
<input type="checkbox"/>	K469	EtherCAT	FECA-01
<input type="checkbox"/>	K470	Ethernet POWERLINK	FEPL-02
<input type="checkbox"/>	K490	Ethernet/IP adapter	FEIP-21
<input type="checkbox"/>	K491	Modbus/TCP adapter	FMBT-21
<input type="checkbox"/>	K492	PROFINET IO adapter	FPNO-21

只能连接一个现场总线适配器。

内置的总线接口不能与总线适配器选件同时使用。

## 防护等级

- B054 IP42 (UL type 1)
- B055 IP54 (UL type 12)



## 结构

- C129 UL 标准柜体
- 

C129 包括US 标准的主开关和熔断器, US 电缆导入组件, 所有元器件为UL 列明/ 认证。  
不适用IP21。

## 控制盘

- J429 ACS-AP-W 蓝牙控制盘

## 滤波器

- E205 Du/dt滤波器
- E208 共模滤波器 (R10-R11标配)

## 电阻制动不适用

## 主进线选件

- F250 主接触器

## 布线

- H351 电缆顶进线 (R6-R9附加通道, 柜体宽度增加125mm)  
顶进顶盖 (R10 - R11)
- H353 电缆顶出线(R6-R9附加通道, 柜体宽度增加125mm)  
顶出(R10 - R11) - 附加150mm通道
- H358 电缆管道入口
- C164 底座100mm (单独交付)
- C179 底座200mm (单独交付)



**柜体选件**

- |                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | G300 | 柜体加热器 (外部供电) |
| <input type="checkbox"/> | G327 | 备妥指示灯, 白色    |
| <input type="checkbox"/> | G328 | 运行指示灯, 绿色    |
| <input type="checkbox"/> | G329 | 故障指示灯, 红色    |

**纸质版文档(手册, 尺寸图, 电路图和手册语言)。**

- |                          |      |         |                                     |
|--------------------------|------|---------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | R700 | English |                                     |
| <input type="checkbox"/> | R701 | 德语      | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R702 | 意大利语    | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R703 | 荷兰语     | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R704 | 丹麦语     | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R705 | 瑞典语     | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R706 | 芬兰语     | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R707 | 法语      | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R708 | 西班牙语    | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R709 | 葡萄牙语    | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |
| <input type="checkbox"/> | R711 | 俄语      | 所提供的手册中, 如果有些手册没有翻译成所选的语言, 则会提供英语版。 |

**安全功能**

- |                          |      |                         |
|--------------------------|------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Q951 | 0 类急停, 断开主接触器或断路器       |
| <input type="checkbox"/> | Q963 | 0 类急停, 使用安全继电器, 不断开主接触器 |

**特殊可选件**

- |                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | P912 | 海运包装 |
|--------------------------|------|------|

**电机辅助风机启动器选件**

- |                          |      |                         |
|--------------------------|------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | M600 | 1...1.6 A               |
| <input type="checkbox"/> | M601 | 1.6...2.5 A             |
| <input type="checkbox"/> | M602 | 2.5...4 A               |
| <input type="checkbox"/> | M603 | 4...6.3 A               |
| <input type="checkbox"/> | M604 | 6.3...10 A (只适用于R8~R11) |
| <input type="checkbox"/> | M605 | 10...16 A (只适用于R8~R11)  |

# ACS580 订货代码 (可在SCOT里面订货)

**A C S 5 8 0 - 0 1**

壁挂式标准传动, IP21

型号	外形尺寸	订货代码
ACS580-01-02A7-4	R1	3ABD50000038937
ACS580-01-03A4-4	R1	3ABD50000038938
ACS580-01-04A1-4	R1	3ABD50000038939
ACS580-01-05A7-4	R1	3ABD50000038940
ACS580-01-07A3-4	R1	3ABD50000038951
ACS580-01-09A5-4	R1	3ABD50000038952
ACS580-01-12A7-4	R1	3ABD50000038953
ACS580-01-018A-4	R2	3ABD50000038959
ACS580-01-026A-4	R2	3ABD50000038960
ACS580-01-033A-4	R3	3ABD50000038961
ACS580-01-039A-4	R3	3ABD50000038962
ACS580-01-046A-4	R3	3ABD50000038963
ACS580-01-062A-4	R4	3ABD00045433-D
ACS580-01-073A-4	R4	3ABD00045434-D
ACS580-01-088A-4	R5	3ABD00045435-D
ACS580-01-106A-4	R5	3ABD00045436-D
ACS580-01-145A-4	R6	3ABD00045437-D
ACS580-01-169A-4	R7	3ABD00045438-D
ACS580-01-206A-4	R7	3ABD00045439-D
ACS580-01-246A-4	R8	3ABD00045440-D
ACS580-01-293A-4	R8	3ABD00045441-D
ACS580-01-363A-4	R9	3ABD00037932-D
ACS580-01-430A-4	R9	3ABD00037933-D

**A C S 5 8 0 - 0 1**

壁挂式标准传动, IP55

型号	外形尺寸	订货代码
ACS580-01-02A7-4+B056	R1	3ABD50000038964
ACS580-01-03A4-4+B056	R1	3ABD50000038965
ACS580-01-04A1-4+B056	R1	3ABD50000038966
ACS580-01-05A7-4+B056	R1	3ABD50000038967
ACS580-01-07A3-4+B056	R1	3ABD50000038968
ACS580-01-09A5-4+B056	R1	3ABD50000038969
ACS580-01-12A7-4+B056	R1	3ABD50000038970
ACS580-01-018A-4+B056	R2	3ABD50000038976
ACS580-01-026A-4+B056	R2	3ABD50000038977
ACS580-01-033A-4+B056	R3	3ABD50000038978
ACS580-01-039A-4+B056	R3	3ABD50000038979
ACS580-01-046A-4+B056	R3	3ABD50000038980
ACS580-01-062A-4+B056	R4	3ABD00045677-D
ACS580-01-073A-4+B056	R4	3ABD00045678-D
ACS580-01-088A-4+B056	R5	3ABD00045679-D
ACS580-01-106A-4+B056	R5	3ABD00045680-D
ACS580-01-145A-4+B056	R6	3ABD00045681-D
ACS580-01-169A-4+B056	R7	3ABD00045682-D
ACS580-01-206A-4+B056	R7	3ABD00045683-D
ACS580-01-246A-4+B056	R8	3ABD00045684-D
ACS580-01-293A-4+B056	R8	3ABD00045685-D
ACS580-01-363A-4+B056	R9	3ABD00045686-D
ACS580-01-430A-4+B056	R9	3ABD00045687-D

# ACS580 订货代码 (可在SCOT里面订货)

**A C S 5 8 0 - 0 1**

壁挂式标准传动, IP21, 无控制盘

型号	外形尺寸	订货代码
ACS580-01-02A7-4+0J400	R1	3ABD00046122
ACS580-01-03A4-4+0J400	R1	3ABD00046123
ACS580-01-04A1-4+0J400	R1	3ABD00046124
ACS580-01-05A7-4+0J400	R1	3ABD00046125
ACS580-01-07A3-4+0J400	R1	3ABD00046126
ACS580-01-09A5-4+0J400	R1	3ABD00046127
ACS580-01-12A7-4+0J400	R1	3ABD00046128
ACS580-01-018A-4+0J400	R2	3ABD00046129
ACS580-01-026A-4+0J400	R2	3ABD00046130
ACS580-01-033A-4+0J400	R3	3ABD00046131
ACS580-01-039A-4+0J400	R3	3ABD00046132
ACS580-01-046A-4+0J400	R3	3ABD00046133
ACS580-01-062A-4+0J400	R4	3ABD00045859-D
ACS580-01-073A-4+0J400	R4	3ABD00046031-D
ACS580-01-088A-4+0J400	R5	3ABD00046032-D
ACS580-01-106A-4+0J400	R5	3ABD00046033-D
ACS580-01-145A-4+0J400	R6	3ABD00046022-D
ACS580-01-169A-4+0J400	R7	3ABD00046023-D
ACS580-01-206A-4+0J400	R7	3ABD00045768-D
ACS580-01-246A-4+0J400	R8	3ABD00046034-D
ACS580-01-293A-4+0J400	R8	3ABD00046035-D
ACS580-01-363A-4+0J400	R9	3ABD00045764-D
ACS580-01-430A-4+0J400	R9	3ABD00045765-D

**A C S 5 8 0 - 0 1**

壁挂式标准传动, IP21, 无接线盒

型号	外形尺寸	订货代码
ACS580-01-088A-4+P944	R5	3ABD00046947-D
ACS580-01-106A-4+P944	R5	3ABD00046948-D
ACS580-01-145A-4+P944	R6	3ABD00046949-D
ACS580-01-169A-4+P944	R7	3ABD00046950-D
ACS580-01-206A-4+P944	R7	3ABD00046951-D
ACS580-01-246A-4+P944	R8	3ABD00046952-D
ACS580-01-293A-4+P944	R8	3ABD00046953-D
ACS580-01-363A-4+P944	R9	3ABD00046954-D
ACS580-01-430A-4+P944	R9	3ABD00046955-D

**A C S 5 8 0 - 0 4**

标准传动模块, IP00

型号	外形尺寸	订货代码
ACS580-04-505A-4	R10	3ABD00036867-D
ACS580-04-585A-4	R10	3ABD00036862-D
ACS580-04-650A-4	R10	3ABD00036863-D
ACS580-04-725A-4	R11	3ABD00036864-D
ACS580-04-820A-4	R11	3ABD00036865-D
ACS580-04-880A-4	R11	3ABD00036866-D



## 联系我们

北京ABB电气传动系统有限公司

中国, 北京, 100015

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号401楼

电话: +86 10 58217788

24小时×365天技术热线: +86 400 810 8885

网址: [www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)



ABB传动官方微信



ABB传动电子资料库

### 全国各地销售代表处联系方式

<p>上海 中国 上海市 200023 黄浦区蒙自路763号丰盛创建大厦5楼 总机: 021-23288888 传真: 021-23288833</p>	<p>沈阳 中国 沈阳市 110063 沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼1座3610-3612单元 总机: 024-31326688 传真: 024-31326699</p>	<p>武汉 中国 武汉市 430060 武昌临江大道96号武汉万达中心写字楼21楼 总机: 027-88395888 传真: 027-88395999</p>	<p>太原 中国 太原市 030002 府西街69号山西国际贸易中心西塔楼10层1009A号 总机: 0351-8689292 传真: 0351-8689200</p>
<p>杭州 中国 杭州市 310020 江干区钱江路1366号华润大厦A座802室 总机: 0571-87901355 传真: 0571-87901151</p>	<p>大连 中国 大连市 116011 西岗区中山路147号森茂大厦18楼 总机: 0411-39893355 传真: 0411-39893359</p>	<p>昆明 中国 昆明市 650032 崇仁街1号东方首座24楼2404室 总机: 0871-63158188 传真: 0871-63158186</p>	<p>南宁 中国 南宁市 530021 金湖路59号地王国际商会中心27楼E-F单元 总机: 0771-2368316 传真: 0771-2368308</p>
<p>郑州 中国 郑州市 450007 中原中路220号裕达国际贸易中心A座1006室 总机: 0371-67713588 传真: 0371-67713873</p>	<p>哈尔滨 中国 哈尔滨市 150089 南岗区哈尔滨大街507号华润凯旋门大厦B栋2305-2306室 总机: 0451-55562228 传真: 0451-55562295</p>	<p>深圳 中国 深圳市 518031 福田区华富路1018号中航中心1504A 总机: 0755-88313088 传真: 0755-88313033</p>	<p>长春 中国 长春市 130022 亚泰大街3218号通钢国际大厦A座A4层A401室 总机: 0431-88620866 传真: 0431-88620899</p>
<p>成都 中国 成都市 610041 四川省成都市人民南路四段三如来福士广场T1-8楼 总机: 028-85268800 传真: 028-85268900</p>	<p>乌鲁木齐 中国 乌鲁木齐市 830002 中山路339号中泉广场国家开发银行大厦6B 总机: 0991-2834455 传真: 0991-2818240</p>	<p>济南 中国 济南市 250011 泉城路17号华能大厦6楼8601室 总机: 0531-86092726 传真: 0531-86092724</p>	<p>烟台 中国 烟台市 264003 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心1401室 总机: 0535-2105198 传真: 0535-2105196</p>
<p>重庆 中国 重庆市 400043 渝中区华盛路10号企业天地2号楼27层1#1-3单元 总机: 023-62826688 传真: 023-62805369</p>	<p>呼和浩特 中国 呼和浩特市 010020 中山西路1号海亮广场A座2708室 总机: 0471-3819933 传真: 0471-5903121</p>	<p>青岛 中国 青岛市 266071 香港中路12号丰合广场B区401室 总机: 0532-85026396 传真: 0532-85026395</p>	<p>南京 中国 南京市 210005 南京市洪武北路55号置地广场11楼 总机: 025-86645645 传真: 025-86645338</p>
<p>广州 中国 广州市 510623 珠江新城珠江江西路15号珠江城大厦29楼01-06A单元 510623 总机: 020-37850688 传真: 020-37850608</p>	<p>无锡 中国 无锡市 214023 永和路6号君来广场1105单元 总机: 0510-82791133 传真: 0510-82751236</p>	<p>贵阳 中国 贵阳市 550022 观山湖区金阳南路6号世纪金源购物中心5号楼10楼 总机: 0851-82215890 传真: 0851-82215900</p>	<p>福州 中国 福州市 350028 仓山区金山街道浦上大道272号福州仓山万达广场A1#楼7层06-09室 总机: 0591-87858224 传真: 0591-87814889</p>
<p>西安 中国 西安市 710016 经济技术开发区文景路中段158号 总机: 029-8575 8288 传真: 029-8575 8299</p>	<p>厦门 中国 厦门市 361101 翔安区航山西二路881号 总机: 0592-7151881 传真: 0592-7211890</p>	<p>南昌 中国 南昌市 330038 红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼28层2804-2805室 总机: 0791-86304927 传真: 0791-86304982</p>	<p>宁波 中国 宁波市 315000 灵桥路2号南苑饭店6楼616室 总机: 0574-87173251 传真: 0574-87318179</p>
<p>兰州 中国 兰州市 730050 七里河区西津西路16号兰州国际商厦中心写字楼兰州中心4303&amp;4305 总机: 0931-8186799 传真: 0931-8186755</p>	<p>长沙 中国 长沙市 410002 天心区湘江中路36号华远国际中心32楼10A-12单元 总机: 0731-82683088 传真: 0731-84445519</p>	<p>合肥 中国 合肥市 230022 潜山路320号新华国际广场A座12A 总机: 0551-65196150 传真: 0551-65196160</p>	<p>苏州 中国 苏州市 215123 苏州工业园区翠微路9号月亮湾国际中心15楼1501-1503室 总机: 0512-88881588 传真: 0512-88881599</p>