

¡Comprar ABB tiene premio!

Participa en el sorteo de 10 altavoces inteligentes Amazon Echo.



Controla tus productos **free@home®** y **ABB i-bus® KNX** con el asistente digital de Amazon, Alexa.

Para participar debes:

- Comprar productos de la campaña de Soluciones modulares 2019.
- Registrarte en la web.
- Guardar tu factura de compra.
- Consultar las bases del sorteo.

Escanea el código QR para acceder a la web:



Siempre apunto para ayudarte.

Haz que las tareas domésticas sean más fáciles: usa la voz para configurar temporizadores o añadir elementos a la lista de la compra o la lista de tareas.



*Oferta válida desde el 1 de Enero hasta el 30 de Septiembre 2019

ABB Ability™ Escribir el futuro digital requiere habilidad.



Soluciones, servicios y productos digitales conectados. Reducción del consumo energético y optimización de costes de mantenimiento.

Conocer más. Hacer más. Hacerlo mejor. **Juntos.**

Escanea el código QR para más información:



ABB Connect Todo ABB en tus manos.



Tu móvil o tablet se convierte en tu espacio de trabajo. Ahorra tiempo buscando catálogos e información de producto, y guárdalos. Accede a las últimas novedades en la industria desde una sola aplicación.

Google Play Store.



Apple App Store.



Windows App Store.



Red de Ventas

División Electrification Products

Área Cataluña y Baleares

C/ Illa de Buda, 55, Edificio C
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel.: 934 842 112

Área Centro

San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: 915 810 505

Área Norte

Bo Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 Trapagarán
Tel.: 944 858 430

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6
20180 Oiartzun
Tel.: 943 260 266

Aragón

Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB
50012 Zaragoza
Tel.: 976 769 355

Navarra y La Rioja

Navarra, 5, Oficina 9
31012 Pamplona
Tel.: 948 176 668

Canarias

Antonio María Manrique,
3 - Planta 2a, Oficina 5
35011 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 277 707

Área Levante

Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul
Oficinas b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Tel.: 963 617 651

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia
Tel.: 968 241 626

Área Noroeste

Polígono San Cristóbal
C/ Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid
Tel.: 983 292 644

Galicia

Centro de Negocios BCA-28, Of. -1.1
Polígono de la Grela, C/ Copérnico, 6
15008 A Coruña
Tel.: 981 275 099

Asturias

 
Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 151 529

Área Sur

Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 Málaga
Tel.: 952 295 648

Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla
Tel.: 954 661 203 / 654 511

Distribuidor:



Asea Brown Boveri, S.A.
Electrification Products
San Romualdo, 13 - 28037 MADRID


Atención al cliente:
Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com
www.abb.es/bajatenion

socio de
voltimum
www.voltimum.es

ABB

Campaña de producto 2019

Seguridad y fiabilidad para un mayor confort.

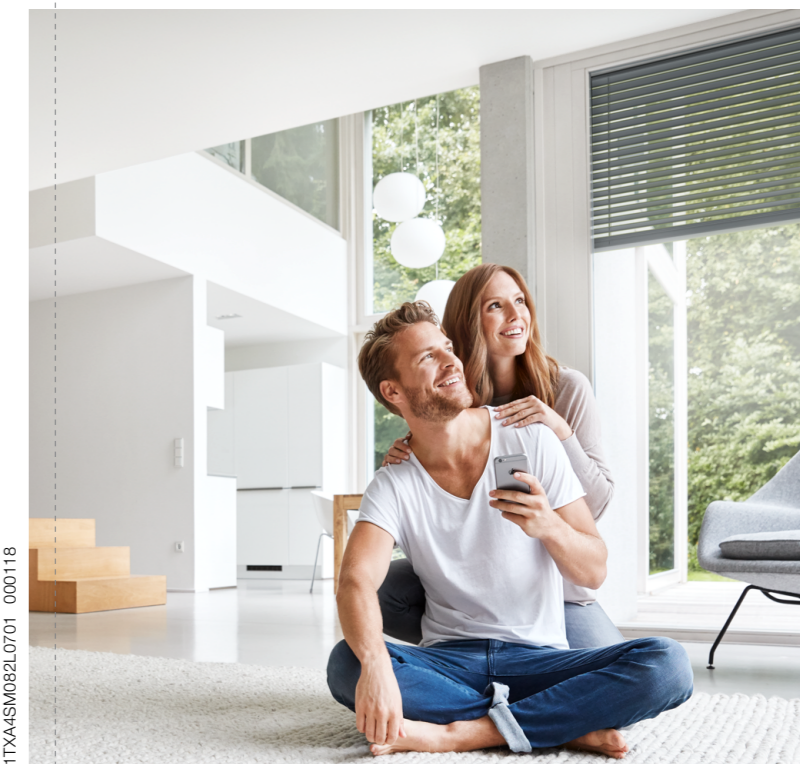

1TXA4SM082L0701 000118

Campaña de producto 2019

Precios* netos
unitarios recomendados
al instalador



Contadores digitales de energía C

- Lectura directa hasta 40 A.
- Lectura de energía activa, tensión, intensidad y factor de potencia.
- Salida por pulsos (1.000 imp/kWh).
- C11 ... 1 mód., C13 ... 3 mód.

C11 100-300 Código: 2CMA103572R1000 **34,00€**
C13 100-300 Código: 2CMA103575R1000 **79,00€**

Protección contra sobretensiones OVR

- Tipo 2 + 3.
- Tensión de servicio 275 V.
- Corriente máxima de descarga 20 kA.
- Versión 1P+N y 3P+N.

OVRT2-T31N20-275PQS
Código: 2CTB803972R1200 **20,50 €**
OVRT2-T33N20-275PQS
Código: 2CTB803973R1200 **50,00 €**



Contactores ESBN de 20 y 25 A

NOVEDAD

- Contactos: 2NA y 4NA según versión.
- Indicación de la posición de contactos.
- Tensión de bobina de 230 Vca.
- ESB20-20N, 20 A, 2NA, 1 mód.
- ESB25-40N, 25 A, 4NA, 2 mód.

ESB20-20N Código: 1SBE12111R0620 **17,00 €**
ESB25-40N Código: 1SAE23111R0640 **24,00 €**



Base de enchufe modular M1175

- Color gris.
- Modelo Schuko.
- Alvéolos protegidos.

M1175 Código: 2CSM21000R0721 **4,50 €**



Telerruptores electromecánicos E290

- Versiones de 1 y 2 contactos NA.
- Hasta 16 A de intensidad.
- Un solo módulo de anchura.
- Tensión de la bobina a 230 Vca / 115 Vcc.
- E290-16-10/230, 1p 16A 1NA.
- E290-16-20/230, 2p 16A 2NA.

E290-16-10/230 Código: 2TAZ312000R2011 **13,50 €**
E290-16-20/230 Código: 2TAZ312000R2012 **20,00 €**



Nuevo interruptor crepuscular T1 POLE

- Solución ideal para la gestión de sistemas de alumbrado exterior, como el alumbrado público.
- Montaje en mástil o en pared.

T1 POLE Código: 2CSM295753R1341 **26,00 €**



Interruptor astronómico TWA-1

- Configuración según la salida/puesta de sol.
- Llave de programación incluida.
- TWA-1, 1 contacto NA/NC.

TWA-1 Código: 2CSM204365R1341 **56,50 €**

Escanea el código QR para acceder al video:



Programador horario digital D1

- Función aleatoria, vacaciones, presencia, etc.
- Memoria EEPROM.
- D1, 1 contacto NA/NC.

D1 Código: 2CSM258763R0621 **41,00 €**



Interruptores horarios AT

- Programación diaria.
- 1 contacto NA (AT1e) / 1 contacto conmutado (AT2).
- 1 módulo de anchura (AT1e) / 2 módulos de anchura (AT2).
- AT1e sin reserva.
- AT1e-R y AT2-R con reserva de 200h / 150h.

AT1e Código: 2CSM231205R0601 **18,50 €**
AT1e-R Código: 2CSM231215R0601 **24,50 €**
AT2-R Código: 2CSM204115R0601 **49,80 €**



Minutero de escalera E232

- Ajuste de regulación 1:7 min.
- 1 contacto de salida.
- Un solo módulo de anchura.

E232 Código: 2CDE11000R0501 **17,50 €**



Unidad de reconexión automática

NOVEDAD

- Compatible con interruptores diferenciales FH y F200 de 30 mA de sensibilidad.
- Tensión de alimentación 230V AC.
- Para dispositivos bipolares de hasta 63A.
- 3 módulos.

F2C-ARH Código: 2CSF200992R0005 **69,90 €**



Cajas de superficie MISTRAL41W

- De 12 y 24 módulos
- Puerta opaca
- IP 41
- Libre de halógenos

NOVEDAD

12 módulos Código: 1SPE007717F0410 **9,40 €**
24 módulos Código: 1SPE007717F0510 **16,90 €**
36 módulos Código: 1SPE007717F0610 **26,90 €**



Cajas estancas MISTRAL65

- De 12 y 24 módulos
- Montaje en superficie
- Puerta transparente
- Libre de halógenos
- IP 65

NOVEDAD

12 módulos Código: 1SL1202A00 **17,20 €**
24 módulos Código: 1SL1204A00 **28,10 €**
36 módulos Código: 1SL1206A00 **35,50 €**



Cajas de empotrar MISTRAL41F, 650°

- De 12 y 24 módulos
- Puerta opaca
- IP 41
- Libre de halógenos

NOVEDAD

12 módulos Código: 1SLM004100A1103 **9,00 €**
24 módulos Código: 1SLM004100A1105 **16,05 €**
36 módulos Código: 1SLM004100A1107 **22,40 €**

NIESSEN



Zenit IP55 empotrar

NOVEDAD

- Instalación empotrar.
- Marco estanco con doble asilamiento y cierre hermético.
- Tapa abatible 120°.
- Incluye mecanismo N2202 BL ó N2288 BL y bastidor.
- Acabado blanco.

Int/Conmutador IP55 Código: N3002 BL **6,35 €**
Base enchufe IP55 Código: N3088 BL **6,55 €**



Zenit IP55

- Instalación en superficie.
- Caja estanca con doble asilamiento y cierre hermético.
- Tapa abatible 120°.
- Incluye mecanismo N2202 BL ó N2288 BL.
- Entrada con cono multidímetro.

Int/Conmutador IP55 Código: N3202 **4,35 €**
Base enchufe IP55 Código: N3288 **5,45 €**



Detector de movimiento de superficie 240°

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz.
- Potencia: 2000 W (halógenas) y 1000 W (incandescentes y fluorescentes).
- Ángulo de detección: 240°.
- Ajuste de tiempo: 5 s. - 12 min.
- Detección frontal: 12 m.

Código: 9503 BL **21,50 €**



Eficiencia y sencillez al alcance de tu mano.



Detector de presencia mini 360°

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz.
- Potencia: 2000 W (incandescentes); 1000 W (halógenas); 1000 VA (fluorescentes); 200 W (LED).
- Ángulo de detección: 360°.
- Ajuste de tiempo 1 min. - 15 min.
- Rango de detección de Ø 6 m. instalado a una altura de 3 m.
- Falsos techos.

Código: 9514 BL **32,50 €**



Detector de movimiento 360°

NOVEDAD

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz.
- Potencia: 3.000W (halógenas e incandescentes); 2.300W (LED con driver); 400 VA (LED).
- Ángulo de detección: 360°.
- 1 canal.
- Ajuste de tiempo canal 1 (6 seg -12 min).
- Rango de detección de Ø6m a una altura de 2,5 m.
- IP40.
- Caja de empotrar y falsos techos.

Código: 9516.1 BL **37,95 €**