

10/2017

Ny kompakt LED-dimmer



LED-dimmerns låga djup ger rejält utrymme för installation. Dimmern är mycket lämpad för ytmontering.

Funktioner

- Tänd och släck genom tryckfunktion.
- Dimring genom vridning.
- Möjligt att ställa in minimi- och maximivärden för bästa reglering.
- Minnesfunktion, senaste inställning bevaras efter avstängning.
- Har både fram- och bakkantsstyrning: 2-100 W/VA vid styrning i framkant och 2-400 W/VA i bakkant.



Enkel att installera

- Låg konstruktion på endast 20 mm ger större kopplingsutrymme.
- Endast två kablar behövs, ingen nolla.
- Tydlig märkning och trappomkopplare ingår.
- Utan installationsklor.
- Passar för installation i apparatdosor, renoveringsdosor, utanpåliggande och hörnboxar vars skruvavstånd är 60 mm.
- En dimmer som klarar "allt" – enkelt val.
 - Alla laster - R, RL, RC, RCL samt LEDi.
 - Även blandad last möjlig.
 - 230 V +/- 10%, 50 och 60 Hz
 - Klarar hög effekt upp till 400 W (vid R- och RC-last).

Trygg, snygg och framtidssäker


- Inbyggda skydd mot överhettning, felinställning och kortslutning med automatisk återställning.
- Ger en kompakt och snygg installation även vid utanpåliggande montage.
- Inställbar för alla typer av laster idag och imorgon.
- Pålitlig och flimmerfri dimring av LED.
- Inbyggda självskydd.
- Tyst, tack vare MOSFET-transistor.



Jussi



Impressivo

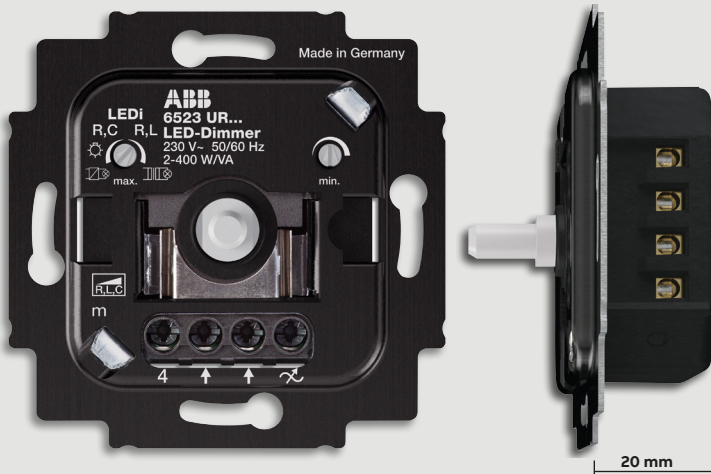

Tekniska uppgifter

Effekt

LED (RL): 2-100 W/VA

LED (RC): 10-400 W/VA

Specificerad last

Dimbar Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V

Halogenlampor, 230 V

Dimbar Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (trafo L, LC)

Halogenlampor 12 V (trafo L, LC)

Dimbara energisparlampor

Glödlampor 230 V

Elektroniskt jordfels- och överspänningsskydd

Förhöjningsramar för utanpåliggande montering

Jussi 1-fack 2511R-212 18 150 89

Impressivo 1-fack 1721A-84 18 161 25

E-nummer	Typ	Beskrivning	Förpackning
13 603 65	6523URJGL-214-103	LED-dimmer, vrid, Jussi, komplett med insats, vred och täckram.	1 / 10
13 603 66	6523URCGL-84-103	LED-dimmer, vrid, Impressivo vit, semikomplett med insats och vred. Komplettera med täckram.	1 / 10
13 603 64	6523UR-103-500	LED- dimmer, vrid, insats. Komplettera med vred och täckram.	1 / 10

Rekommendation

Bästa dimringsresultat uppnås genom att använda identiska LED-lampor från samma tillverkare.

ABB AB
Lågspänningsprodukter
Tel: 021-32 50 00
E-mail: kundservice.cewe-control@se.abb.com

abb.se/installationsprodukter