


ASENNUSOHJE  
INSTALLATIONSANVISNING  
INSTALLASJONSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA  
INSTALIAVIMOINSTRUKCIJA  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ  
INSTRUKCJA INSTALACJI  
PAIGALDUSJUHEND




## FIM 1300

MERKKIVALOTAULU  
LARMTABLÄ  
SIGNALLYSTABLÄ  
SIGNAL PANEL  
SIGNALINIS SKYDAS  
SIGNĀLPANELIS  
ПАНЕЛЬ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ  
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  
NUMERATOR  
MÄRGUTULEDE PANEEL

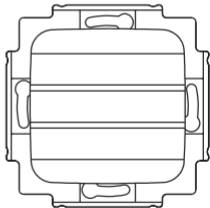

Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning; Operating voltage; Darbinė įtampa; Darba spriegums; Рабочее напряжение; Narięcie prasy; Toitepinge	12 - 24 Vac / dc
Virrankulutus; Strömförbrukning; Strømforbruk; Current consumption; Srovės sąnaudos; Strāvas patēriņš; Потребляемый ток; Pobór prądu; Voolutarve	4 mA ac / 7 mA dc / LED
Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthetsklasse; Protection class; Saugumo klasė; Aizsardzības klase; Класс защиты; Stopień ochrony; Kaitseaste	IP20
Käyttölämpötila; Drifttemperatur; Drifttemperatur; Operating temperature; Darbinė temperatūra; Darba temperatūra; Диапазон рабочих температур; Temperatura prasy; Kasutustemperatuur	5 °C - 40 °C

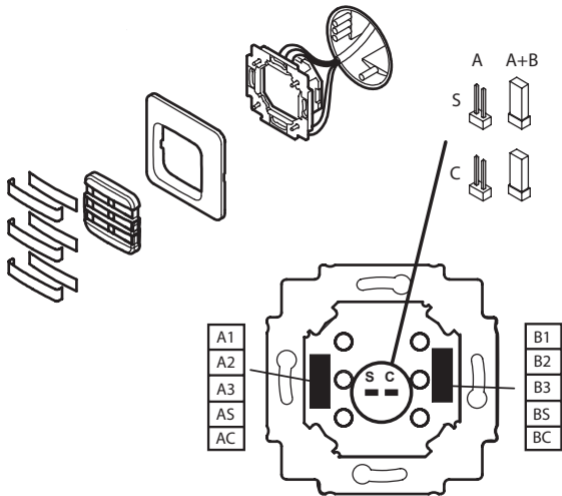

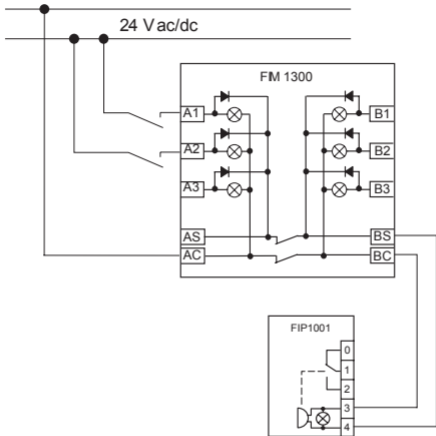


ABB Oy, Asennustuotteet  
 P.O. Box 16  
 FIN-06101 PORVOO  
 FINLAND

INT.TEL. + 358 102211  
 INT.FAX. + 358 102254255  
[www.abb.fi/asennustuotteet](http://www.abb.fi/asennustuotteet)

