


On-load tap-changer type UBBD, 11 tap positions, coarse/fine-switching.
 Min effective No. of turns in pos 1.
 The tap-changer is delivered set in pos 6, the preceding pos. was 5.

Lindningskopplare typ UBBD, 11 lägen, grov/fin-koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 6, föregående läge var 5.

Pos Läge	R connects förbinder	H connects förbinder
1	↓	5 - 15
2		4 - 15
3		0 - 0
4		2 - 15
5		1 - 15
6	↑	K - 15
7		11 - 15
8		10 - 15
9		9 - 15
10		8 - 15
11	0 + 0 +	7 - 15

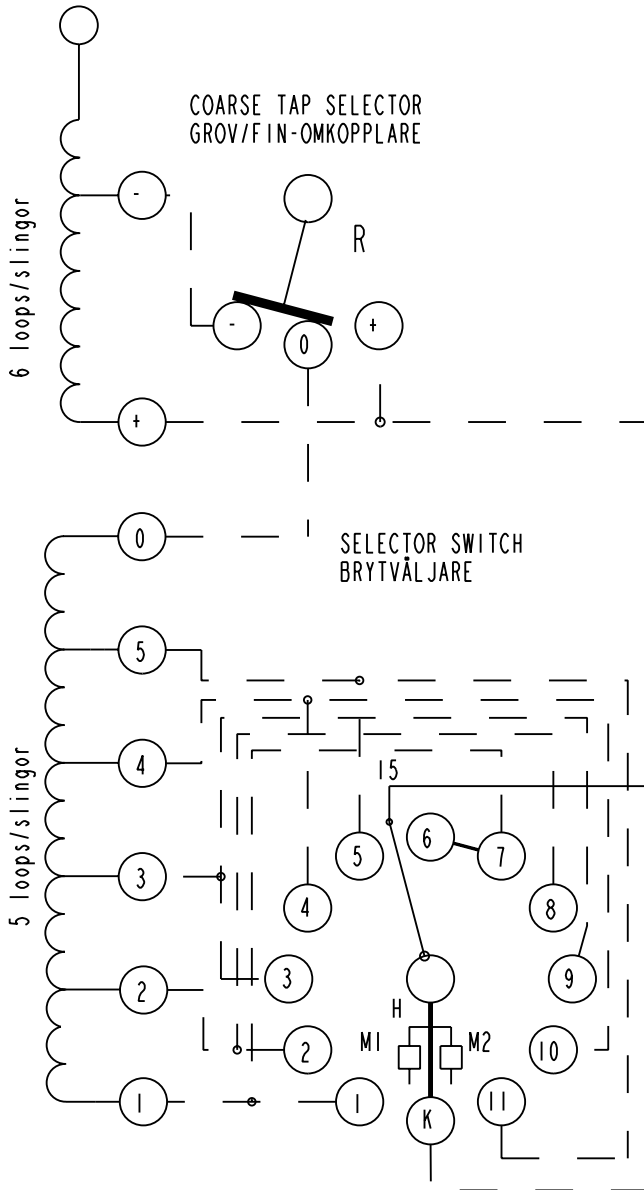

1) OUTPUT TERMINAL
STRÖMAVTAGNING

1) Internal connections between the terminals 15 of the three phases are included in the star-point type. Connection between 6, 7 is included. Dashed lines show in delivery not included leads belonging to cleats and leads.

Inre förbindningar mellan uttag 15 i de tre faserna ingår i nollpunktsutförande. Förbindning mellan 6, 7 ingår. Streckade linjer visar i leveransen ej ingående ledare tillhörande anslutningsdonet.

H Main contact
Huvudkontakt
M1, M2 Transition contacts
Motståndskontakter

Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week
-	-	-	-	-

Accepted by qual control R. Yngvesson	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM UBBD	DATA ORIGINAL
Design checked by B-O. Stenestam	Drawn by L. Bergman	Description (own language) KOPPLINGSSCHEMA UBBD	File name 0392-3
Drawn checked by M. Hedlund	Issued by Dept Year Week COM/TKO 97 32		Lang Sheet 1
Asea Brown Boveri		5492 0392-3	Rev Ind Cont -

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont
Year	Week
Dept	
Form No.	