



Side plates kit for NCS125 sensors
Kit flasques pour capteurs NCS125


Mounting graduation (spacing of 2.5mm)
Graduation de montage (pas de 2,5mm)

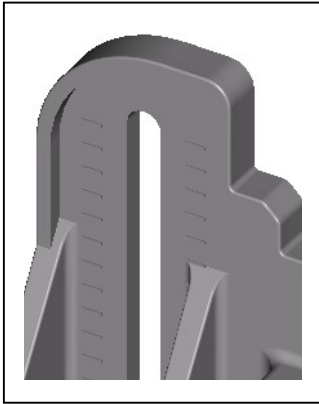



Bar positioning
Positionnement sur barre

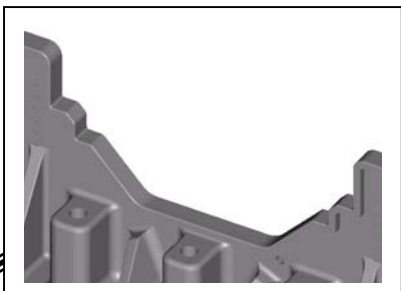


Fixing oblong (M6)
Oblong de fixation (M6)

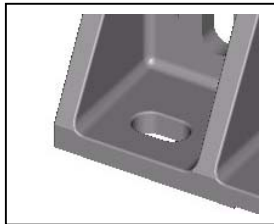

Fixing oblong (M6)
Oblong de fixation (M6)

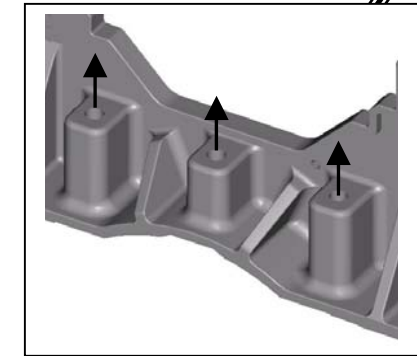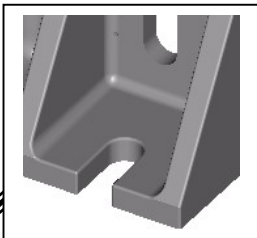

Fixing embossing on bar or cable (M6)
Bossage de maintien sur barre ou câble (M6)

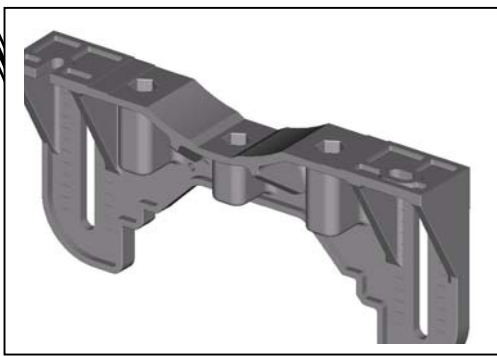

Bar positioning
Positionnement sur barre

GENERAL DESCRIPTION

Self extinguishing plastic case UL94-V0
Weight : 0.4 Kg
Maximum tightening torque (M6) : 2 N.m
General tolerance : ± 1 mm

For mounting, see mounting instructions page 2, 3 or 4
Primary conductor should be mounted centred to get optimized performances.

DESCRIPTION GENERALE



Boîtier en matière isolante auto-extinguible UL94-V0
Poids : 0.4 Kg
Couple de serrage (M6) : 2 N.m
Tolérance générale : ± 1 mm

Pour le montage, voir notice de montage page 2, 3 ou 4
Le conducteur primaire doit-être centré pour des performances optimales.

1SBC146005M1701.doc



The characteristics detailed in this leaflet are subject to change without prior notice.
Les caractéristiques détaillées dans cette brochure sont susceptibles d'évoluer sans notification préalable.

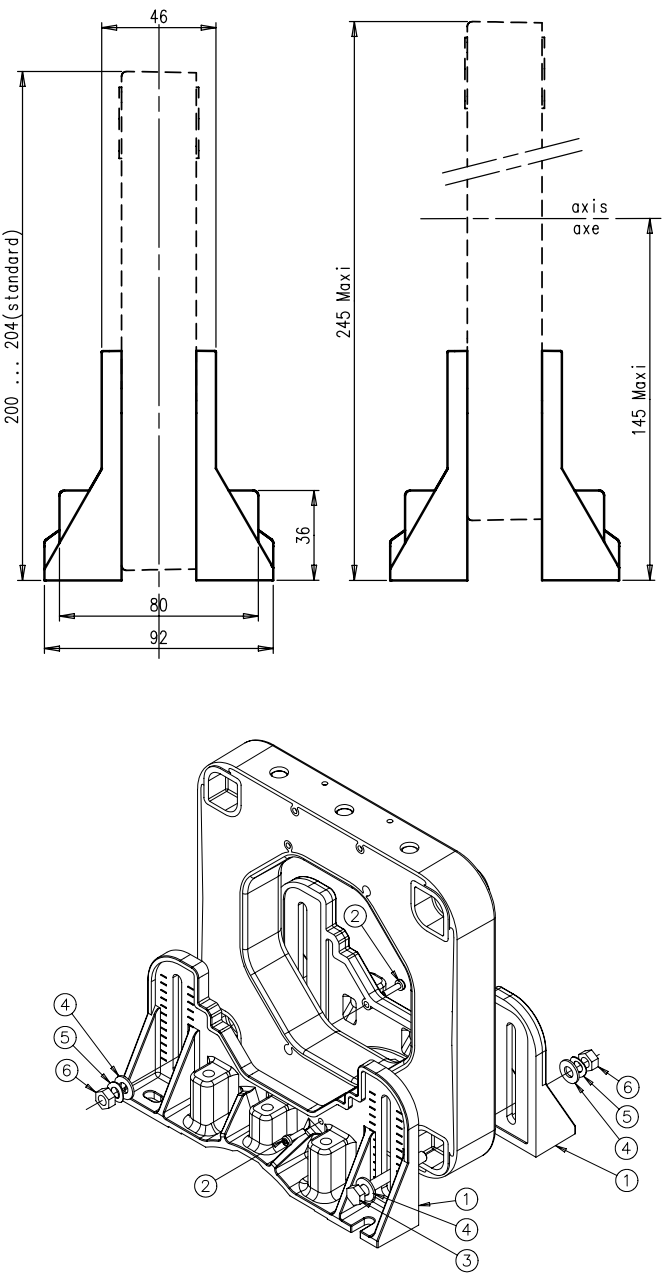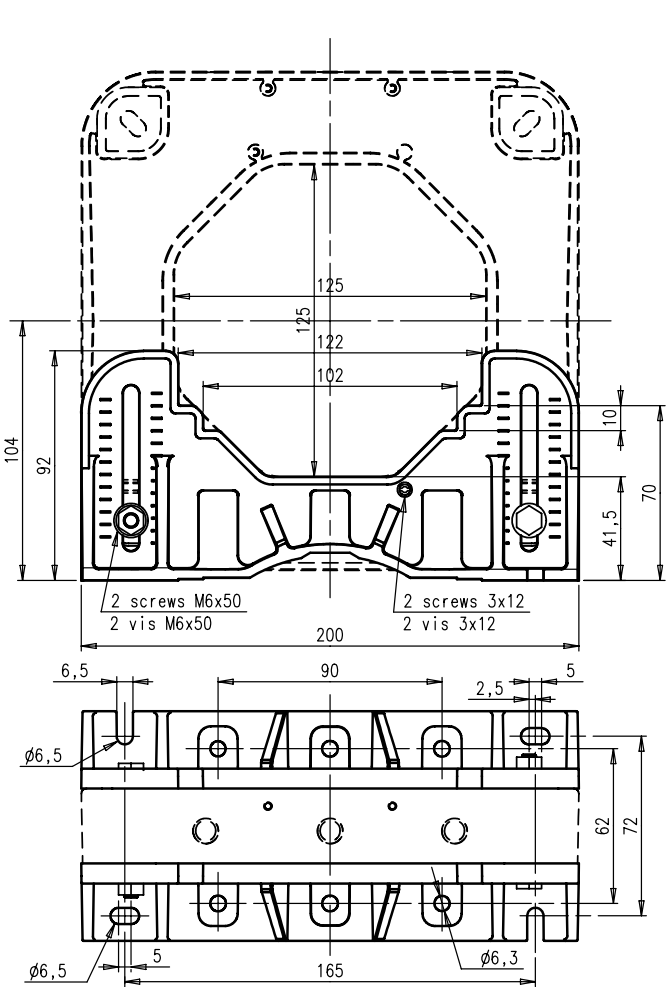


SIDE PLATES MOUNTING

- Side plate : x2
- Standard positioning screw : x2 (3x12)
- M6 side plate screw : x2 (6x50)
- Flat washer : x4
- Spring washer : x2
- Locknut : x2
- Not used :
 - M6 side plate screw : x4 (6x30)
 - Flat washer : x4
 - Spring washer : x2
 - Locknut : x2

MONTAGE FLASQUES

- Flasque : x2
- Vis de positionnement standard : x2 (3x12)
- Vis flasque M6 : x2 (6x50)
- Rondelle plate : x4
- Rondelle élastique : x2
- Ecrou frein : x2
- Non utilisé :
 - Vis flasque M6: x4 (6x30)
 - Rondelle plate : x4
 - Rondelle élastique : x2
 - Ecrou frein : x2

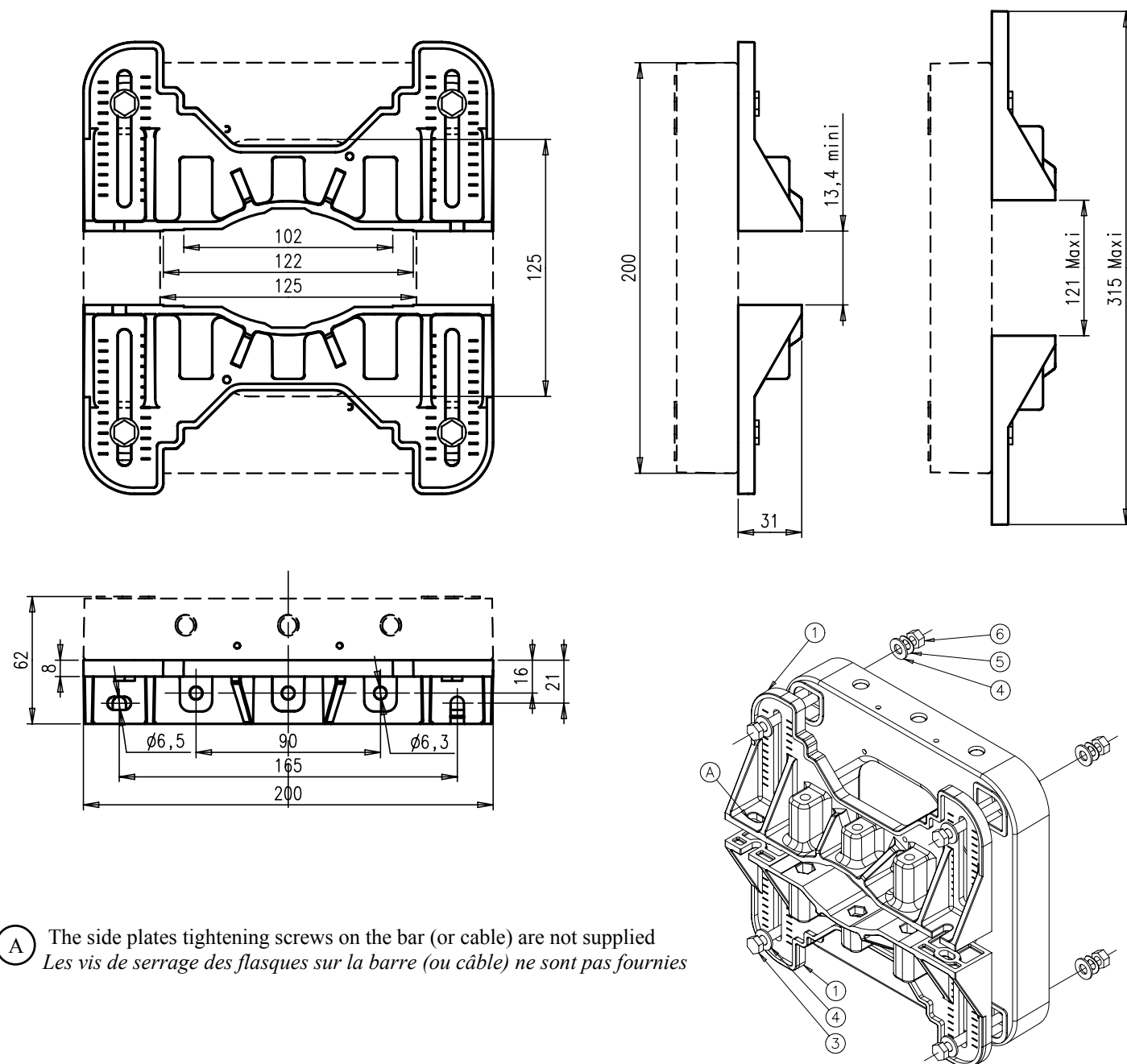


(A) The side plates tightening screws on the bar (or cable) are not supplied
Les vis de serrage des flasques sur la barre (ou câble) ne sont pas fournies

SIDE PLATES MOUNTING

- 1 Side plate : x2
- 3 M6 side plate screw : x4 (6x30)
- 4 Flat washer : x8
- 5 Spring washer : x4
- 6 Locknut : x4
- 7 Not used :
 - M6 side plate screw : x2 (6x50)
 - Standard positioning screw : x2 (3x12)

MONTAGE FLASQUES

- 1 *Flasque* : x_2
- 3 *Vis flasque M6* : x_4 (6x30)
- 4 *Rondelle plate* : x_8
- 5 *Rondelle élastique* : x_4
- 6 *Ecrou frein* : x_4
- 7 *Non utilisé* :
 - *Vis flasque M6*: x_2 (6x50)
 - *Vis de positionnement standard* : x_2 (3x12))

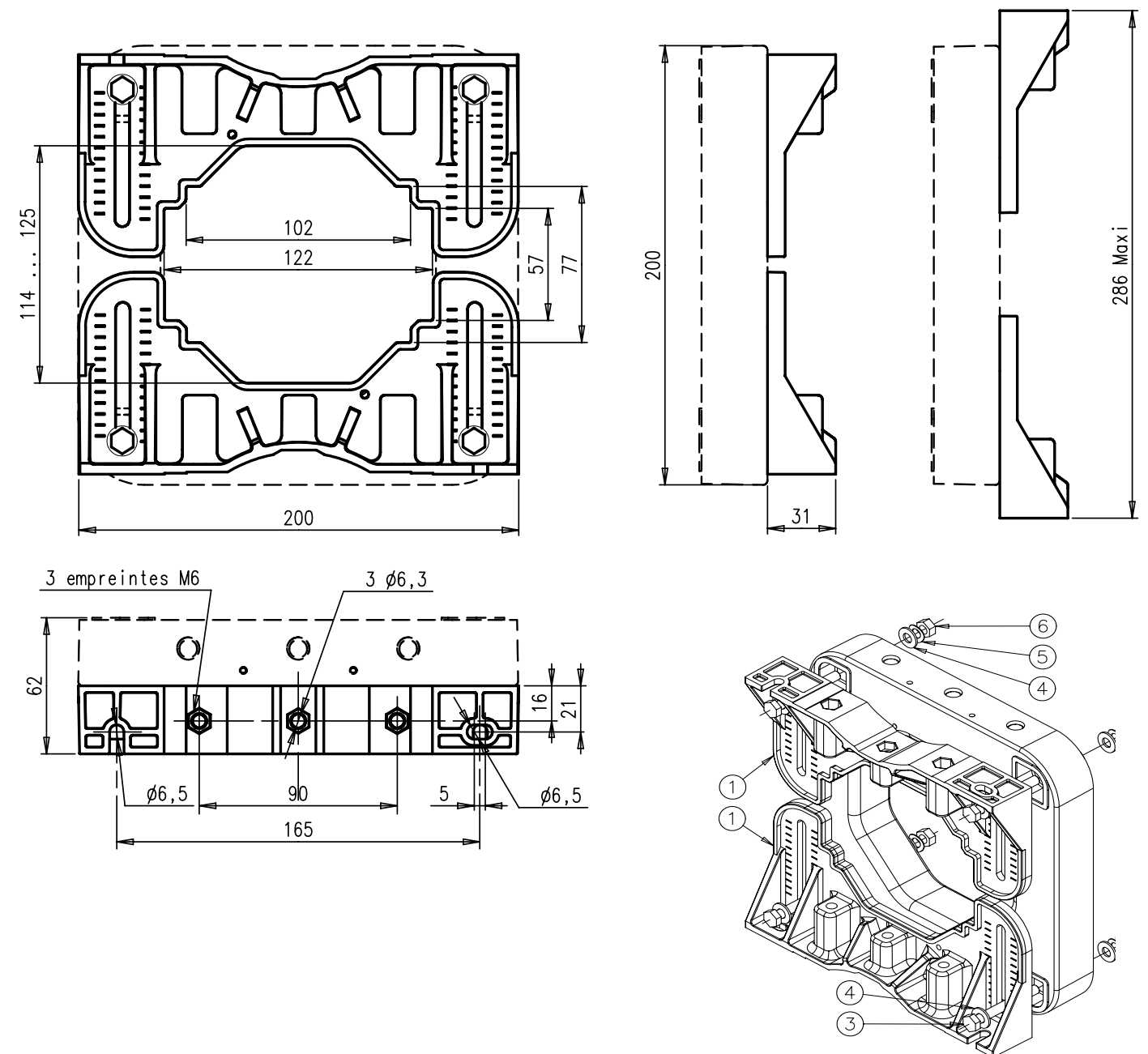

SIDE PLATES MOUNTING

- 1 Side plate : x2
- 3 M6 side plate screw : x4 (6x30)
- 4 Flat washer : x8
- 5 Spring washer : x4
- 6 Locknut : x4
- 7 Not used :
 - M6 side plate screw : x2 (6x50)
 - Standard positioning screw : x2 (3x12)

MONTAGE FLASQUES

- 1 *Flasque : x2*
- 3 *Vis flasque M6 : x4 (6x30)*
- 4 *Rondelle plate : x8*
- 5 *Rondelle élastique : x4*
- 6 *Ecrou frein : x4*
- 7 *Non utilisé :*
 - *Vis flasque M6: x2 (6x50)*
 - *Vis de positionnement standard : x2 (3x12)*