
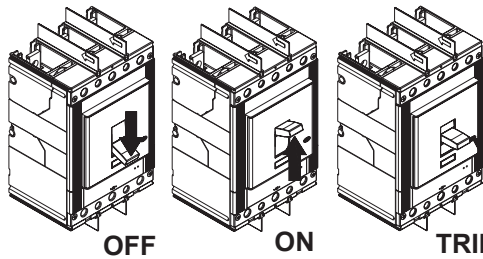


Tmax T5 UL, IEC, JIS, CCC

DOC. N.° 1SDH001457R0002

B0210

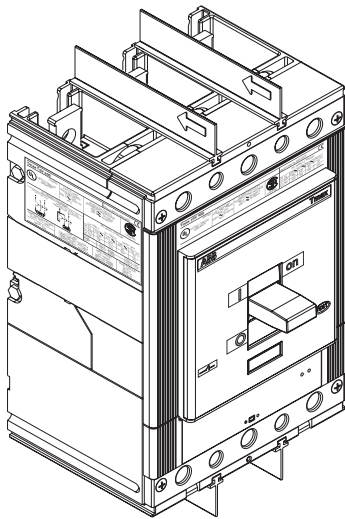

OFF



ON

TRIPPED


CLACK

トリップ音が鳴る

1

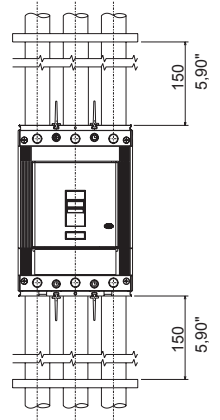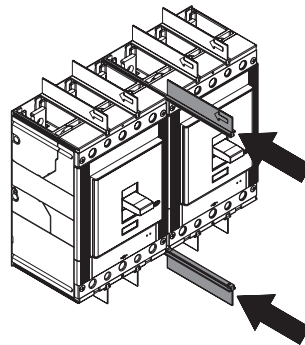

2

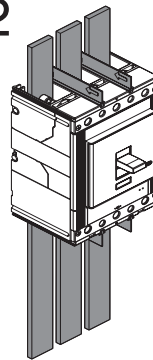


Usare cavi o barre isolate o eseguire prove di tipo specifiche sull' installazione.

Use cable or insulated busbars or perform specific type test on the installation.


ケーブルや絶縁ブスバーを使用すること
上記以外の場合は規格に従い試験を行った上で使用すること

3

OPTIONAL
オプション

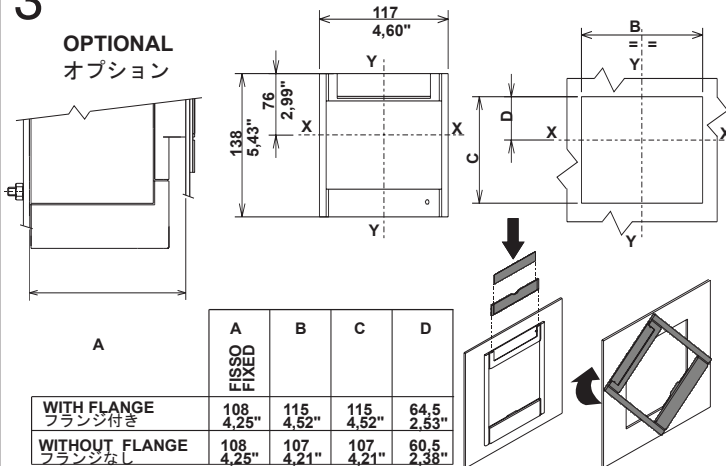


4

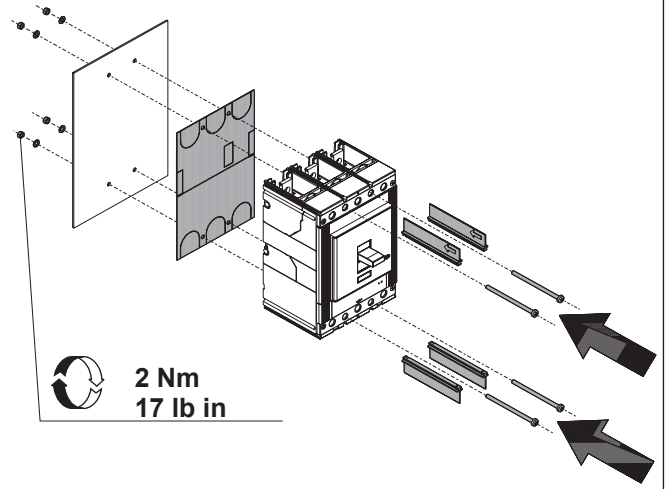


5

F - FC CuAl

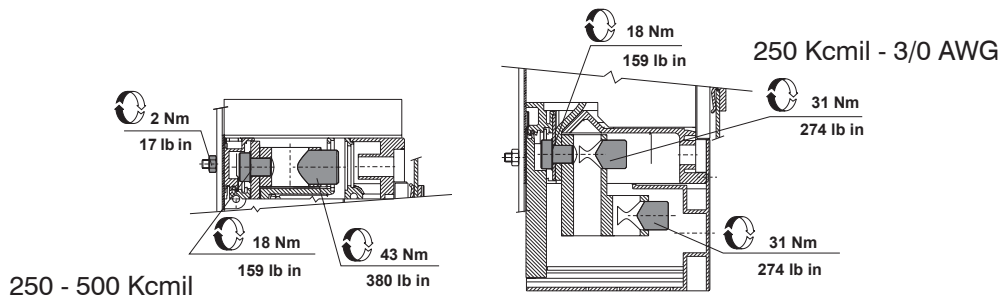

ABB



6

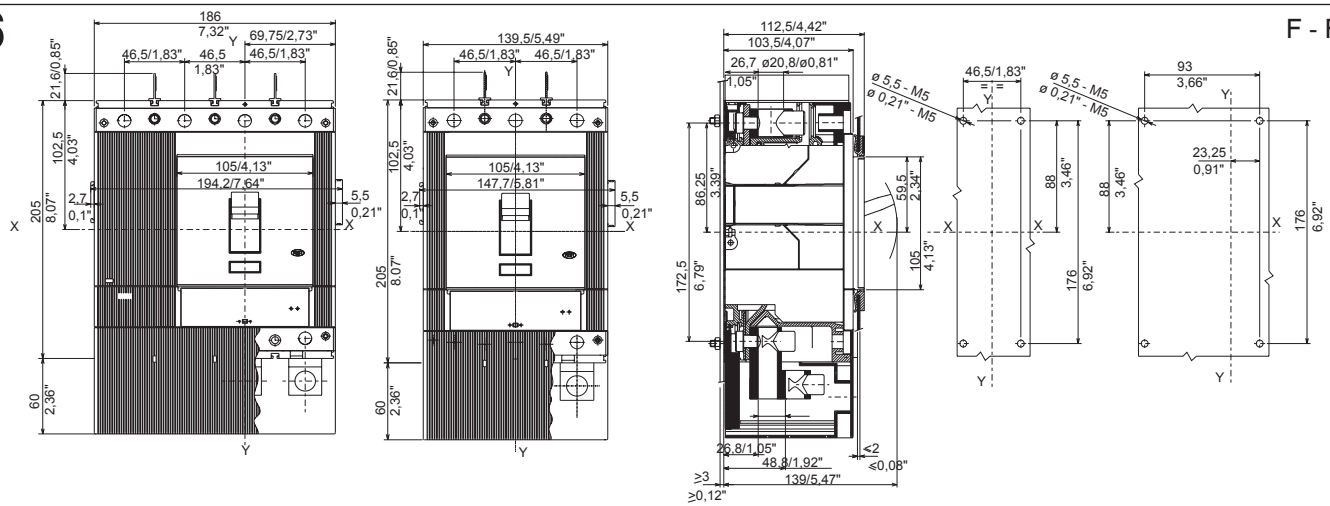

F - FC Cu Al

7





PR221DS

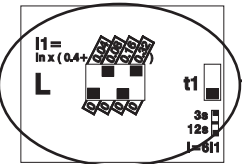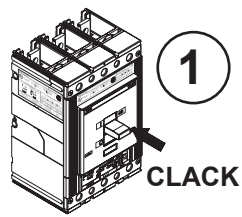Example:
例

$I_n = 400 \text{ A}$
 $I_1 = 400 \times (0.4 + 0.08 + 0.32) = 320 \text{ A}$
 $t_1 = 12 \text{ s @ } 1920 \text{ A (6I}_1\text{)}$

Example:
例



$I_n = 400 \text{ A}$
 $I_2 = 400 \times (1.5 + 2) = 1400 \text{ A}$
 $t_2 = 0.1 \text{ s @ } 3200 \text{ A (8I}_n\text{)}$

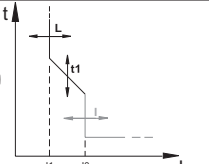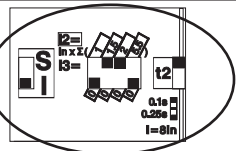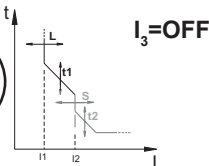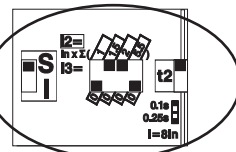Example:
例

$I_n = 400 \text{ A}$
 $I_3 = 400 \times (1.5 + 2) = 1400 \text{ A}$
 $I_2 = \text{OFF}$

Example:
例
Ne=ON ; 50%

8

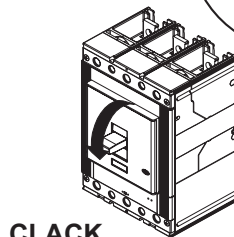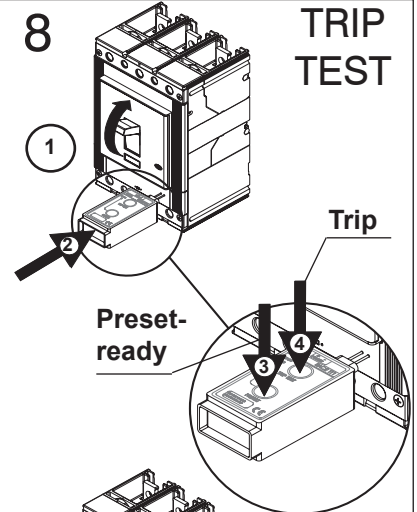TRIP
TESTCLACK
トリップ音が鳴る