

产品简介

 
UniGear 550金属封闭开关设备

12 kV, 630...2000 A, 31.5 kA




- 金属铠装中置式空气绝缘开关柜
- 符合GB/T 3906中LSC2B-PM要求
- 抗内部故障电弧等级为IAC AFLR
- 配置Vmax真空断路器
- 闭门操作可移开部件
- 接地开关具关合额定短路电流能力
- 结构紧凑, 柜宽仅550 mm
- 显著减小安装基础尺寸
- 方案齐全, 经济实惠
- ABB UniGear系列开关柜家族成员

技术数据

额定电压	[kV]	12	12	12	12	
绝缘等级	[kV]	12/28/75	12/42/75	12/42/75	12/38/75	
额定短时耐受电流	[kA/4 s]	...31.5	...31.5	...31.5	...31.5	
额定峰值耐受电流	[kA]	...80	...80	...80	...80	
内部燃弧耐受电流	[kA/1 s]	...31.5	...31.5	...31.5	...31.5	
主母线额定电流	[A]	...4000	...4000	...4000	...4000	
分支母线额定电流	[A]	...1250	1600-2000	1600-2000	...1250	
试验依据标准		IEC标准	GB标准	GB标准	IEC标准	
标准柜外形尺寸		H[mm]	2200...2675	2200...2675	2200...2675	2200...2675
		W[mm]	550	550	550	550
		D[mm]	1340	1340	1390	1340
可配置	真空断路器	[mm]	●	●	●	●
	接地开关		●	●	●	●
	计算机接口		●	●	●	●
	互感器		●	●	●	●

典型方案

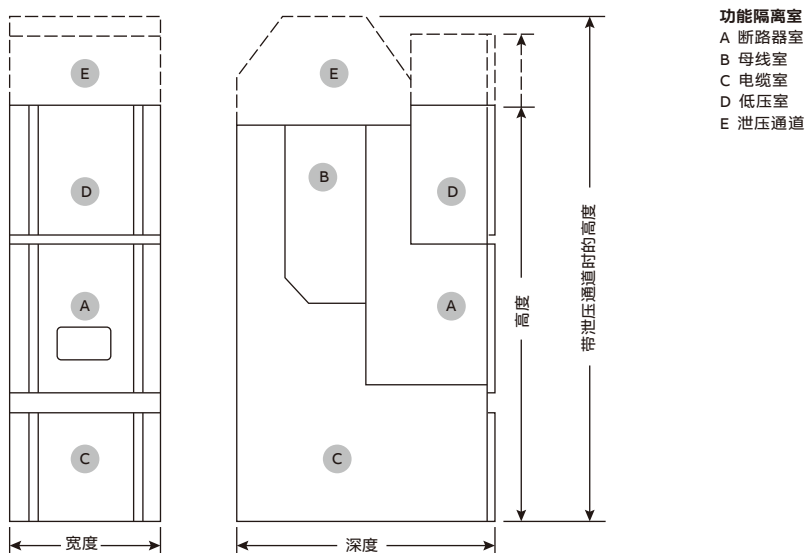

厦门ABB开关有限公司
 福建省厦门市翔安区舫山西二路885号
 邮编: 361101
 电话: 0592 602 6033
 传真: 0592 603 0505

ABB (中国) 客户服务热线
 电话: 800-820-9696 400-820-9696
 电邮: cn-ep-hotline@abb.com

www.abb.com.cn



© 2019 ABB, 版权所有。
 样本所载述的信息若有变更, 恕不另行通知,
 ABB拥有最终解释权。