


03/2019

# Uuden sukupolven System Access Point SAP/S.3

## ABB-free@home -kodinohjaukseen

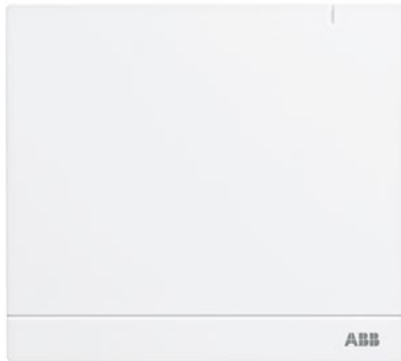

Älykyyttä vaativien kotien laitemäärät jatkavat kasvua. Uuteen entistä tehokkaampaan System Access Pointiin free@home-kodinohjauksessa voidaan kytkeä yhteensä 150 laitetta.

SAP/S.3 on entistä tehokkaampi ja nopeampi ja siihen voi liittää enemmän laitteita. Liitettävien free@home-laitteiden määrä on enintään 150 kpl entisen 64 langallisen ja 64 langattoman sijasta. Ne voivat olla väylään kytkettyjä ja/tai langattomasti kommunikoivia, yhteystavalla ei ole enää merkitystä.

Jos enemmän kuin 64 langallista laitetta on järjestelmässä, tarvitaan toinen tehollähde. Sen sijoitus on vapaasti valittavissa joko ensimmäisen tehollähteen viereen taikka minne tahansa muualle väylään.


Tulevaisuutta ajatellen System Access Pointissa on kaksi USB-porttia ja laite käyttää sekä 2.4 Ghz:n että 5 Ghz:n Wi-Fi-taajuutta. Entinen 400 Mhz:n yksiytiminen prosessori on päivitetty 1,2 GHz:n tuplaprosessorilla ja samalla RAM-muistia on kasvatettu 128 Mb:stä 512 Mb:iin.

Laitteen voi asentaa pöydälle tai seinälle.

- 150 % Nopeampi**
- 117 % Enemmän liitettäviä laitteita**
- 100 % Taaksepäin yhteensopiva**

- 01 Painike oman lähiverkon luomiseksi (käyttöön otossa)
- 02 Tehdasasetuksen palautus
- 03 Tilanäyttö LED (RGBW)
- 04 Ulkoisen virtalähteen liitin 24 VDC (sisältyy toimitukseen)
- 05 USB 1
- 06 USB 2
- 07 LAN
- 08 free@home-lisäantennin liitin (lisävaruste)
- 09 Kumitassut
- 10 free@home-väyläliitin
- 11 Erillisen virtalähteen liitännämahdollisuus (24VDC 640mA)

ABB Oy  
Domestic Sales  
Puh. 010 22 11

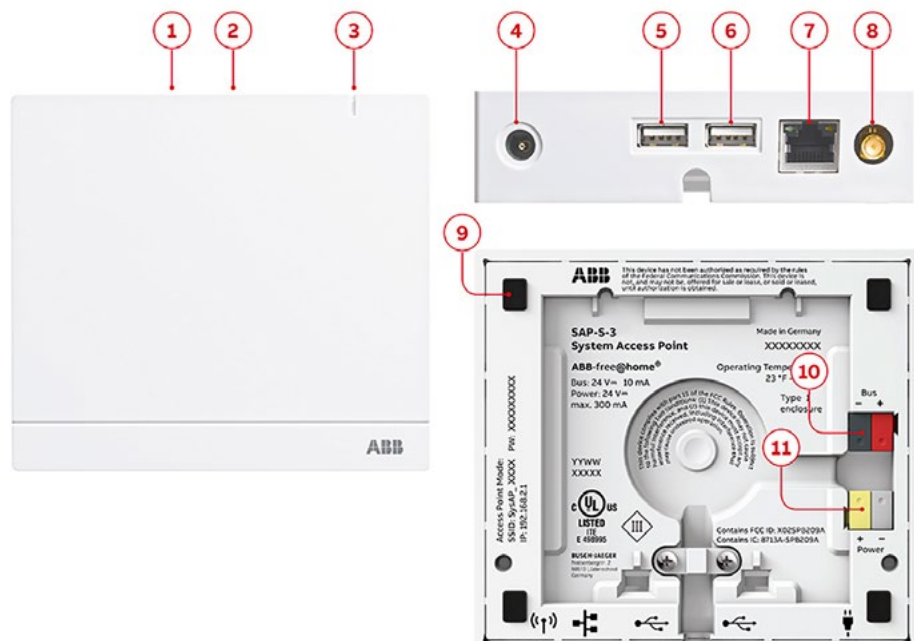


## Asennustavat



### Pöytäasennus


Pöytäasennuksessa laitteen alla on kumiset tassut, jotka estävät tahatonta liukumista tai pöytäpinnan naarmuuntumista.

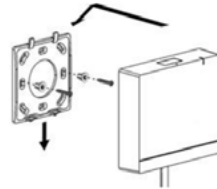

### Seinäasennus

Asennuskehys käy myös suoraan kojerasiakiinnitykseen (sisältyy toimitukseen)

## Mitat

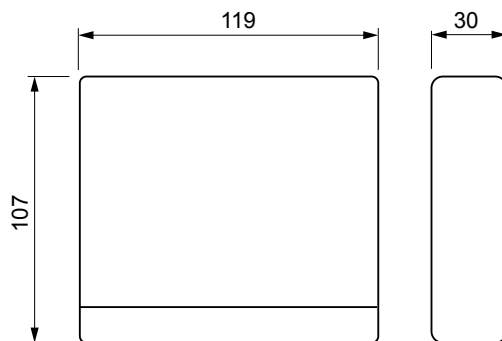

## Tilaustiedot

Snro	Tyyppi	Kuvaus	Pakkauskoot
28 146 17	SAP/S.3	Liitäntäportti System Access Point 24V RF, 119x107x30 mm	1/10