

09/2023

## IMPRESSIVO®-matta musta

Yhtenäinen sähköistys uppoon sekä pintaan



IMPRESSIVO® matta mustan moderni design ja ainutlaatuinen soft touch -tuntuma pinta- ja uppoasennuksiin.



Matta musta -värin avulla voit luoda kohteeseen yllällistä tunnelmaa, leikitellä tai häivyttää. Yhdistä markkinoiden paras asennettavuus ja tinkimätön tyylikkyys niin uudis- kuin saneerauskohteissakin.

### Tuotevalikoima

Sarja soveltuu pinta- ja uppoasennuksiin sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Peitelevyt ovat saatavissa 1-5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

### Pintamateriaali

Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestonuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä

### Puhdas ja selkeä design


Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, accent- ja carat-mallistojen kanssa!



## Tilaustiedot

Uppoasennus - IMPRESSIVO® -matta musta

### Keskiölevylliset kytkimet

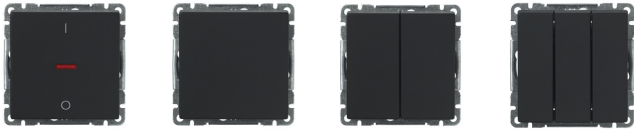

Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1062UC-885	21 060 93	2-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
1066UC-885	21 060 96	6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
1065UC-885	21 060 95	5-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
10666UC-885	21 060 97	6+6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1
1067UC-885	21 060 87	7-kytkin, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X	1
10631UC-885	21 060 98	1+1+1-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1

### Pistorasiat



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
20EUCKS-885	25 061 34	1-os. pr. 16A/IP20 UKJ 0X, keskiölevyllä	1
20EUCK-885	25 060 30	1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, läppäkannella	1
20EUJW-885	25 161 36	1-os. pr. 16A/IP44 UPJ 0X, läppäkannella, kokonainen	1
20EUCBLI-885	25 061 56	1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, LED-yövalolla	1
20EUCBUSB-885	25 061 93	1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, USB-laturilla	1
302EUC-885	25 060 29	2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, keskiölevyllä	1
302EUJ-885	25 061 48	2-os. pr. 16A/IP21 UPJ HL, peitelevyllä	1
302EUCK-885	25 161 15	2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, läppäkannella	1
302EUJW-885	25 161 35	2-os. pr. 16A/IP44 UPJ HL, läppäkannella, kokonainen	1
303UC-885	25 061 38	3-os. euro-pr. 2,5A/IP21 UKJ 2X, keskiölevyllä	1
3120EUC-885	32 661 08	Vikavirtasuojapistora., 1-os., 30mA, IP21	1
3150UC-885.1	32 661 09	Vikavirtasuoja, 1-os., 30mA, IP21	1

### Elektronikka



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
6435-885	26 200 41	Keskiölevy (termostaatti/viikkokello/ajastin)	1
6540-885-102-510	26 200 80	Säätimen keskiölevy, sisältäät hohtolampun	1

### Vivut ja painikkeet




Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1786-885	21 061 49	Vipu, 1-osainen	1
1785-885	21 061 41	Vipu, 2-osainen	1
1783-885	21 061 03	Vipu, 3-osainen	1
1788-885	21 061 26	Vipu, 1-os., punainen linssi, merkintä "1/0"	1
1789-885	21 061 27	Vipu, 1-os., punainen linssi,	1
1789KI-885	21 061 28	Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä "kello"	1
1789LI-885	21 061 29	Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä "valo"	1
1789TR-885	21 061 15	Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä "avain"	1
1764NLI-885	21 061 00	Vipu, 1-os., nimikilvellä	1
1785JA-885	21 061 42	Vipu, 2-os., merkintä "ylös / alas"	1

### Peitelevyt



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1721F85-885	21 663 11	1-osainen peitelevy, 85mm	1
1722F85-885	21 663 12	2-osainen peitelevy, 85mm	1
1723F85-885	21 663 13	3-osainen peitelevy, 85mm	1
1724F85-885	21 663 14	4-osainen peitelevy, 85mm	1
1725F85-885	21 060 86	5-osainen peitelevy, 85mm	1
1721F100-885	21 663 21	1-osainen peitelevy, 100mm	1
1722F100-885	21 663 22	2-osainen peitelevy, 100mm	1
1723F100-885	21 663 23	3-osainen peitelevy, 100mm	1
1724F100-885	21 663 24	4-osainen peitelevy, 100mm	1
1725F100-885	21 663 25	5-osainen peitelevy, 100mm	1

### Keskiölevyt ja sovitin

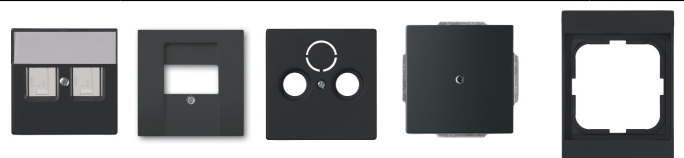

Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1819DC-885	72 040 94	Keskiölevy, 2xRJ45, pölyluukut	1
1766-885	70 040 68	Keskiölevy, telerasialle	1
1743-885	70 605 16	Keskiölevy, antenni TV/R/Sat	1
1758-885	72 040 70	Telerasia, DKS-järjestelmä	1
2533-885	70 602 17	Telerasia, 22,5mm reikään kiinnitettävälle kojeille	1
1792-885	21 061 16	Keskiölevy, korttikytkimelle 8114.1	1
1742-885	21 660 46	Keskiölevy, umpi, 80mm	1
2538-100-885	21 660 86	Keskiölevy, umpi, 100mm	1
2519-885	21 661 80	Sovitin, Impressivo, 85/100mm	1

## Tilaustiedot

Pinta-asennus - IMPRESSIVO® -matta musta

### Pintakytkimet



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1066A-885	20 467 26	6-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X	1
1065A-885	20 467 25	5-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X	1

### Pintapistorasiat




Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
20ESW-885	24 060 21	1-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ 1X	1
402EA-885	24 060 14	2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL	1
302ESW-885	24 060 34	2-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ HL, läppäkannella	1
402EE-885	24 060 15	2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, kulma-asennus	1
402EL-885	24 060 16	2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, lista-asennus	1
404EA-885	24 060 17	4-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL	1

### Pintakotelot



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1722H-885	20 467 45	2-os. pintakotelo 85mm, kulma-asennus	1
1721L-885	20 467 35	1-os. pintakotelo 85mm, lista-asennus	1
1721A-885	20 467 27	1-os. pintakotelo 85mm, korkeus 41 mm	1
1721S80-885	20 065 61	1-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm	1
1722S80-885	20 065 62	2-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm	1
1723S80-885	20 065 63	3-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm	1

### Pintakehykset

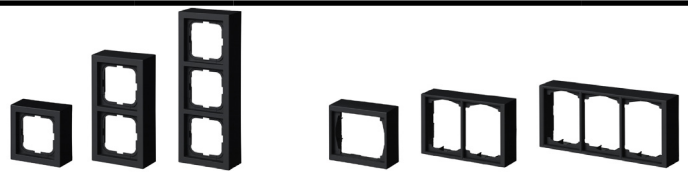

Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1721S85-885	21 663 31	1-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm	1
1722S85-885	21 663 32	2-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm	1
1723S85-885	21 663 33	3-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm	1
1721S100-885	21 663 16	1-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm	1
1722S100-885	21 663 17	2-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm	1
1723S100-885	21 663 18	3-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm	1