



KAUFEL® PrimEvo

Pour plus de productivité et de fiabilité




PrimEvo

Pour plus de productivité et de fiabilité



PrimEvo

- **Couverture mondiale**
Disponible auprès de votre grossiste
- **Facilité d'installation**
Branchement et maintenance facilitée
- **Garantie unique de 3 ans**
- **Bon rapport qualité / prix**
Gamme complète de LED au meilleur rapport qualité/prix

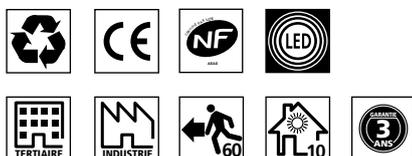

Luminaire

Désignation	Références	Technologie	Flux assigné lm	P/NP	IP/IK	Consommation Vcc (W)	Tension d'alimentation
BAES Evacuation (1 heures) - Classe II							
PRIMEVO 60L A	103 111 K	■	45	NP	42/10	1	230 Vca - 50Hz
PRIMEVO ET 60L A	103 161 K	■	45	NP	65/10		
BAEH Habitation (5 heures) - Classe II							
PRIMEVO 10L A	103 131 K	■	8	NP	42/10	1	230 Vca - 50Hz
PRIMEVO ET 10L A	103 171 K	■	8	NP	65/10		



Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientable (uniquement pour l'évacuation) Autotestable
IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Références
Kit d'encastrement 50% mural/plafond	642 102
Kit d'encastrement 100% mural/plafond	642 202
Porte-étiquette avec 3 étiquettes	633 325
Lot de 3 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)	663 330
Étiquette complémentaire "sortie de secours"	633 333
Grille PRIMO+	642 015



Télécommande Kaufel

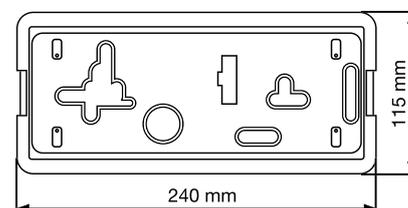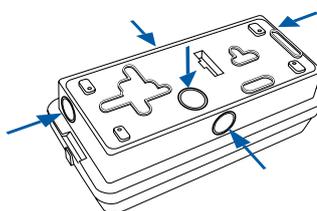



Kaufel

Division Electrification Products
Route de Saint Martin d'Ordon
89330 Piffonds - FRANCE
Tél: +33 (0) 03 86 86 48 48
Fax: +33 (0) 03 86 86 48 44

www.kaufel.fr

