



# VanLien Evago

Vluchtroute-aanduiding en  
vluchtrouteverlichting

## Evago

### Vluchtroute-aanduiding en vluchtrouteverlichting

Evago combineert de top in pictogramuitlichting met minimalistische vormgeving. De uniform verlichte pictogramplaat is duidelijk zichtbaar bij daglicht met een lichtsterkte van  $500 \text{ cd/m}^2$ . De frameeloze pictogramplaat met minimalistisch metalen design bewerkstelligt een vloeiende overgang tussen signalisatie en omgeving. Evago voorziet u van een projectdekkend noodverlichtingsaanbod. Het futuristische ontwerp combineert de hoogste staat van bedrijfszekerheid met specifieke lichtoptiek voor gangen, open ruimtes én trappenhuizen.


#### — Evago Verhoogde veiligheid

Power factor

$>0,95$

#### — Evago Verhoogde veiligheid


Duidelijk zichtbaar bij daglicht

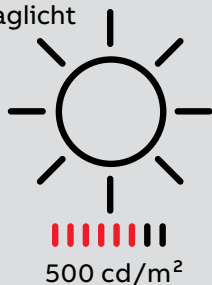

$500 \text{ cd/m}^2$

#### — Evago Focus op design

Afgestemd op omgeving

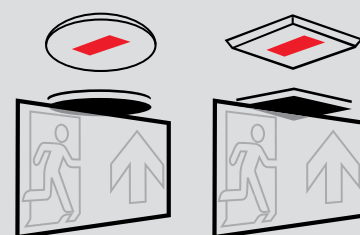







# Evago vluchtroute-aanduiding

Lichtkracht omhuld in frameeloos design


Frameeloze  
pictogramplaat

Power factor  
>0,95




## Evago Verhoogde veiligheid

Uniforme lichtspreiding

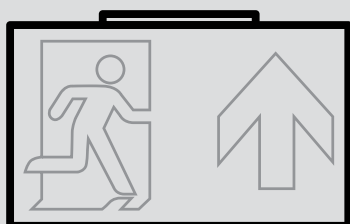


## Evago Focus op design

Frameeloze pictogramplaat

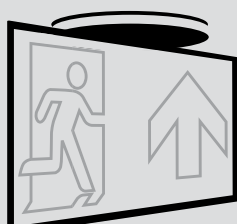

## Evago Projectdekkend

Zichtafstand

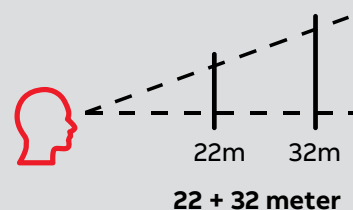

## Evago vluchtroute-aanduiding

### Installatie in beeld

- 01 Opbouw 22 meter
- 02 Inbouw 22 meter
- 03 Opbouw 32 meter
- 04 Pictogram vervangen
- 05 Opbouw 22 meter spacer
- 06 Opbouw 32 meter wand spacer
- 07 Opbouw batterij vervangen
- 08 Inbouw batterij vervangen



Bekijk onze video's  
Youtube: ABB installatie  
BE



01



02



03



04



05



06



07



08

## Evago

### Vluchtroute-aanduiding – quick guide



22m Zichtafstand plafond inbouw

| Type             | Art Nr.       | Voeding nood | Inclusief |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| EVA-DIP-22       | 4510216062/13 |              |           |
| EVA-DIP-22/ZWART | 4530216062    |              |           |
| EVA-CIP-22       | 4510256062/13 | 230V~        |           |
| EVA-CIP-22/ZWART | 4530256062    | 230V~        |           |

= Afdekkapjes



22m Zichtafstand plafond opbouw

| Type             | Art Nr.       | Voeding nood | Inclusief |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| EVA-DOP-22       | 4510216052/13 |              |           |
| EVA-DOP-22/ZWART | 4530216052    |              |           |
| EVA-COP-22       | 4510256052/13 | 230V~        |           |
| EVA-COP-22/ZWART | 4530256052    | 230V~        |           |



22m Zichtafstand wand opbouw

| Type             | Art Nr.       | Voeding nood | Inclusief |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| EVA-DOW-22       | 4513216052/13 |              |           |
| EVA-DOW-22/ZWART | 4533216052    |              |           |
| EVA-COW-22       | 4513256052/13 | 230V~        |           |
| EVA-COW-22/ZWART | 4533256052    | 230V~        |           |

22m Pictogrammen

| Type      | Art Nr.  |  |
|-----------|----------|--|
| PP 220/51 | 15122251 |  |
| PP 220/52 | 15122252 |  |
| PP 220/53 | 15122253 |  |
| PP 220/58 | 15122258 |  |

Accessoires

| Type        | Art Nr.    |                   |
|-------------|------------|-------------------|
| EVA-PK 500  | 4510990034 | Pendelkit 500 mm  |
| EVA-PK 1000 | 4510990035 | Pendelkit 1000 mm |



32m Zichtafstand plafond inbouw

| Type             | Art Nr.       | Voeding nood | Inclusief |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| EVA-DIP-32       | 4510216063/13 |              |           |
| EVA-DIP-32/ZWART | 4530216063    |              |           |
| EVA-CIP-32       | 4510256063/13 | 230V~        |           |
| EVA-CIP-32/ZWART | 4530256063    | 230V~        |           |

= Afdekkapjes



32m Zichtafstand plafond opbouw

| Type             | Art Nr.       | Voeding nood | Inclusief |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| EVA-DOP-32       | 4510216053/13 |              |           |
| EVA-DOP-32/ZWART | 4530216053    |              |           |
| EVA-COP-32       | 4510256053/13 | 230V~        |           |
| EVA-COP-32/ZWART | 4530256053    | 230V~        |           |



32m Zichtafstand wand opbouw

| Type             | Art Nr.       | Voeding nood | Inclusief |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| EVA-DOW-32       | 4513216053/13 |              |           |
| EVA-DOW-32/ZWART | 4533216053    |              |           |
| EVA-COW-32       | 4513256053/13 | 230V~        |           |
| EVA-COW-32/ZWART | 4533256053    | 230V~        |           |

32m Pictogrammen


| Type      | Art Nr.  |  |
|-----------|----------|--|
| PP 320/51 | 15132251 |  |
| PP 320/52 | 15132252 |  |
| PP 320/53 | 15132253 |  |
| PP 320/58 | 15132258 |  |

Accessoires

| Type             | Art Nr.  |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| EVA-RENO KIT WIT | 11160111 | Evago renovatiekit wit |
| EVA-RENO KIT     | 11160110 | Evago renovatiekit     |

## Evago

Innovatief en stijlvol

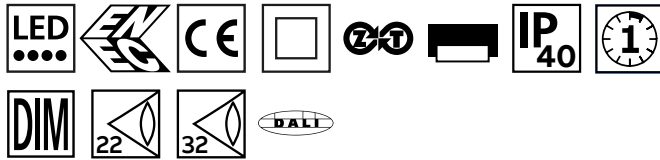

### Vluchtroute-aanduiding - plafond inbouw

- Zichtafstand van 22 of 32m
- Powerfactor > 0,9
- Minimalistisch & strak design met metaal
- Complete productlijn voor vluchtroute-aanduiding
- Lichtopbrengst 500cd/m<sup>2</sup>

### Armatuur

| Type             | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Permanent VA/W | Inclusief     |
|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| EVA-DIP-22       | 4510216062/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 4,4 / 4        | + afdekkapjes |
| EVA-DIP-22/ZWART | 4530216062    | 1 x LED 2 W |            |              | 4,4 / 4        | + afdekkapjes |
| EVA-CIP-22       | 4510256062/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 4,4 / 4        | + afdekkapjes |
| EVA-CIP-22/ZWART | 4530256062    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 4,4 / 4        | + afdekkapjes |
| EVA-DIP-32       | 4510216063/13 | 1 x LED 4 W |            |              | 7,1 / 6,5      | + afdekkapjes |
| EVA-DIP-32/ZWART | 4530216062    | 1 x LED 4 W |            |              | 7,1 / 6,5      | + afdekkapjes |
| EVA-CIP-32       | 4510256063/13 | 1 x LED 4 W |            | 230V~        | 7,1 / 6,5      | + afdekkapjes |
| EVA-CIP-32/ZWART | 4530256063    | 1 x LED 4 W |            | 230V~        | 7,1 / 6,5      | + afdekkapjes |

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI


### Pictogrammen

| Type      | Art. Nr  |  |
|-----------|----------|--|
| PP 220/51 | 15122251 |  |
| PP 220/52 | 15122252 |  |
| PP 220/53 | 15122253 |  |
| PP 220/58 | 15122258 |  |
| PP 320/51 | 15132251 |  |
| PP 320/52 | 15132252 |  |
| PP 320/53 | 15132253 |  |
| PP 320/58 | 15132258 |  |


Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen.

### Accessoires

| Type             | Art. Nr  |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| EVA-RENO KIT WIT | 11160111 | Evago renovatiekit wit |
| EVA-RENO KIT     | 11160110 | Evago renovatiekit     |

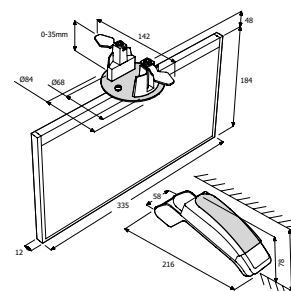

DIP-32

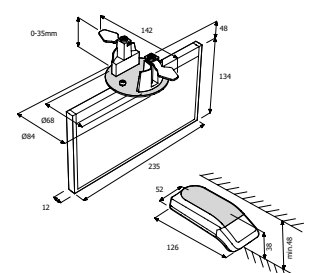


DIP-22

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.



## Evago

Innovatief en stijlvol

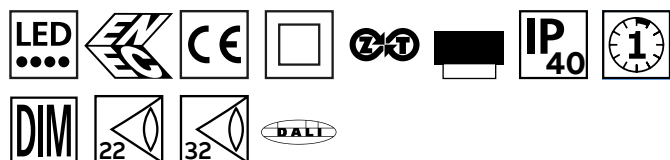

### Armatuur

| Type             | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Permanent VA/W | Inclusief |
|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| EVA-DOP-22       | 4510216052/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 4,4 / 4        |           |
| EVA-DOP-22/ZWART | 4530216052    | 1 x LED 2 W |            |              | 4,4 / 4        |           |
| EVA-COP-22       | 4510256052/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 4,4 / 4        |           |
| EVA-COP-22/ZWART | 4530256052    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 4,4 / 4        |           |
| EVA-DOP-32       | 4510216053/13 | 1 x LED 4 W |            |              | 7,1 / 6,5      |           |
| EVA-DOP-32/ZWART | 4530216053    | 1 x LED 4 W |            |              | 7,1 / 6,5      |           |
| EVA-COP-32       | 4510256053/13 | 1 x LED 4 W |            | 230V~        | 7,1 / 6,5      |           |
| EVA-COP-32/ZWART | 4530256053    | 1 x LED 4 W |            | 230V~        | 7,1 / 6,5      |           |

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI


### Pictogrammen

| Type      | Art. Nr  |  |
|-----------|----------|--|
| PP 220/51 | 15122251 |  |
| PP 220/52 | 15122252 |  |
| PP 220/53 | 15122253 |  |
| PP 220/58 | 15122258 |  |
| PP 320/51 | 15132251 |  |
| PP 320/52 | 15132252 |  |
| PP 320/53 | 15132253 |  |
| PP 320/58 | 15132258 |  |


Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen.

### Accessoires

| Type        | Art. Nr    |  |                   |
|-------------|------------|--|-------------------|
| EVA-PK 500  | 4510990034 |  | Pendelkit 500 mm  |
| EVA-PK 1000 | 4510990035 |  | Pendelkit 1000 mm |

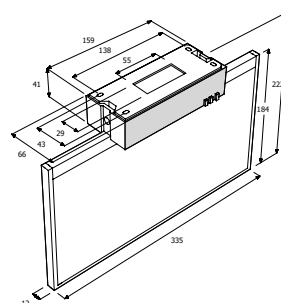

DOP-32

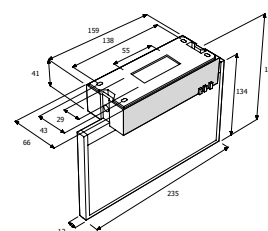


DOP-22



## Evago

Innovatief en stijlvol

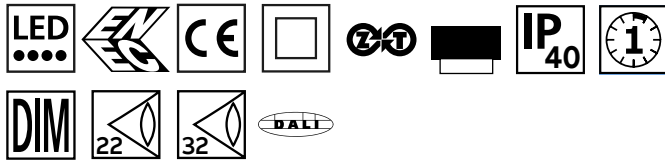

### Vluchtroute-aanduiding - wand opbouw

- Zichtafstand van 22 of 32m
- Powerfactor > 0,9
- Minimalistisch & strak design met metaal
- Complete productlijn voor vluchtroute-aanduiding
- Lichtopbrengst 500cd/m<sup>2</sup>

### Armatuur



| Type             | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Permanent VA/W | Inclusief |
|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| EVA-DOW-22       | 4513216052/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 4,4 / 4        |           |
| EVA-DOW-22/ZWART | 4533216052    | 1 x LED 2 W |            |              | 4,4 / 4        |           |
| EVA-COW-22       | 4513256052/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 4,4 / 4        |           |
| EVA-COW-22/ZWART | 4533256052    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 4,4 / 4        |           |
| EVA-DOW-32       | 4513216053/13 | 1 x LED 4 W |            |              | 7,1 / 6,5      |           |
| EVA-DOW-32/ZWART | 4533216053    | 1 x LED 4 W |            |              | 7,1 / 6,5      |           |
| EVA-COW-32       | 4513256053/13 | 1 x LED 4 W |            | 230V~        | 7,1 / 6,5      |           |
| EVA-COW-32/ZWART | 4533256053    | 1 x LED 4 W |            | 230V~        | 7,1 / 6,5      |           |

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

### Pictogrammen


| Type      | Art. Nr  |  |
|-----------|----------|--|
| PP 220/51 | 15122251 |  |
| PP 220/52 | 15122252 |  |
| PP 220/53 | 15122253 |  |
| PP 220/58 | 15122258 |  |
| PP 320/51 | 15132251 |  |
| PP 320/52 | 15132252 |  |
| PP 320/53 | 15132253 |  |
| PP 320/58 | 15132258 |  |

Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen.

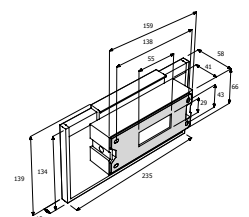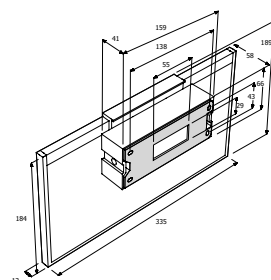

DOW-32


DOW-22

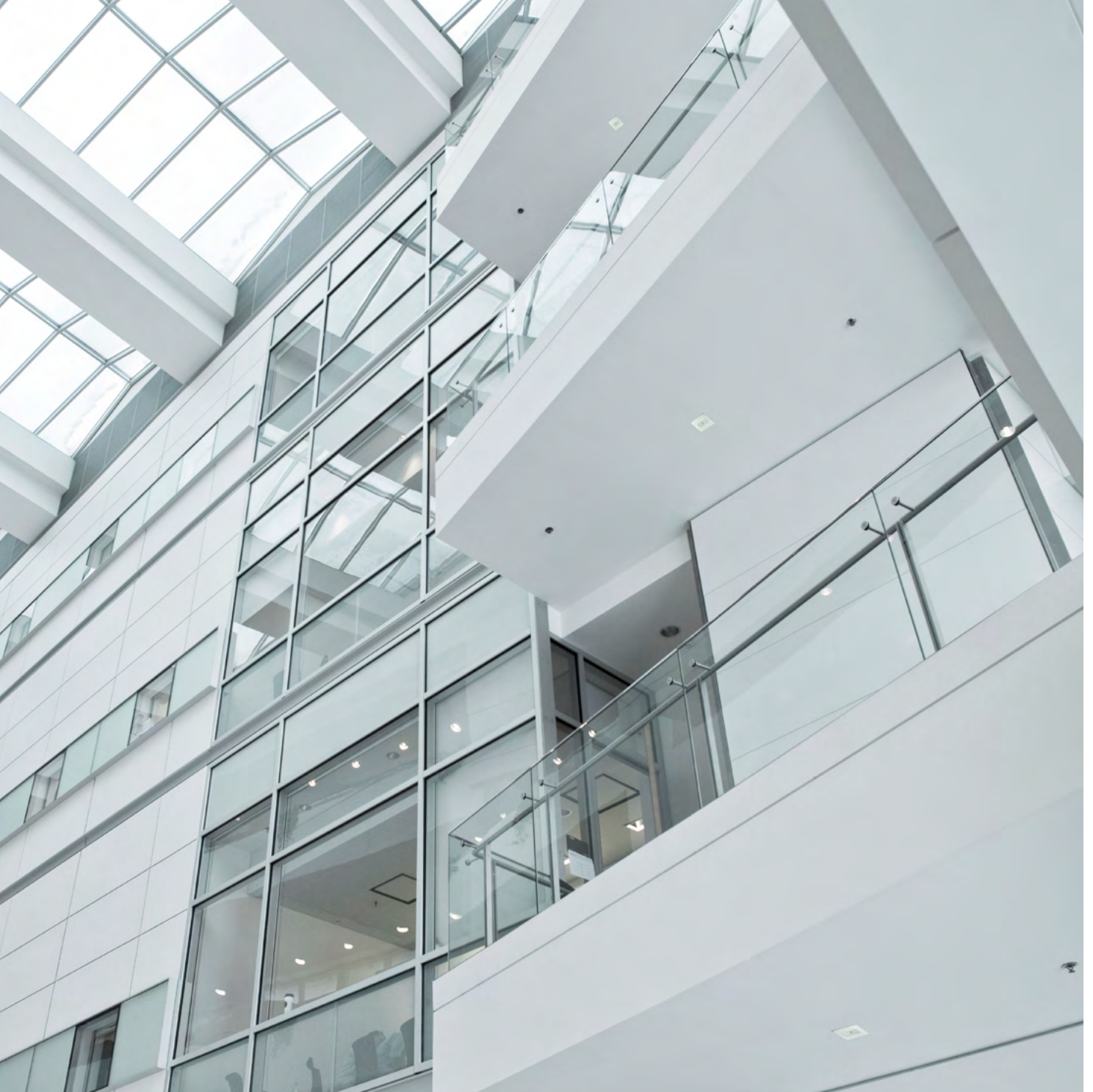

---

## Evago Focus op design


Afgestemd op omgeving

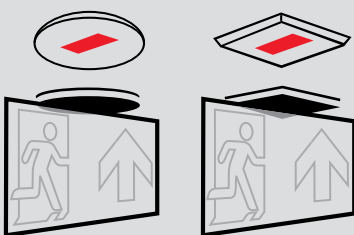

---

## Evago Verhoogde veiligheid


Vluchtrouteverlichting  
Lange lichtspreiding (L)  
bijv. gang

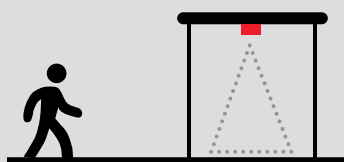

---

## Evago Projectdekkend

Muurversie

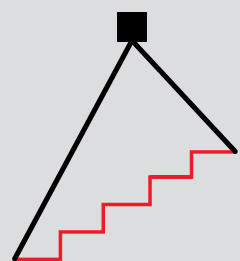

# Evago vluchtrouteverlichting

## De minimalistische weg naar maximale hoogte

Tot 12 meter  
hoog



Tot 3 meter hoogte,  
23 meter spacing



Vluchtrouteverlichting  
Lange lichtspreiding (L)  
bijv. gang



Open ruimte verlichting  
Wijde lichtspreiding (W)  
bijv. entreehal




Zichtafstand

Muurversie


### Evago Projectdekkend

Tot 12 meter hoog

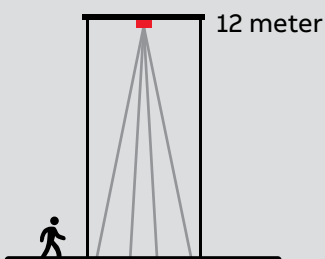


### Evago Verhoogde veiligheid

Open ruimte verlichting  
Wijde lichtspreiding (W)  
bijv. entreehal

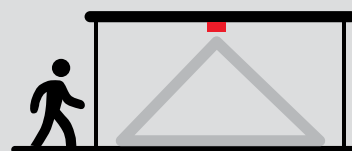

### Evago Reductie- kosten project

Tot 3 meter hoogte,  
23 meter spacing

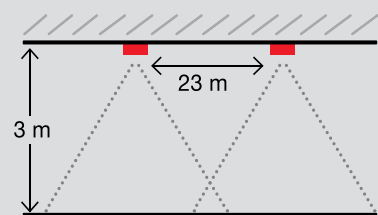



## Evago vluchtrouteverlichting

### Installatie in beeld

— 01 Inbouw

— 02 Opbouw

— 03 Opbouw batterij  
vervangen

— 04 Inbouw batterij  
vervangen

— 05 Opbouw lens  
vervangen

 YouTube

Bekijk onze video's  
Youtube kanaal:  
ABB installatie BE



— 01



— 02



— 03



— 04



— 05

## Evago

### Vluchtrouteverlichting – quick guide



Vluchtrouteverlichting Lichtspreiding: lang (L)



Open ruimte verlichting Lichtspreiding: breed (W)



Vluchtrouteverlichting Wandmontage: spot (S)

#### Voor plafondhoogte < 4 meter

| Type - opbouw | Art Nr.       | Voeding nood                   |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| EVA-DLO       | 5520217051/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DLO/ALU   | 5510217051/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DLO/ZWART | 5530217051    | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-CLO       | 5520257051/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CLO/ALU   | 5510257051/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CLO/ZWART | 5530257051    | 230V~ <input type="checkbox"/> |

| Type - opbouw | Art Nr.       | Voeding nood                   |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| EVA-DWO       | 5520217054/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DWO/ALU   | 5510217054/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DWO/ZWART | 5530217054    | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-CWO       | 5520257054/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CWO/ALU   | 5510257054/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CWO/ZWART | 5530257054    | 230V~ <input type="checkbox"/> |

| Type - opbouw | Art Nr.       | Voeding nood                   |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| EVA-DSO       | 5523217057/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DSO/ALU   | 5513217057/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DSO/ZWART | 5533217057    | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-CSO       | 5523257057/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CSO/ALU   | 5513257057/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CSO/ZWART | 5533257057    | 230V~ <input type="checkbox"/> |

#### Voor plafondhoogte 4-12 meter

| Type - opbouw   | Art Nr.       | Voeding nood                   |
|-----------------|---------------|--------------------------------|
| EVA-DLO-X       | 5520217058/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DLO-X/ALU   | 5510217058/13 | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-DLO-X/ZWART | 5530217058    | <input type="checkbox"/>       |
| EVA-CLO-X       | 5520257058/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CLO-X/ALU   | 5510257058/13 | 230V~ <input type="checkbox"/> |
| EVA-CLO-X/ZWART | 5530257058    | 230V~ <input type="checkbox"/> |

| Type - opbouw   | Art Nr.       |
|-----------------|---------------|
| EVA-DWO-X       | 5520217059/13 |
| EVA-DWO-X/ALU   | 5510217059/13 |
| EVA-DWO-X/ZWART | 5530217059    |
| EVA-CWO-X       | 5520257059/13 |
| EVA-CWO-X/ALU   | 5510257059/13 |
| EVA-CWO-X/ZWART | 5530257059    |

## Evago

### Projectdekkende vluchtrouteverlichting



#### Lichtspreiding: lang (L) - opbouw

- Minimalistisch & strak design
- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- 23 meter spacing op 3 meter hoogte
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



#### Armatuur

Voor plafondhoogte < 4 meter


| Type          | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-DLO       | 5520217051/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DLO/ALU   | 5510217051/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DLO/ZWART | 5530217051    | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-CLO       | 5520257051/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CLO/ALU   | 5510257051/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CLO/ZWART | 5530257051    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

Voor plafondhoogte 4-12 meter

| Type             | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-DLO-X*       | 5520217058/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DLO-X/ALU*   | 5510217058/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DLO-X/ZWART* | 5530217058    | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-CLO-X*       | 5520257058/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CLO-X/ALU*   | 5510257058/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CLO-X/ZWART* | 5530257058    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

\*Inclusief extra lens voor 8 tot 12 meter plafondhoogte.

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

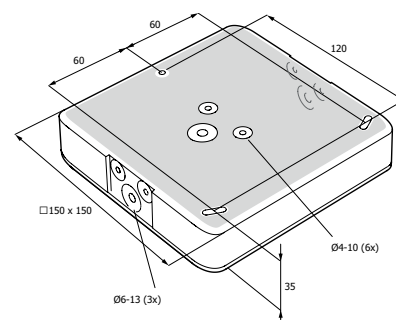

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.



## Evago

### Projectdekkende vluchtrouteverlichting



#### Lichtspreading: breed (W) - opbouw

- Minimalistisch & strak design
- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



#### Armatuur

Voor plafondhoogte < 4 meter



| Type          | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-DWO       | 5520217054/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 245 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DWO/ALU   | 5510217054/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 245 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DWO/ZWART | 5530217054    | 1 x LED 2 W |            |              | 245 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-CWO       | 5520257054/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 245 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CWO/ALU   | 5510257054/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 245 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CWO/ZWART | 5530257054/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 245 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

Voor plafondhoogte 4-12 meter

| Type             | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-DWO-X*       | 5520217059/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 238 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DWO-X/ALU*   | 5510217059/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 238 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DWO-X/ZWART* | 5530217059    | 1 x LED 2 W |            |              | 238 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-CWO-X*       | 5520257059/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 238 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CWO-X/ALU*   | 5510257059/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 238 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CWO-X/ZWART* | 5530257059    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 238 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

\*Inclusief extra lens voor 8 tot 12 meter plafondhoogte.

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

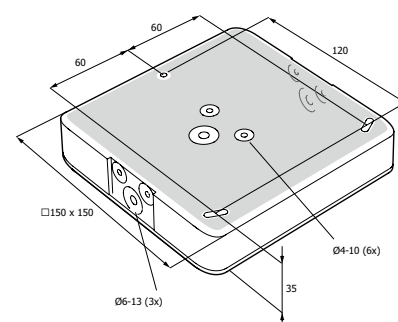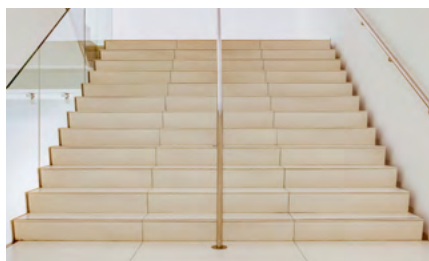

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.

Evago

Projectdekkende vluchtrouteverlichting




- Wandmontage: spot (S) - opbouw**
- Minimalistisch & strak design
  - Specifieke wandversie
  - Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



**Armatuur**  
Voor plafondhoogte < 4 meter

| Type          | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-DSO       | 5520217057/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 176 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DSO/ALU   | 5510217057/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 176 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-DSO/ZWART | 5533217057    | 1 x LED 2 W |            |              | 176 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-CSO       | 5520257057/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 176 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CSO/ALU   | 5510257057/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 176 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-CSO/ZWART | 5533257057    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 176 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

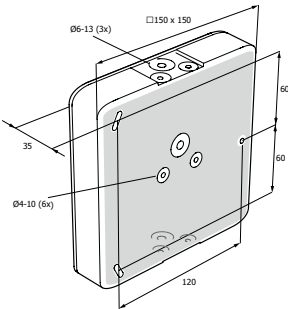

## Evago

### Vluchtrouteverlichting – quick guide



#### Voor plafondhoogte < 4 meter

| Type - inbouw   | Art Nr.       | Voeding<br>nood |   |
|-----------------|---------------|-----------------|---|
| EVA-R-DLI       | 5520217061/13 |                 | ○ |
| EVA-R-DLI/ALU   | 5510217061/13 |                 | ● |
| EVA-R-DLI/ZWART | 5530217061    |                 | ● |
| EVA-V-DLI       | 5520217071/13 |                 | □ |
| EVA-V-DLI/ALU   | 5510217071/13 |                 | ■ |
| EVA-V-DLI/ZWART | 5530217071    |                 | ■ |
| EVA-R-CLI       | 5520257061/13 | 230V~           | ○ |
| EVA-R-CLI/ALU   | 5510257061/13 | 230V~           | ● |
| EVA-R-CLI/ZWART | 5530257061    | 230V~           | ● |
| EVA-V-CLI       | 5520257071/13 | 230V~           | □ |
| EVA-V-CLI/ALU   | 5510257071/13 | 230V~           | ■ |
| EVA-V-CLI/ZWART | 5530257071    | 230V~           | ■ |

| Type - inbouw   | Art Nr.       | Voeding<br>nood |   |
|-----------------|---------------|-----------------|---|
| EVA-R-DWI       | 5520217064/13 |                 | ○ |
| EVA-R-DWI/ALU   | 5510217064/13 |                 | ● |
| EVA-R-DWI/ZWART | 5530217064    |                 | ● |
| EVA-V-DWI       | 5520217074/13 |                 | □ |
| EVA-V-DWI/ALU   | 5510227074/13 |                 | ■ |
| EVA-V-DWI/ZWART | 5530217074    |                 | ■ |
| EVA-R-CWI       | 5520257064/13 | 230V~           | ○ |
| EVA-R-CWI/ALU   | 5510257064/13 | 230V~           | ● |
| EVA-R-CWI/ZWART | 5530257064    | 230V~           | ● |
| EVA-V-CWI       | 5520257074/13 | 230V~           | □ |
| EVA-V-CWI/ALU   | 5510257074/13 | 230V~           | ■ |
| EVA-V-CWI/ZWART | 5530257074    | 230V~           | ■ |

#### Voor plafondhoogte 4-12 meter

| Type - inbouw     | Art Nr.       | Voeding<br>nood |   |
|-------------------|---------------|-----------------|---|
| EVA-R-DLI-X       | 5520217068/13 |                 | ○ |
| EVA-R-DLI-X/ALU   | 5510217068/13 |                 | ● |
| EVA-R-DLI-X/ZWART | 5530217068    |                 | ● |
| EVA-V-DLI-X       | 5520217078/13 |                 | □ |
| EVA-V-DLI-X/ALU   | 5510217078/13 |                 | ■ |
| EVA-V-DLI-X/ZWART | 5530217078    |                 | ■ |
| EVA-R-CLI-X       | 5520257068/13 | 230V~           | ○ |
| EVA-R-CLI-X/ALU   | 5510257068/13 | 230V~           | ● |
| EVA-R-CLI-X/ZWART | 5530257068    | 230V~           | ● |
| EVA-V-CLI-X       | 5520257078/13 | 230V~           | □ |
| EVA-V-CLI-X/ALU   | 5510257078/13 | 230V~           | ■ |
| EVA-V-CLI-X/ZWART | 5530257078    | 230V~           | ■ |

| Type - inbouw     | Art Nr.       | Voeding<br>nood |   |
|-------------------|---------------|-----------------|---|
| EVA-R-DWI-X       | 5520217069/13 |                 | ○ |
| EVA-R-DWI-X/ALU   | 5510217069/13 |                 | ● |
| EVA-R-DWI-X/ZWART | 5530217069    |                 | ● |
| EVA-V-DWI-X       | 5520217079/13 |                 | □ |
| EVA-V-DWI-X/ALU   | 5510217079/13 |                 | ■ |
| EVA-V-DWI-X/ZWART | 5530217079    |                 | ■ |
| EVA-R-CWI-X       | 5520257069/13 | 230V~           | ○ |
| EVA-R-CWI-X/ALU   | 5510257069/13 | 230V~           | ● |
| EVA-R-CWI-X/ZWART | 5530257069    | 230V~           | ● |
| EVA-V-CWI-X       | 5520257079/13 | 230V~           | □ |
| EVA-V-CWI-X/ALU   | 5510257079/13 | 230V~           | ■ |
| EVA-V-CWI-X/ZWART | 5530257079    | 230V~           | ■ |



## Evago

### Projectdekkende vluchtrouteverlichting



#### Lichtspreiding: lang (L) - inbouw

- Minimalistisch & strak design
- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- 3 meter spacing op 3 meter hoogte
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



#### Armatuur


Voor plafondhoogte < 4 meter

| Type            | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-R-DLI       | 5520217061/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    | ○      |
| EVA-R-DLI/ALU   | 5510217061/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    | ●      |
| EVA-R-DLI/ZWART | 5530217061    | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    | ●      |
| EVA-V-DLI       | 5520217071/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    | □      |
| EVA-V-DLI/ALU   | 5510217071/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    | ■      |
| EVA-V-DLI/ZWART | 5530217071    | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    | ■      |
| EVA-R-CLI       | 5520257061/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     | ○      |
| EVA-R-CLI/ALU   | 5510257061/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     | ●      |
| EVA-R-CLI/ZWART | 5530257061    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     | ●      |
| EVA-V-CLI       | 5520257071/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     | □      |
| EVA-V-CLI/ALU   | 5510257071/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     | ■      |
| EVA-V-CLI/ZWART | 5530257071    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     | ■      |

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

#### Accessoires

| Type             | Art. Nr  |  |                                                 |
|------------------|----------|--|-------------------------------------------------|
| EVA-RENO KIT WIT | 11160111 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur wit |
| EVA-RENO KIT     | 11160110 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur alu |

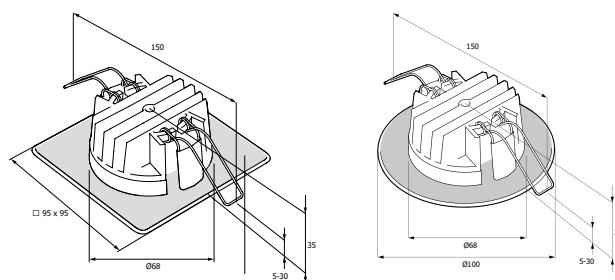

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.

## Evago

### Projectdekkende vluchtrouteverlichting



#### Lichtspreading: lang (L) - inbouw

- Minimalistisch & strak design
- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



#### Armatuur

Voor plafondhoogte 12 meter


| Type               | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-R-DLI-X*       | 5520217068/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-DLI-X/ALU*   | 5510217068/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-DLI-X/ZWART* | 5530217068    | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DLI-X*       | 5520217078/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DLI-X/ALU*   | 5510217078/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DLI-X/ZWART* | 5530217078    | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-CLI-X*       | 5520257068/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-R-CLI-X/ALU*   | 5510257068/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-R-CLI-X/ZWART* | 5530257068    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CLI-X*       | 5520257078/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CLI-X/ALU*   | 5510257078/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CLI-X/ZWART* | 5530257078    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

\*Inclusief extra lens voor 8 tot 12 meter plafondhoogte.

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

#### Accessoires

| Type             | Art. Nr  |  |                                                 |
|------------------|----------|--|-------------------------------------------------|
| EVA-RENO KIT WIT | 11160111 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur wit |
| EVA-RENO KIT     | 11160110 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur alu |

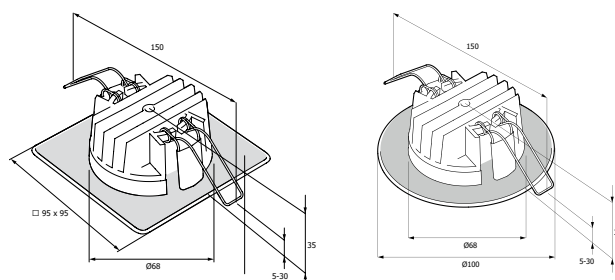

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.

## Evago

### Projectdekkende vluchtrouteverlichting



#### Lichtspreading: breed (W) - inbouw

- Minimalistisch & strak design
- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



#### Armatuur

Voor plafondhoogte < 4 meter


| Type            | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-R-DWI       | 5520217064/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-DWI/ALU   | 5510217064/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-DWI/ZWART | 5530217064    | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DWI       | 5520217074/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DWI/ALU   | 5510217074/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DWI/ZWART | 5530217074    | 1 x LED 2 W |            |              | 203 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-CWI       | 5520257064/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-R-CWI/ALU   | 5510257064/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-R-CWI/ZWART | 5530257064    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CWI       | 5520257074/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CWI/ALU   | 5510257074/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CWI/ZWART | 5530257074    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 203 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

\*Inclusief extra lens voor 8 tot 12 meter plafondhoogte.

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

#### Accessoires

| Type             | Art. Nr  |  |                                                 |
|------------------|----------|--|-------------------------------------------------|
| EVA-RENO KIT WIT | 11160111 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur wit |
| EVA-RENO KIT     | 11160110 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur alu |

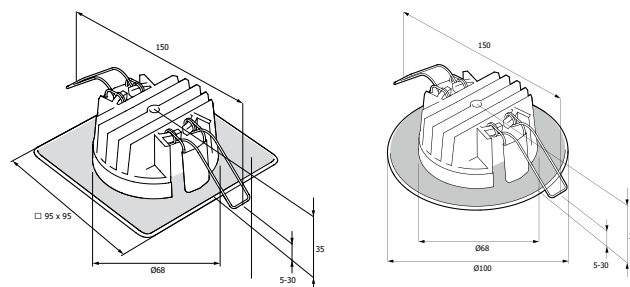

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.



## Evago

### Projectdekkende vluchtrouteverlichting



#### Lichtspreiding: breed (W) - inbouw

- Minimalistisch & strak design
- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart



#### Armatuur

Voor plafondhoogte 12 meter


| Type               | Art. Nr       | Lichtbron   | Uitvoering | Voeding nood | Lumen  | VA / W continu | VA / W nood | Versie |
|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|
| EVA-R-DWI-X*       | 5520217069/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-DWI-X/ALU*   | 5510217069/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-DWI-X/ZWART* | 5530217069    | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DWI-X*       | 5520217079/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DWI-X/ALU*   | 5510217079/13 | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-V-DWI-X/ZWART* | 5530217079    | 1 x LED 2 W |            |              | 231 lm | 3,5 / 3        | 2,85 / 2    |        |
| EVA-R-CWI-X*       | 5520257069/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-R-CWI-X/ALU*   | 5510257069/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-R-CWI-X/ZWART* | 5530257069    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CWI-X*       | 5520257079/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CWI-X/ALU*   | 5510257079/13 | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |
| EVA-V-CWI-X/ZWART* | 5530257079    | 1 x LED 2 W |            | 230V~        | 231 lm | 5,5 / 5        | 5,5 / 5     |        |

\*Inclusief extra lens voor 8 tot 12 meter plafondhoogte.

Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

#### Accessoires

| Type             | Art. Nr  |  |                                                 |
|------------------|----------|--|-------------------------------------------------|
| EVA-RENO KIT WIT | 11160111 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur wit |
| EVA-RENO KIT     | 11160110 |  | Universele renovatiekit naar Evago in kleur alu |

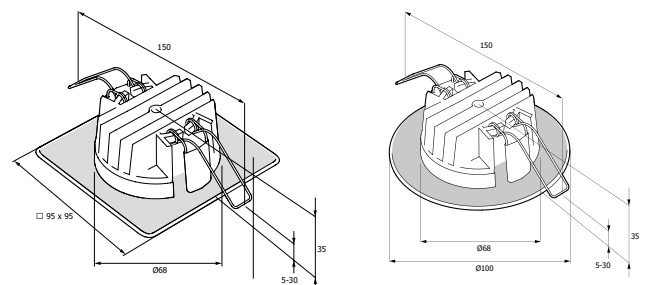

De spacingtabellen en vindt u vanaf pagina 22.

## Spacingtabellen

EVA-.WO - 1 LUX

|            |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (m) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0        | 3.2                                                                               | 8.0                                                                               | 3.2                                                                               | 8.0                                                                               |
| 2.5        | 3.8                                                                               | 9.5                                                                               | 3.8                                                                               | 9.5                                                                               |
| 3.0        | 4.2                                                                               | 11.0                                                                              | 4.2                                                                               | 11.0                                                                              |
| 3.5        | 4.6                                                                               | 12.4                                                                              | 4.6                                                                               | 12.4                                                                              |
| 4.0        | 5.0                                                                               | 13.7                                                                              | 5.0                                                                               | 13.7                                                                              |
| 4.5        | 2.0                                                                               | 13.0                                                                              | 2.0                                                                               | 13.0                                                                              |
| 5.0        | 2.0                                                                               | 13.0                                                                              | 2.0                                                                               | 13.0                                                                              |

EVA-.WO-X - 1 LUX

|            |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (m) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 5.0        | 4.8                                                                                 | 11.3                                                                                | 4.8                                                                                 | 11.3                                                                                |
| 5.5        | 4.7                                                                                 | 12.1                                                                                | 4.7                                                                                 | 12.1                                                                                |
| 6.0        | 3.7                                                                                 | 12.3                                                                                | 3.7                                                                                 | 12.3                                                                                |
| 6.5        | 3.2                                                                                 | 12.1                                                                                | 3.2                                                                                 | 12.1                                                                                |
| 7.0        | 2.7                                                                                 | 12.2                                                                                | 2.7                                                                                 | 12.2                                                                                |
| 7.5        | 2.5                                                                                 | 12.1                                                                                | 2.5                                                                                 | 12.1                                                                                |
| 8.0        | 1.9                                                                                 | 12.1                                                                                | 1.9                                                                                 | 12.1                                                                                |

EVA-.WO-X<sup>2</sup> - 1 LUX

|            |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (m) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 9.0        | 3.5                                                                               | 10.5                                                                              | 3.5                                                                               | 10.5                                                                              |
| 9.5        | 3.5                                                                               | 10.8                                                                              | 3.5                                                                               | 10.8                                                                              |
| 10.0       | 3.6                                                                               | 11.1                                                                              | 3.6                                                                               | 11.1                                                                              |
| 10.5       | 3.6                                                                               | 11.5                                                                              | 3.6                                                                               | 11.5                                                                              |
| 11.0       | 3.6                                                                               | 11.8                                                                              | 3.6                                                                               | 11.8                                                                              |
| 11.5       | 3.5                                                                               | 12.1                                                                              | 3.5                                                                               | 12.1                                                                              |
| 12.0       | 4.6                                                                               | 11.4                                                                              | 4.6                                                                               | 11.4                                                                              |

EVA-.LO - 1 LUX

|            |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (m) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0        | 8.0                                                                                 | 21.2                                                                                | 2.2                                                                                 | 5.6                                                                                 |
| 2.5        | 7.7                                                                                 | 22.9                                                                                | 2.2                                                                                 | 6.1                                                                                 |
| 3.0        | 7.8                                                                                 | 23.2                                                                                | 1.5                                                                                 | 6.4                                                                                 |
| 3.5        | 4.8                                                                                 | 21.9                                                                                | 1.2                                                                                 | 6.0                                                                                 |
| 4.0        | 4.4                                                                                 | 21.5                                                                                | 1.2                                                                                 | 5.0                                                                                 |
| 4.5        | 3.6                                                                                 | 18.8                                                                                | 1.1                                                                                 | 4.1                                                                                 |
| 5.0        | 2.8                                                                                 | 13.7                                                                                | 1.0                                                                                 | 3.6                                                                                 |

EVA-.LO-X - 1 LUX

|            |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (m) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 5.0        | 8.3                                                                                 | 19.9                                                                                | 1.9                                                                                 | 4.9                                                                                 |
| 5.5        | 8.4                                                                                 | 21.1                                                                                | 1.9                                                                                 | 5.1                                                                                 |
| 6.0        | 8.5                                                                                 | 22.0                                                                                | 1.9                                                                                 | 5.3                                                                                 |
| 6.5        | 8.6                                                                                 | 22.8                                                                                | 1.9                                                                                 | 5.4                                                                                 |
| 7.0        | 8.6                                                                                 | 23.5                                                                                | 1.9                                                                                 | 5.5                                                                                 |
| 7.5        | 8.6                                                                                 | 24.1                                                                                | 1.9                                                                                 | 5.6                                                                                 |
| 8.0        | 8.5                                                                                 | 24.5                                                                                | 1.7                                                                                 | 5.6                                                                                 |

EVA-.LO-X<sup>2</sup> - 1 LUX

|            |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (m) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 9.0        | 8.1                                                                                   | 18.8                                                                                  | 2.4                                                                                   | 6.7                                                                                   |
| 9.5        | 8.5                                                                                   | 19.5                                                                                  | 2.4                                                                                   | 6.8                                                                                   |
| 10.0       | 8.7                                                                                   | 20.2                                                                                  | 2.5                                                                                   | 6.9                                                                                   |
| 10.5       | 8.8                                                                                   | 20.8                                                                                  | 2.4                                                                                   | 6.9                                                                                   |
| 11.0       | 8.9                                                                                   | 21.5                                                                                  | 2.1                                                                                   | 7.0                                                                                   |
| 11.5       | 9.0                                                                                   | 22.1                                                                                  | 1.8                                                                                   | 7.0                                                                                   |
| 12.0       | 9.0                                                                                   | 22.7                                                                                  | 1.5                                                                                   | 7.1                                                                                   |

EVA-.SO - 1 LUX

| Hoogte (m) | Gangbreedte                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2m                                                                                  |                                                                                     | 3m                                                                                  |                                                                                     | 4m                                                                                  |                                                                                       |
|            |  |  |  |  |  |  |
| 1.5        | 2.8                                                                                 | 6.7                                                                                 | 3.1                                                                                 | 7.1                                                                                 | 3.5                                                                                 | 7.7                                                                                   |
| 2.0        | 3.1                                                                                 | 7.5                                                                                 | 3.4                                                                                 | 7.5                                                                                 | 3.7                                                                                 | 8.5                                                                                   |
| 2.5        | 3.2                                                                                 | 8.4                                                                                 | 3.6                                                                                 | 8.4                                                                                 | 4.0                                                                                 | 9.0                                                                                   |
| 3.0        | 1.9                                                                                 | 8.6                                                                                 | 3.6                                                                                 | 8.9                                                                                 | 4.1                                                                                 | 9.5                                                                                   |
| 3.5        | 1.5                                                                                 | 8.0                                                                                 | 3.6                                                                                 | 9.2                                                                                 | 4.1                                                                                 | 9.8                                                                                   |
| 4.0        | 1.2                                                                                 | 4.4                                                                                 | 3.0                                                                                 | 9.2                                                                                 | 4.1                                                                                 | 10.0                                                                                  |
| 4.5        | 1.0                                                                                 | 3.6                                                                                 | 1.6                                                                                 | 8.5                                                                                 | 3.7                                                                                 | 10.2                                                                                  |
| 5.0        | 0.5                                                                                 | 3.3                                                                                 | 1.4                                                                                 | 5.8                                                                                 | 1.3                                                                                 | 9.9                                                                                   |

## Toelichting symbolen



Voorzien van ENEC-keur. Producten zijn getest en gecertificeerd door een onafhankelijke Europese testinstantie zoals KEMA



Armatuur voldoet aan CE



Isolatieklasse II. Bij deze armatuur mag er geen aarde worden aangesloten



Product is voorzien van een zelftestfunctie



Product voorzien van een LED-lichtbron



Opbouw armatuur



Inbouw armatuur



Geeft de beschermingsklasse (IP waarde) aan



Geeft de slagvastheid aan



Decentraal: armatuur brandt bij spanningsuitval op zijn batterij, aansluitspanning armatuur 230V - 50Hz



Continu/nood-armatuur (permanent)



Geeft de leesafstand van het verlichte pictogram in meters aan



Autonomie (brandduur op batterij) in uren



Uitvoerbaar met een adresmodule voor centrale systemen (.../FLX)



Uitvoerbaar met een adresmodule voor decentrale systemen NAVEO (.../CIS of /MD)



Product is dimbaar



Pendelkit



DALI





---

**ABB N.V.**

VanLien Noodverlichting  
Hoge Wei 27  
1930 Zaventem  
Tel: +32 (0)2 718 63 11  
E-Mail: [be-tech-EP@abb.com](mailto:be-tech-EP@abb.com)

**[www.vanlien.be](http://www.vanlien.be)**

