


02/2022


DCL-ripustuskansi

Nyt myös mustana

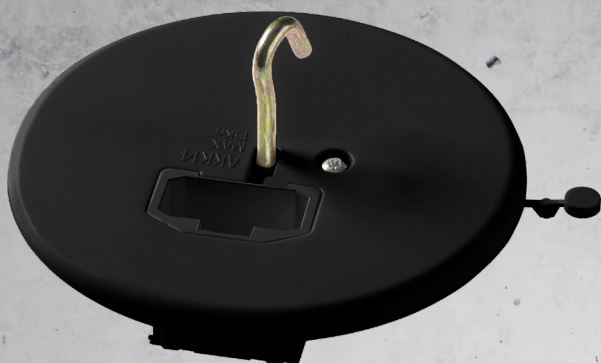

01 AKK14M
DCL-ripustuskansi
musta

Ripustuskansi DCL-valaisinpistorasiassa nyt saatavilla täysin mustana. Korosta tai häivytä uudella tyylikkäällä värivaihtoehdolla.

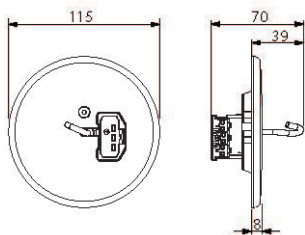

Ripustuskansi AKK14M on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu musta valaisinpistorasia asennettavaksi jakorasiaan. Siihen voidaan liittää ripustettava valaisin (max 15 kg), joka on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa huonetiloissa, joiden lämpötila on normaalisti enintään 25 °C. Valaisinpistorasian nimellisjännite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm² ryhmäjohtojen jatkamisen.

Tilaustiedot

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoko
AKK14M	11 301 14	DCL-ripustuskansi, uppoasennus, musta	4/40

ABB Oy
Domestic Sales
Puh: 010 22 11

[abb.fi](#)
[abb.fi/asennustuotteet](#)