




NEXUS-3 Series

安装说明

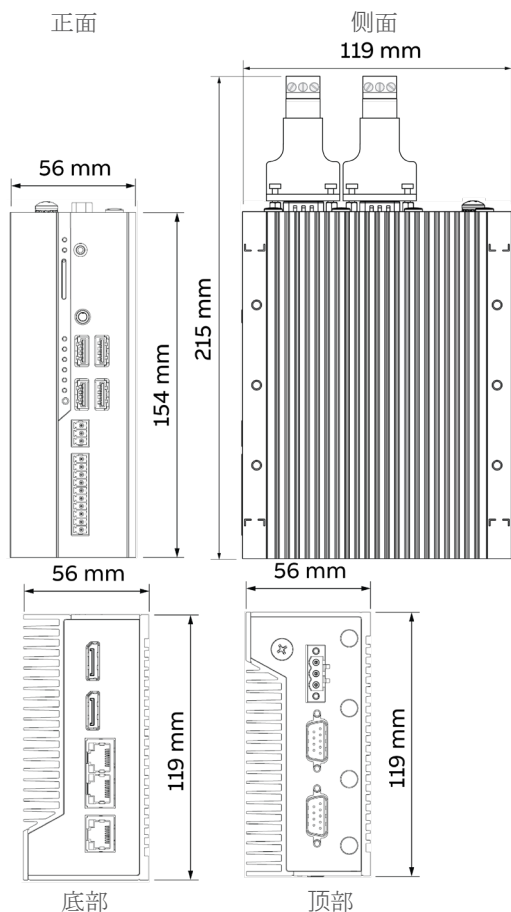


1) 从包装中取出 NEXUS-3，并按照下 ▫ 的安装说明进行安装

2) 将随附的 DB9 转螺钉端子适配器连接到两个 COM 端口，确保 DB9 连接已用自带的螺钉固定。

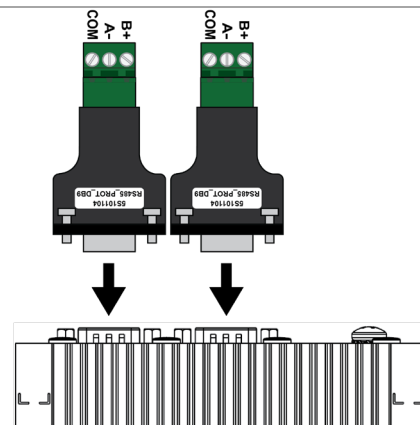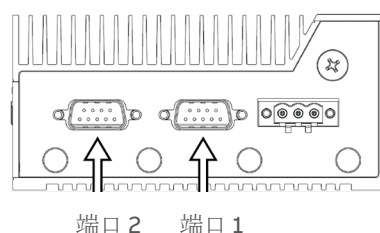


3) 将以太网电缆连接到主以太网端口

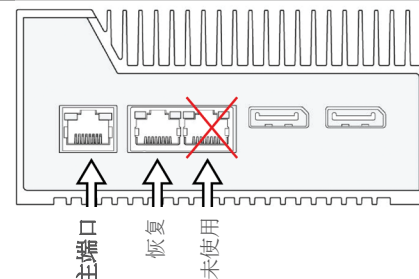

4) 将 24 V DC 连接到电源输入

从提供的 PSU 到 NEXUS-3 设备的电缆横截面积应至少为 0.5 mm² (20 AWG)，最大 ▫ 度为 3 m。

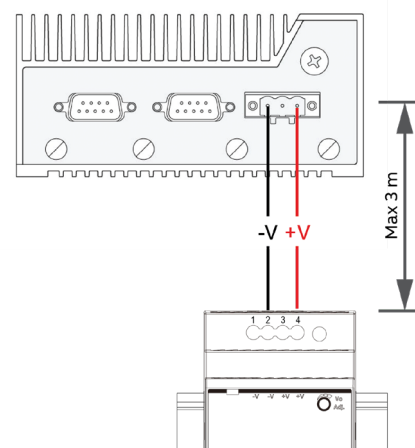

警告： NEXUS-3 只能由 24 V DC 电源供电。

如果连接到 24 V AC 电源，设备将损坏。

注： NEXUS-3 需要 ASPECT 3.04.02 或更高版本，不能降级到此版本之前的任何版本。




安装说明

DIN 导轨安装


步骤 1：确定 Nexus-3 是采用 *边缘安装* 还是 *背面安装*。

- 如果采用背面安装，请将塑料 DIN 导轨夹安装到随附的壁挂式安装支架上，并将壁挂式安装支架安装到 Nexus-3 机箱上。
- 如果采用边缘安装，请将随附的边缘 DIN 导轨安装支架安装到 Nexus-3 机箱上。

步骤 3：将系统夹到 DIN 导轨上

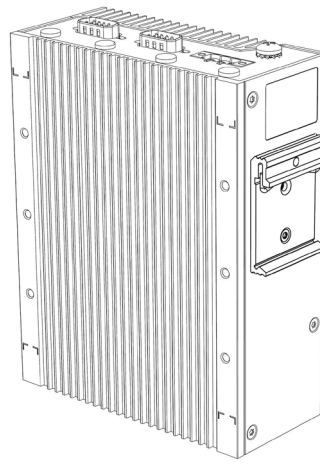

DIN 导轨边缘安装

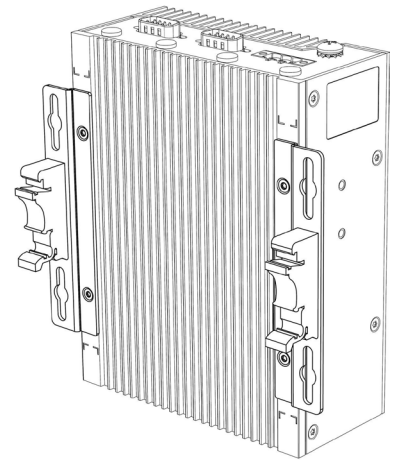


DIN 导轨背面安装

壁挂式安装

步骤 1：将随附的壁挂式安装支架安装到 Nexus-3 机箱上。

步骤 2：以这些支架为模板，在要安装设备的表面上标记并准备孔。

步骤 3：使用合适的壁挂式固定装置将设备固定到安装表面。

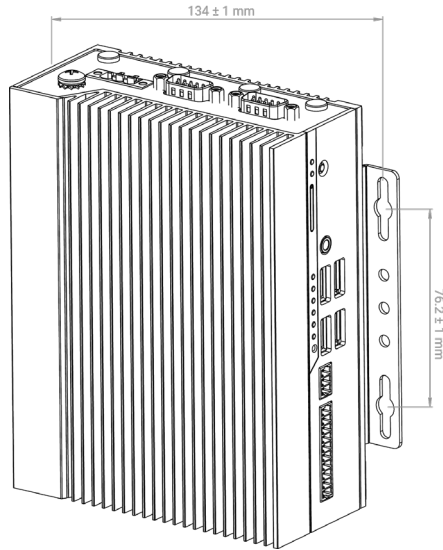

有关安装和配置 NEXUS-3 设备的更多信息，请参阅 NEXUS-3 系列安装手册：

<https://share.library.abb.com/api/v4?cid=Root&q=MAN0151>

