


On-load tap-changer type (V)UCGL./F, (V)UCLL./F, UCCL./F,
 6 tap positions, linear switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 4,
 the preceding pos. was 3.

Lindningskopplare typ (V)UCGL./F, (V)UCLL./F, UCCL./F,
 6 lägen, linjär koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 4,
 föregående läge var 3.

Pos. Läge	Tap selector and diverter switch connect	
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	
6	6-H-v	

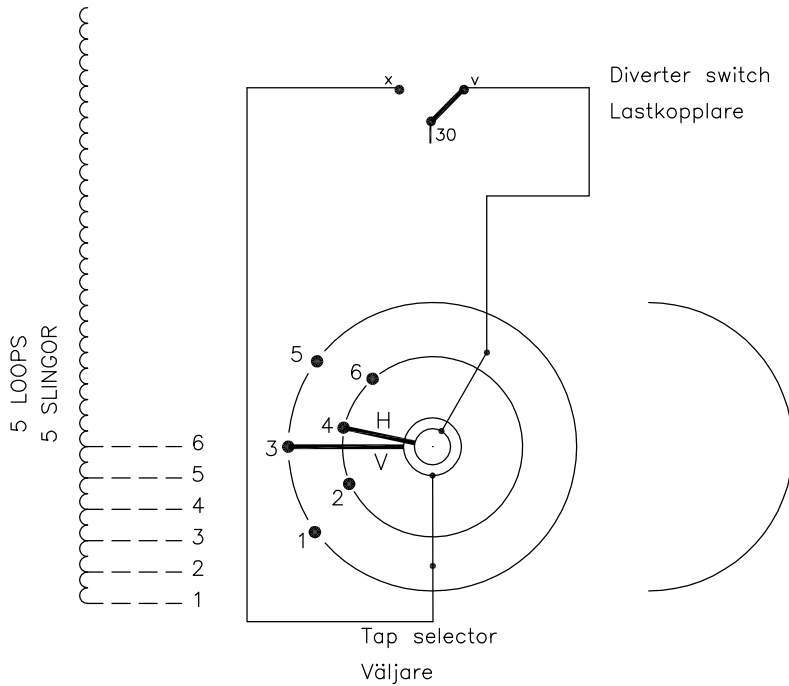

The tap-changer is shown in pos. 4,
 the preceding pos. was 3.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 4,
 föregående läge var 3.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont				
	Year	Week			
Form No.	Dept				
	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week
Design checked by	Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)		DATAORIGINAL
	L.Oberg	M.Haggmar	CONNECTION DIAGRAM		File name
	H.Sundberg	A.Wang	Description (own language)		Lang
Design checked by	Drawing checked by	Issued by Dept	Year	Week	Sheet
	N.Gustavsson	CO/TK	14	02	1
					Rev Ind
					Cont
1ZSC004307-AAB					-

We reserve all rights in this document and in the
 information contained therein. Reproduction, use or
 disclosure to third parties without express authority
 is strictly forbidden.
 © ABB 19