

Peigne d'alimentation verticale

Simplicité, rapidité de mise en œuvre, tels sont les maîtres mots du peigne d'alimentation verticale d'ABB.

Le peigne vertical permet de réaliser l'alimentation des interrupteurs différentiels (FH202 et FH202S) et disjoncteurs différentiels (DS201) phase/ neutre dans les coffrets ayant un entraxe de 125 mm entre rails.



Référence de commande

Type	Réf. Commerciale	Masse kg
Peigne vertical	359879	0.070

Caractéristiques techniques

Données électriques

Normes	DIN EN 60947-1 VDE 0660 Part 100 = IEC 60947-1 : 2004
Nombre de pôles	2
Tension max. d'utilisation	690 V AC
Intensité max. admissible	80 A

Données mécaniques

Isolant	PA66-V0, RAL7035
Barre de cuivre	E-Cu58 F25
Indice de protection	IP20

Données générales

Tropicalisation	Selon la norme DIN EN 60068
Tenue au fil incandescent	960° C
Dimensions	145 x 35 x 23 mm
Marquage et certificat	CE et RoHS

Les avantages produits

Une seule référence pour tous les types de coffrets



Emboîtement des peignes facile et rapide

Limitation du nombre de câbles

Point d'accroche du peigne sur l'interrupteur différentiel facilitant le serrage des vis

Finition parfaite

Alimentation du peigne vertical à l'aide de la double cage des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs différentiels

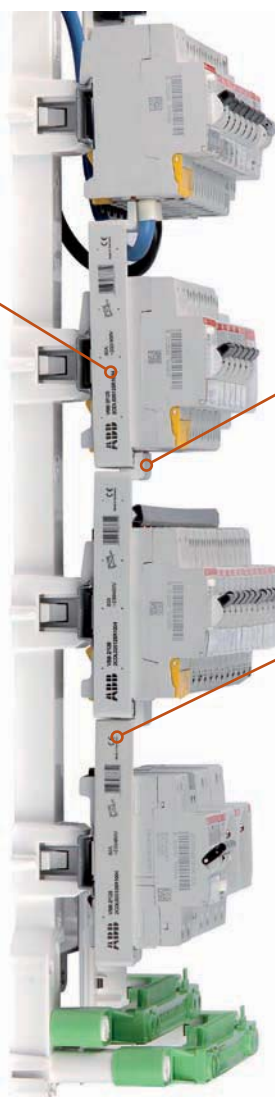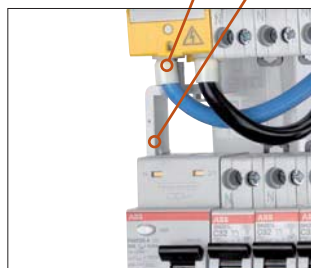

Accessoires de raccordement complémentaires

Jeux de barres horizontaux pour raccordement de disjoncteurs phase/neutre

Applications :	FH202 Interrupteur différentiel bipolaire à vis + SN201L Disjoncteur phase/neutre à vis et/ou SN201SL Disjoncteur phase/neutre à raccordement rapide	FH202S Interrupteur différentiel bipolaire à raccordement rapide + SN201L Disjoncteur phase/neutre à vis et/ou SN201SL Disjoncteur phase/neutre à raccordement rapide	F204 Interrupteur différentiel tétrapolaire + SN201L Disjoncteur phase/neutre à vis et/ou SN201SL Disjoncteur phase/neutre à raccordement rapide
Nombre de modules	190160	190161	190179
13	190160	190161	190179
18	190185	190165 (1 mètre)	190176 (1 mètre)
24	190186	190165 (1 mètre)	190176 (1 mètre)

Kits de liaison par câbles extra souples (bleu et noir) équipés d'embouts pré-isolés

Section mm ²	Conditionnement	Type	Réf. Commerciale
10	1 kit complet	Kit câble 10 mm ² Gale'O 1R	27511
16	1 kit complet	Kit câble 16 mm ² Gale'O 1R	27531

Pour en savoir plus, contactez :

ABB France

Division Produits Basse Tension

Activité Basse Tension

465, avenue des Pré Seigneurs - La Boisse

F-01124 Montluel cedex / France

☎ N° Indigo **0 825 38 63 55**

☎ N° Indigo **FAX 0 825 87 09 26**

www.abb.fr