

FICHE PRODUIT

KAUFEL®-PRIMO3 ET 230/1000L

Luminaire LED d'ambiance étanche sur source centrale



Luminaire de sécurité sur source centrale d'ambiance (anti-panique) à LEDs. Cette appareil est certifié NF-AEAS et conforme aux normes :


- NF EN 60598-2-22
- UTE C 71802

Caratéristiques clés

- Etanche à l'eau et la poussière
- Fonctionnement à très basse température (-35°C à +40°C)
- Bloc robuste (IK10) et à forte intensité lumineuse
- Facile à installer (saillie)
- Idéal pour la plupart des environnements agro-alimentaire ainsi que les chambres froides

01 Primo3 ET 230/1000L

Dimensions

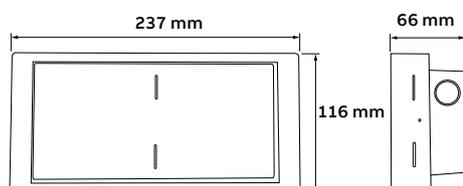

Caractéristiques techniques

Désignation	PRIMO3 ET 230/1000L
Référence produit	442 426 K
Technologie	Conventionnelle
Flux assigné	950 lm (40 LEDs)
Température de la couleur	6000°K
P/NP	Permanent
Licence	18065
Tension nominale d'alimentation	230 V - 50Hz
Consommation à tension nominale	10W/11VA
Température de fonctionnement	-35°C à +40°C
Indice de protection	IP65 / IK10
Classe	II
Poids	0,54kg
Dimensions (produit) L x l x H	237 x 116 x 66 mm