

# NUP-L

## Schalter / Taster

### Druckschalter/-taster 10 A/250 V, IP64

Deckplatte Isolierstoff, Gr. I, 86 × 86 mm, Befestigungsplatte 77 × 77 mm mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung 86 × 86 mm, E-No 376 163 012, Frontscheibe Durchmesser 43 mm mit Schutzmembrane, wetterfest, umschaltbar Schalter/Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 26 mm.



Wechselschalter 1L

3



Wechselschalter 2L

3 / 2P



Kreuzungsschalter

6



Wechselkontakt 1L

W



Wechselkontakt 2L

W / 2P



Sonnerietaster

W

NUP-L «B»  
mit Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 × 77 mm

NUP-L «Z»  
ohne Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 × 77 mm

NUP-L «E»  
ohne Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
ohne Befesti-  
gungsplatte

 
Frontscheibe  
mit Schutz-  
membrane

Schutz-  
membrane

Weiss



Weiss



Weiss



Weiss



VE 10  
E-No

VE 10  
E-No

VE 10  
E-No

VE 10  
E-No

VE 10  
E-No

360 310 102

360 313 102

360 316 102

377 160 002

377 585 052

360 510 102

360 513 102

360 516 102

377 160 002

377 585 052

360 610 102

360 613 102

360 616 102

377 160 002

377 585 052

366 020 102

366 023 102

366 026 102

377 160 002

377 585 052

366 050 102

366 053 102

366 056 102

377 160 002

377 585 052

963 750 002

963 753 002

963 756 002

377 160 102






377 585 052

# NUP-L

 
## Schalter / Taster

### Leucht-Druckschalter/-taster 10 A/250 V, IP64

Deckplatte Isolierstoff, Gr. I, 86 x 86 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung 86 x 86 mm, E-No 376 163 012, Frontscheibe Durchmesser 43 mm mit Schutzmembrane, wetterfest, umschaltbar Schalter/Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 26 mm. Ersatzglühlampe und LED-Einsätze siehe Kapitel Sidus Seite 3/206

	Wechselschalter 1L Orientierungslampe	3	360 330 102	360 333 102	360 336 102	377 162 002	377 586 052		
	Kreuzungsschalter Orientierungslampe	6	360 630 102	360 633 102	360 636 102	377 162 002	377 586 052		
	Wechselschalter 1L Kontrolllampe, umschaltbar auf Orientierungslampe	3K	360 350 102	360 353 102	360 356 102	377 162 002	377 586 052		
	Wechselkontakt 1L Kontrolllampe, umschaltbar auf Orientierungslampe	WK	366 520 102	366 523 102	366 526 102	377 162 002	377 586 052		
	Wechselkontakt 2L Orientierungslampe	W / 2P	366 560 102	366 563 102	366 566 102	377 162 002	377 586 052		

NUP-L «B» mit Abdeck- platte, mit Frontscheibe mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	NUP-L «Z» ohne Abdeck- platte, mit Frontscheibe mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	NUP-L «E» ohne Abdeck- platte, mit Frontscheibe ohne Befesti- gungsplatte	Frontscheibe mit Schutz- membrane	Schutz- membrane
--	---	--	---	---------------------

Weiss	Weiss	Weiss	Weiss		
					







VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

# NUP-L

## Drehschalter

### Drehschalter mit Drehgriff, 25 A/250 V, IP64

Deckplatte Isolierstoff, Gr.I, 86 x 86 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm, mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung 86 x 86 mm, E-No 376 163 012, Frontscheibe Durchmesser 43 mm mit Neopren-Dichtung, Schaltstellungsscheibe Aluminium, wetterfest, Einsatz Kraus & Naimer BA20, andere Gravuren auf Anfrage lieferbar.

			Positionen	Schaltwinkel	Einbautiefe							
						VE 10	VE 10	VE 10	VE 10	VE 10		
						E-No	E-No	E-No	E-No	E-No		
	Ausschalter 2P	0 / 2P	0-I-0-I	4 x 90°	30 mm	362 020 102	362 023 102	362 026 102	377 163 002	377 615 012		
	Ausschalter 3P	0 / 3P	0-I-0-I	4 x 90°	42 mm	362 030 102	362 033 102	362 036 102	377 163 002	377 615 012		
	Ausschalter 4P	0 / 4	0-I	1 x 90°	42 mm	362 040 102	362 043 102	362 046 102	377 163 002	377 615 012		
	Serieschalter 1P	1 / 1P	0-I-II-I+II	3 x 30°	30 mm	362 110 102	362 113 102	362 116 102	377 163 002	377 615 012		
	Serieschalter 2P	1 / 2P	0-I-II-I+II	3 x 30°	42 mm	362 120 102	362 123 102	362 126 102	377 163 002	377 615 012		
	Umschalter 1P	2 / 1P	0-I-0-II	4 x 90°	30 mm	362 210 102	362 213 102	362 216 102	377 163 002	377 615 012		
	Umschalter 2P	2 / 2P	0-I-0-II	4 x 90°	42 mm	362 220 102	362 223 102	362 226 102	377 163 002	377 615 012		
	Umschalter 3P	2 / 3P	0-I-0-II	4 x 90°	55 mm	362 230 102	362 233 102	362 236 102	377 163 002	377 615 012		
	Wechselschalter 1P	3 / 1P	I-II-I-II	4 x 90°	42 mm	362 310 102	362 313 102	362 316 102	377 163 002	377 615 012		
	Wechselschalter 2P	3 / 2P	I-II-I-II	4 x 90°	42 mm	362 320 102	362 323 102	362 326 102	377 163 002	377 615 012		
	Mehrfachumschalter 1P	5 / 1P	0-I-II-III	3 x 45°	42 mm	362 510 102	362 513 102	362 516 102	377 163 102	377 615 012		
	Mehrfachumschalter 2P	5 / 2P	0-I-II-III	3 x 45°	55 mm	362 520 102	362 523 102	362 526 102	377 163 102	377 615 012		

NUP-L «B»  
mit Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 x 77 mm

NUP-L «Z»  
ohne Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 x 77 mm

NUP-L «E»  
ohne Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
ohne Befesti-  
gungsplatte


Frontscheibe  
ohne Schalt-  
stellungsschei-  
be

Drehgriff

Weiss



Weiss

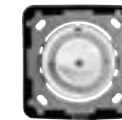

Weiss



Weiss





Weiss





# NUP-L

## Schwenktaster

**Schwenktaster mit Drehgriff, 25 A/250 V, IP64**  
 Deckplatte Isolierstoff, Gr. I, 86 × 86 mm, Befestigungsplatte 77 × 77 mm, mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung 86 × 86 mm, E-No 376 163 012, Frontscheibe Durchmesser 43 mm mit Neopren-Dichtung, Schaltstellungsscheibe Aluminium, wetterfest, Einsatz Kraus & Naimer BA20, Einbautiefe 30 mm, andere Gravuren auf Anfrage lieferbar.

		Positionen	Schaltwinkel
	1 × Arbeitskontakt Schliessen eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	0-I	1 × 30°
	2 × Arbeitskontakt Schliessen je eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	I-O-I	2 × 30°

NUP-L «B» mit Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Befestigungsplatte 77 × 77 mm	NUP-L «Z» ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Befestigungsplatte 77 × 77 mm	NUP-L «E» ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe ohne Befestigungsplatte	Frontscheibe ohne Schaltstellungsscheibe	Drehgriff
---	--	--	--	-----------

Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss		
						
VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No		
367 770 102	367 773 102	367 776 102	377 163 002	377 615 012		