



**SL-energifordelinger med
sikringslastskillebryter
og effektbryter**

Innhold

| | |
|---|----|
| Beskrivelse, tekniske data og dimensjoner | 86 |
|---|----|

SL-energifordelinger med sikringslastskillebryter og effektbryter

Beskrivelse, tekniske data og dimensjoner



SL-Tavle m/SLBM

SL-Tavle med SLBM

Dette er vår velkjente tavle med SLBM som er levert i et stort antall til Norske EI-verk.

Byggebredder.

Tavlene leveres i standard bredder 600mm, 800mm, 1000mm og 1200mm, som også kan sammenskjøtes eller senere skjøtes på med tilleggsfelt.

| Feltbredder: | Plass for antall SLBM: |
|--------------|------------------------|
| 600 mm | 5 stk. 400/630 A |
| 800 mm | 7 stk. 400/630 A |
| 1000 mm | 9 stk. 400/630 A |
| 1200 mm | 11 stk. 400/630 A |

Tilkobling

SL-tavlen leveres normalt med skinnelasker for tilkobling av mateskiner/kabel på tavlens bakside, høyre eller venstre side, eller tilkobling over tavletopp.

Tavlene leveres normalt med samleskiner av kopper Cu 10 x 80 (1500A) eller Cu 10 x 100 (2000A)

Oppbygging

Tavlene har hengslede dører over og under sikringslistene, i instrument-rommet over SLBM ene er det plass for 2 målere/utstyr for gatelysutrustning. Ønskes større høyde for målere, kan tavlen leveres med høyde 590mm på øvre dør, hvilket gir totalhøyde på 2000mm.

Som standard utrustning leveres:

- 1 stk. voltmeter med vender.
- 1 stk. max. amperemeter med vender og strømtransformator.
- 1 stk. dobbel stikkontakt 16A+j innfelt.
- 1 stk. motorvern bryter MS325, -16,0 A for voltmeter og stikkontakt.
- 2 stk. SLBM 400A eller 630A.

Som tilleggsutstyr kan leveres:

- Gjennomslagssikring montert i tavle.
- Overlys.
- Seksjoneringsbryter type BSL 1600/2000A (se kapittel 3).
- Blindlokk for seksjoneringsbryter.
- Sikringslastskillebrytere type SLBM 400/630/1200/1600A (se kapittel 3).
- Jordingslokk.
- Høyeffekt patroner.
- Utstyr for strømmåling i SLBM 400A
- Sikringsovervåking.
- Isolerdeksel rundt kabeltilkobling.
- Utstyr for gatelys.


Gatelysutrustning

Gatelysutrustning kan leveres på forespørsel, enten som standard løsning eller koplet etter Deres skjema. Standard løsning leveres med 2, 3 eller 4 kurser pr. kontaktor, oppmontert med en kontaktor ABB type A95 pr. styring. Hver kurs er sikret med en ABB, Stotz automatsikring S273 K-40A/63A. Hver styring har separat 4-stillings vender (0-fotoselle fjern-fotocelle lokal-manuel).

| Type | Ident nr. | Kontaktør | Aut.sikr. Kurser 3-fase | Forankoplet NH-sikringer 3-fase |
|-------------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| Gatelysutrustning | NHP370731R0001 | A 95 | 2 x 63 A | 125A |
| Gatelysutrustning | NHP370731R0002 | A 95 | 2 x 40 A | 125A |
| Gatelysutrustning | NHP370731R0003 | A 95 | 2 x 40 A | 125A |

SL-energifordelinger med sikringslastskillebryter og effektbryter

Beskrivelse, tekniske data og dimensjoner

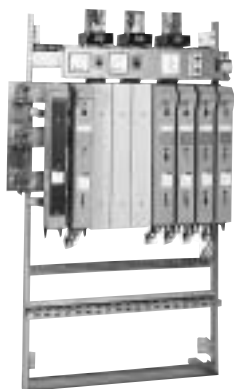

SL-stativ med SLBM



SL-Tavle med SLK

SL-Stativ

SL-tavlene i bredder 600, 800 og 1000mm kan også leveres i forenklede løsninger uten dører, med instrumentering i egen list påmonteret oppe på «stativet».

SL-Tavle med SLK

SL-tavlen med SLK sikringslastskillebrytere er noe bredere og dypere enn tilsvarende tavle med SLBM

Byggebredder

Tavlen leveres i to standard bredder 900mm og 1300mm, som kan sammenbygges eller senere skjøtes på med tilleggfelt.

Tavledybde

Standard tavledybde med SLK er 400mm, men kan bygges dypere dersom det er ønskelig.

Tilkopling

På tavlens bakside er det montert tilkoplingskinner (2x80x10 Cu) med utforming slik at tilførsel med kabler ovenfra/nedenfra og sideveis, samt skinner 2x80x10 Cu er mulig. Innmateretning er valgfri ved å bytte øvre og nedre skinne. Ønskes tilkopling på tavlens høyre side i stedet for venstre, så snues tilkoplingskinner og støtteisolatorholder.

Tavler med belastningsevne 2400A eller 3150 A består av skinner 1200A eller 1600A som mates på midten med standard tilkoplingslasker, som beskrevet foran. Disse skinnepakkene må derfor belastes symmetrisk om midten for å kunne tåle full lastestrom (2400A eller 3150A). SLK-systemets skinnepakker kan også tilkoples direkte i sidene med tilkoplingslasker gjennom tavlens sidevegg. Vi får da belastningsevnen 1250A, 1600A eller 2500A.

| Feltbredder: | Plass for antall SLK: ¹⁾ |
|---------------------|-------------------------------------|
| 900mm | 5 stk. 400A + 1 stk. 160A |
| 1300mm | 8 stk. 400A |
| 900 + 900 = 1800mm | 10 stk. 400A + 2 stk. 160A |
| 900 + 1300 = 2200mm | 13 stk. 400A + 1 stk. 160A |

¹⁾ Se forøvrig kapittel 4 angående anvendelse av andre SLK-moduler.

SL-energifordelinger med sikringslastskillebryter og effektbryter

Beskrivelse, tekniske data og dimensjoner



Adapter m/påmontert effektbryter
type Isomax

Effektbryteravganger.

SL-tavle og SLK-tavle systemet kan leveres med kompakt effektbrytere av fabrikat ABB-SACE, type Isomax, opp til 1600A. Bryterne kan leveres med motoropphekk og fjernstyring. Nærmere opplysninger på forespørsel.

Andre koplingsmuligheter.

SLK-systemet byr på en rekke andre koplingsmuligheter som:

- 630A sikringslastskillebryter.
- Enpolede sikringsmoduler opp til 160A
- Kabeltilkoplingsmoduler med skillelask 250A
- Direktetilkoplingsmoduler 250 eller 400A.
- Kabeltilkoplings/brytermodul 400A

Oppgi ved bestilling.


- Feltbredde(r)
- Samleskinnens nominelle strøm In.
- Tilkoplingsarrangement (standard baksides eller direkte sideveis).
- Instrumentering
- Gatelystutrustning
- Antall og typer sikringslister

Spes. kundeønsker

- Effektbryterfelt med brytere opp til 3200A, som hovedbryter mellom trafo og SL-tavle, eller som avgangsbryter
- Med lastbryter/skillebryter mellom trafo/SL-tavle
- Spes. instrumentering
- Spesielle mekaniske løsninger.

SL-energiformer med sikringskillebrytere og effektbrytere


Bestillingstabell

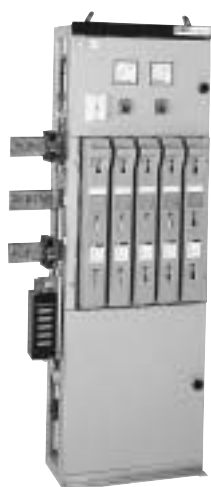

SL-tavle med SLBm



SL-tavle med SLK

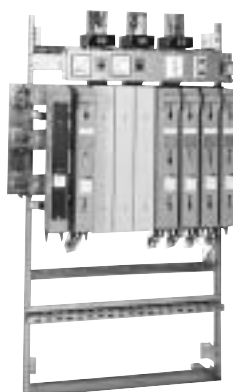

SL-stativ med SLBM

SL Lavspenningstavler 230 / 400 V

Lavspenningstavle, type SL, er en tavle som blir brukt i kiosker og transformator rom. Tavlen har platekapslet front, sider og tak og et rammeverk av C-profiler.

Tilkoblingsmuligheter til høyre eller venstre side, bak eller over tavletopp

Tavlen leveres med hengslede dører oppe og nede, med mulighet for måler og/eller andre komponenter bak øvre dør

Instrumenteringen er montert i front av døren

Sikringslistene er festet til rammeverket, og er samtidig holdere for samleskinnene, det må derfor alltid bestilles minst 2 stk.-

SLBM 400 eller 630A i tillegg til grunnutførelsen.

Reserveplasser blir alltid fylt opp med blindplater.

Beregnet belastning på samleskinnene:

1 stk Cu 10x80=1500A Ved tilkobling over topp brukes samleskinner Cu 10

1 stk Cu 10x100=2000A

2 stk Cu 10x80=2500A

2 stk Cu 10x100=4000A

Bestillingseksempel:

| | El.nr. | Vekt |
|--|-----------|------|
| 1 stk SL-800 m/6 stk SLBM 400A, for 415V, 1500A tilkobling venstre side: | | |
| 1 stk. SL-800 tilkobl.venstre side gr.utførelse (maks 7xSLBM) | 29 035 17 | |
| 6 stk SLBM400A | 29 035 93 | |
| 1 stk. 400V sp.måling | 29 035 56 | |
| 1 stk. 1500/5 strøm måling - 400V | 29 035 78 | |

| Type | Maks Belastn. | Maks plass for | El.nr. | Vekt |
|------|---------------|----------------|--------|------|
|------|---------------|----------------|--------|------|

SL-TAVLE 250 mm, tilkobl. høyre side

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|-----------|--|
| SL-600/SLBM | 1500 | 5xSLBM 400/630 | 29 036 01 | |
| SL-600/SLBM | 2000 | 5xSLBM 400/630 | 29 036 02 | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 03 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 04 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 05 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 06 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 07 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 08 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 09 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 10 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 11 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 12 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 13 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 14 | |

SL-TAVLE 250 mm, tilkobling venstre side

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|-----------|--|
| SL-600/SLBM | 1500 | 5xSLBM 400/630 | 29 036 15 | |
| SL-600/SLBM | 2000 | 5xSLBM 400/630 | 29 036 16 | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 17 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 18 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 19 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 20 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 21 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 22 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 23 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 24 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 25 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 26 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 27 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 28 | |

SL-energifordeler med sikringskille- brytere og effektbrytere

Bestillingstabell

| Type | Maks Belastn. | Maks plass for | El.nr. | Vekt |
|---|---------------|-----------------|-----------|------|
| SL-TAVLE 250 mm, tilkobling bak | | | | |
| SL-600/SLBM | 1500 | 5xSLBM 400/630 | 29 036 29 | |
| SL-600/SLBM | 2000 | 5xSLBM 400/630 | 29 036 30 | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 31 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 32 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 33 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 34 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 35 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 36 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 37 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 38 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 39 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 40 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 41 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 42 | |
| SL-TAVLE 250 mm, tilkobling over topp | | | | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 43 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 44 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 45 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 036 46 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 47 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 48 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 49 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 036 50 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 51 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 52 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 53 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 036 54 | |
| SL-TAVLE 400 mm, tilkobling høyre side | | | | |
| SL-600/SLBM | 1500 | 5xSLBM 400/630 | 29 035 01 | |
| SL-600/SLBM | 2000 | 5xSLBM 400/630 | 29 035 02 | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 03 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 04 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 05 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 06 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 07 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 08 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 09 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 10 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 11 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 12 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 13 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 14 | |
| SL-TAVLE 400 mm, tilkobling venstre side | | | | |
| SL-600/SLBM | 1500 | 5xSLBM 400/630 | 29 035 15 | |
| SL-600/SLBM | 2000 | 5xSLBM 400/630 | 29 035 16 | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 17 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 18 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 19 | |

SL-energifordeler med sikrings-skillebrytere og effektbrytere

Bestillingstabell

| Type | Maks Belastn. | Maks plass for | El.nr. | Vekt |
|--------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 20 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 21 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 22 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 23 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 24 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 25 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 26 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 27 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 28 | |

SL-TAVLE 400 mm, tilkobling bak

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|-----------|--|
| SL-600/SLBM | 1500 | 5xSLBM 400/630 | 29 035 29 | |
| SL-600/SLBM | 2000 | 5xSLBM 400/630 | 29 035 30 | |
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 31 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 32 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 33 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 34 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 35 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 36 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 37 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 38 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 39 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 40 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 41 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 42 | |

SL-TAVLE 400 mm, tilkobling over topp

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|-----------|--|
| SL-800/SLBM | 1500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 43 | |
| SL-800/SLBM | 2000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 44 | |
| SL-800/SLBM | 2500 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 45 | |
| SL-800/SLBM | 4000 | 7xSLBM 400/630 | 29 035 46 | |
| SL-1000/SLBM | 1500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 47 | |
| SL-1000/SLBM | 2000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 48 | |
| SL-1000/SLBM | 2500 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 49 | |
| SL-1000/SLBM | 4000 | 9xSLBM 400/630 | 29 035 50 | |
| SL-1200/SLBM | 1500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 51 | |
| SL-1200/SLBM | 2000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 52 | |
| SL-1200/SLBM | 2500 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 53 | |
| SL-1200/SLBM | 4000 | 11xSLBM 400/630 | 29 035 54 | |

Spenningsmåling SL-lavspenningstavler

Voltmeter, Voltmetervender, Motorvernbytter, Dobbel stikkontakt 16A+J.

| | | | | |
|----------------------|--|--|-----------|--|
| Spenningsmåling 230V | | | 29 035 55 | |
| Spenningsmåling 400V | | | 29 035 56 | |

Strømmåling SL-lavspenningstabler 230 V

Maks.A-meter, A-vender, 2 stk. strømtransformatorer.

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| 250 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 57 | |
| 300 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 58 | |
| 400 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 59 | |
| 500 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 60 | |
| 600 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 61 | |

SL-energifordeler med sikringskillebrytere og effektbrytere

Bestillingstabell

| Type | Maks Belastn. | Maks plass for | El.nr. | Vekt |
|---|---------------|----------------|-----------|------|
| 800 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 62 | |
| 1000 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 63 | |
| 1200 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 64 | |
| 1500 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 65 | |
| 2000 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 66 | |
| 2500 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 67 | |
| 3000 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 68 | |
| 4000 / 5 Amp, sett à 2 stk strømtrafoer | | | 29 035 69 | |

Strømmåling SL-lavspenningstabler 400 V

Maks.A-meter, A-vender og 3 stk. strømtransformatorer.

| | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| 250 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 70 | |
| 300 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 71 | |
| 400 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 72 | |
| 500 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 73 | |
| 600 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 74 | |
| 800 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 75 | |
| 1000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 76 | |
| 1200 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 77 | |
| 1500 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 78 | |
| 2000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 79 | |
| 2500 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 80 | |
| 3000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 81 | |
| 4000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer | | | 29 035 82 | |

Tilleggsutstyr SL - lavspenningstavler 230 / 400 V

NB! Det må velges minimum 2 stk sikringslister, type SLBM 400/630, til tavler med SLBM-system.

| | Type | Relatert til | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--|
| Sikringslist | SLBM 400 | Innmontert i tavle | 29 035 93 | |
| Sikringslist | SLBM 630 | Innmontert i tavle | 29 035 94 | |
| Sikringslist | SLBM 800 | Innmontert i tavle | 29 036 61 | |
| Sikringslist | SLBM 1200 | Innmontert i tavle | 29 036 62 | |
| Seksjoneringsbryter | BSL1600 | Innmontert i tavle | 29 035 95 | |
| Seksjoneringsbryter | BSL 2000 | Innmontert i tavle | 29 036 63 | |
| Effektbryter | ISOMAX 630A | Innmontert i tavle | 29 035 87 | |
| Effektbryter | ISOMAX 800A | Innmontert i tavle | 29 035 88 | |
| Effektbryter | ISOMAX 1000A | Innmontert i tavle | 29 035 89 | |
| Effektbryter | ISOMAX 1250A | Innmontert i tavle | 29 035 90 | |
| Effektbryter | ISOMAX 1600A | Innmontert i tavle | 29 035 91 | |
| Motor for eff.bryter | ISOMAX S6 220-250 | Montert på bryter | 29 036 64 | |
| Motor for eff.bryter | ISOMAX S7 220-250 | Montert på bryter | 29 036 65 | |
| Fjernbetj.m/nøkkelvender | | Sendes med | 29 036 74 | |
| Nullpkt sikring | | Innmontert i tavle | 29 035 92 | |
| Sikringslastskillebryter | XLP00 | Innmontert i tavle | 29 036 60 | |
| PEN-skinne over tavletopp | | Innmontert i tavle | 29 036 59 | |
| Overlys | | Innmontert i tavle | 29 036 55 | |

SL-energiformdelere med sikringskillebrytere og effektbrytere

Bestillingstabell



| | Type | Relatert til | El.nr. | Vekt |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------|
| Gatelysutrustning m/aut sikr.40A | NHP 370731R0002 | Innmontert i tavle | 29 036 66 | |
| Tilkobling over tavletopp | | Innmontert i tavle | 29 036 67 | |
| 400V system utak 230V | | Innmontert i tavle | 29 036 68 | |
| Gj.føringsrør for gatelys | | Innmontert i tavle | 29 036 69 | |
| Dekking skinner over topp | | Innmontert i tavle | 29 036 70 | |
| Bakvegg 600mm | GLBK 410003P0012 | Montert på tavle | 29 036 71 | |
| Bakvegg 800mm | GLBK 410003P0013 | Montert på tavle | 29 036 72 | |
| Bakvegg 1000mm | GLBK 410003P0014 | Montert på tavle | 29 036 73 | |
| Sokkel høyde 350mm | SL-600 | Sendes med | 29 035 83 | |
| Sokkel høyde 350mm | SL-800 | Sendes med | 29 035 84 | |
| Sokkel høyde 350mm | SL-1000 | Sendes med | 29 035 85 | |
| Sokkel høyde 350mm | SL-1200 | Sendes med | 29 035 86 | |
| SL-TAVLE SLK-900 | | | | |
| SLK-900 U-LISTER | 1200A/800 | | | |
| SLK-900 U-LISTER | 1600A/800 | | | |
| SLK-900 U-LISTER | 2500A/800 | | | |
| SL-TAVLE SLK-1300 | | | | |
| SLK-1300 U-LISTER | 1200A/800 | | | |
| SLK-1300 U-LISTER | 1600A/800 | | | |
| SLK-1300 U-LISTER | 2500A/800 | | | |
| SL-STATIV SLK-600 | | | | |
| SL-600 M72 STK. SLBM | 400A 10/80 CU | | | |
| SL-600 M72 STK. SLBM 630A | 10/80 CU | | | |
| SL-STATIV SL-800 | | | | |
| SL-800 M/2 STK. SLBM 400A | 10/80 CU | | | |
| SL-800 M/2 STK. SLBM 630A | 10/80 CU | | | |
| SL-800 M/2 STK. SLBM 400A | 10/100 CU | | | |
| SL-800 M/2 STK. SLBM 630A | 10/100 CU | | | |
| SL-STATIV LS-1000 | | | | |
| SL-1000 M/2 STK. SLBM 400A | 10/80 CU | | | |
| SL-1000 M/2 STK. SLBM 630A | 10/80 CU | | | |
| SL-1000 M/2 STK. SLBM 400A | 10/100 CU | | | |
| SL-1000 M/2 STK. SLBM 630A | 10/100 CU | | | |
