



Installation + Inbetriebnahme

- Nach 48 Stunden ist die Leuchte betriebsbereit



Selbsttestprogramm

- 1** Installationstest
- Selbsttest nach 24 Stunden, 3 Stunden
- 2** Funktionstest
- Alle 7 Tage - 1 Minute
- 3** Brenndauerstest
- Alle 26 Wochen

Funktionsanzeige


- Netz vorhanden, Ladung ok
- Testbetrieb
- Akkufehler
- Lampenfehler



1

Installation


- Montage an Decke oder Wand
- Verwenden Sie die Dichtungsdurchführung
- Bohren Sie ein Loch \varnothing 4-5 mm, Abstand 136 mm

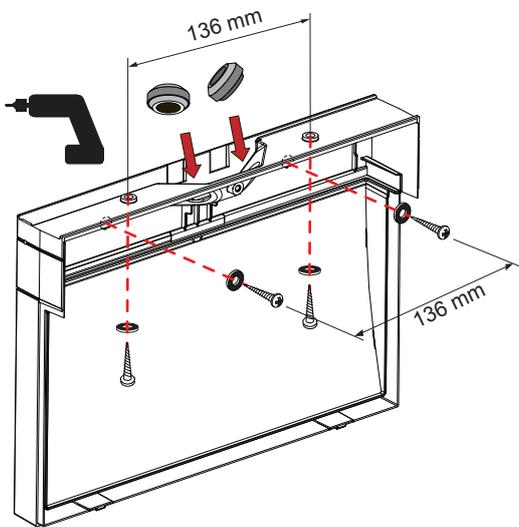

2

Anschlusskabel

- Kabeladern ideale Länge 7 cm
- Kabel max. 3 x 2,5 mm²

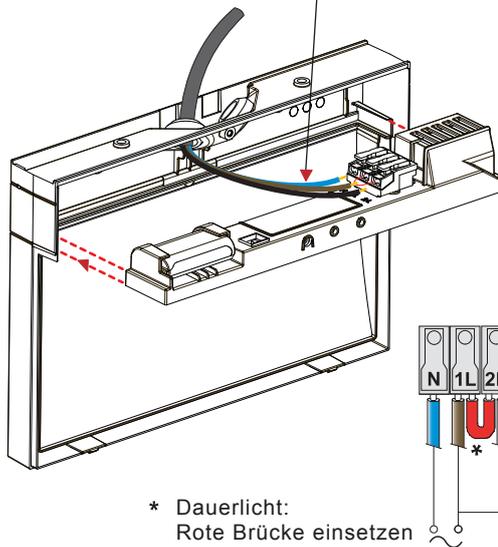


Specification

- Modell NEL-3
- Erkennungsweite
- 25 m
 - Nennbetriebsdauer
- 3 Stunden
 - Anschlussspannung
- 220-240V, 50Hz
 - Anschlussleistung Netzbetrieb
- 3,66W / 4VA
 - Versorgungsstrom
- 17,59 mA @ 230VAc
 - Schutzklasse
- Class II
 - Leuchtmittel
- 10 x LED
 - Batterie
- 2 x AA NiMH, 2,4V - 1,2Ah
 - Temperatur
- 5 - 25 °C
 - Gewicht Leuchte
- 0,8 kg

3

Schließen des Gehäuses

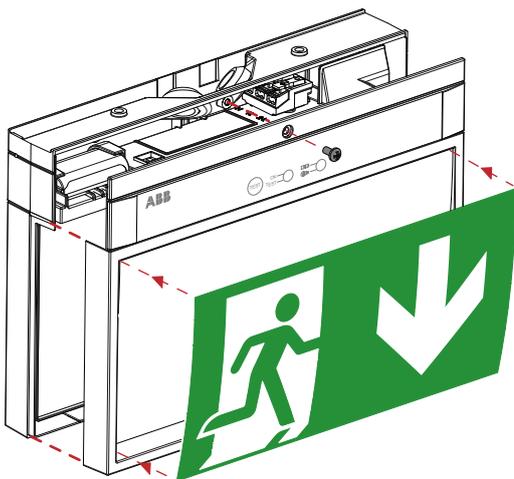

Maßbilder

