



VanLien Indulux

Versterkt omgevingen met
industriële design





INDULUX VLUCHTROUTEVERLICHTING EN -AANDUIDING

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor op kantoor. Roestvrijstalen armaturen met eenvoudig te onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs bij extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. Deze duurzame, gemakkelijk te installeren LED-verlichting geeft perfect de weg naar veiligheid aan. Indulux: versterkt omgevingen met industrieel design.



* 316L roestvrijstaal


Indulux

Industrieel & design

Indulux

Eenvoudig te installeren

Flexibiliteit in montage

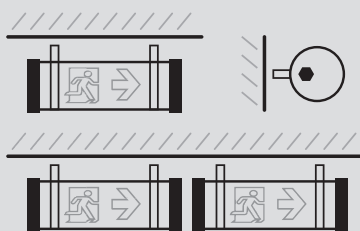

Indulux

Betrouwbaar in extreme omstandigheden

Roestvrijstalen oplossing bestendig tegen stof en water (IP68)



Indulux

Versnel uw projecten

Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module



Indulux vluchtroute-aanduiding

Industrieel & design



Indulux vluchtroute-aanduiding

- **Eenvoudig te installeren**
Flexibiliteit in montage
- **Betrouwbaar in extreme omstandigheden**
Roestvrijstalen oplossing bestendig tegen stof en water (IP68)
- **Versnel uw projecten**
Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module



Armatuur

Type	Art. Nr	Lichtbron	Uitvoering	Voeding nood	Lumen	VA/W continu	VA/W nood
IND 1X4A/3/ZT/LED	7TCA091720R0164	1x LED 4W			200 lm	7,5 VA / 3,5W	4,5 VA / 1,8W
IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ*	7TCA091720R0165	2x LED 4W			400 lm	15 VA / 7W	9 VA / 3,9W
IND 1X4/HF/LED	7TCA091720R0174	1x LED 4W		230V~	400 lm	7 VA / 6,5W	7 VA / 6,5W
IND 2X4/HF/LED/DZ*	7TCA091720R0183	2x LED 4W		230V~	800 lm	14 VA / 13W	14 VA / 13W
IND 1X4/24/LED	7TCA091720R0186	1x LED 4W		24V~	350 lm	6,5 VA / 6,5W	6,5 VA / 6,5W
IND 2X4/24/LED/DZ*	7TCA091720R0187	2x LED 4W		24V~	700 lm	13 VA / 13W	13 VA / 13W

* Dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding.


Opties: = /FLX = /CIS

Pictogrammen




Pictogramfolies	Art. Nr	Stickers	Art. Nr
PF 202/51	7TCA091350R4186	TS 202/51	7TCA091350R4199
PF 202/52	7TCA091350R4184	TS 202/52	7TCA091350R4200
PF 202/53	7TCA091350R4187	TS 202/53	7TCA091350R4201
PF 202/58	7TCA091350R4183	TS 202/58	7TCA091350R4202
PF 202/50	7TCA091350R4185	TS 202/50	7TCA091350R4189

* Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen.

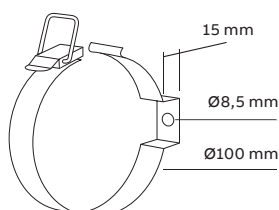

Accessoires

Type	Art. Nr
Set van 2 sierkappen ter afsluiting van de buis	7TCA091830R0075

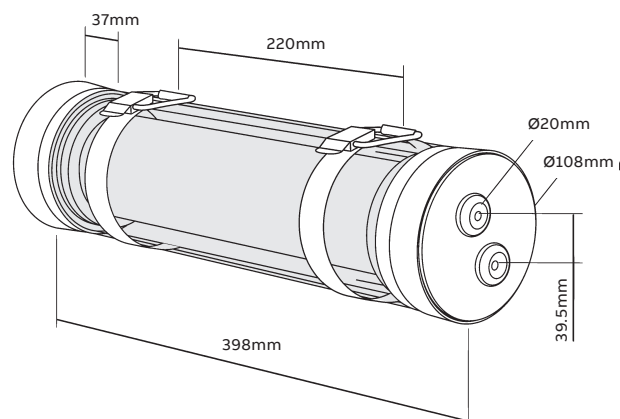

Indulux vluchtroueverlichting

Industrieel & design










Indulux vluchtroueverlichting

- **Eenvoudig te installeren**
Flexibiliteit in montage
- **Betrouwbaar in extreme omstandigheden**
Roestvrijstalen oplossing bestendig tegen stof en water (IP68)
- **Versnel uw projecten**
Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module




Armatuur

Type	Art. Nr	Lichtbron	Uitvoering	Voeding nood	Lumen	VA/W continu	VA/W nood
IND 1X4A/3/ZT/LED	7TCA091720R0164	1x LED 4W	 		200 lm	7,5 VA / 3,5W	4,5 VA / 1,8W
IND 1X4/HF/LED	7TCA091720R0174	1x LED 4W		230V~	400 lm	7 VA / 6,5W	7 VA / 6,5W
IND 1X4/24/LED	7TCA091720R0186	1x LED 4W		24V~	350 lm	6,5 VA / 6,5W	6,5 VA / 6,5W

Opties:  = /FLX  = /CIS

Accessoires

Type	Art. Nr
Set van 2 sierkappen ter afsluiting van de buis	7TCA091830R0075

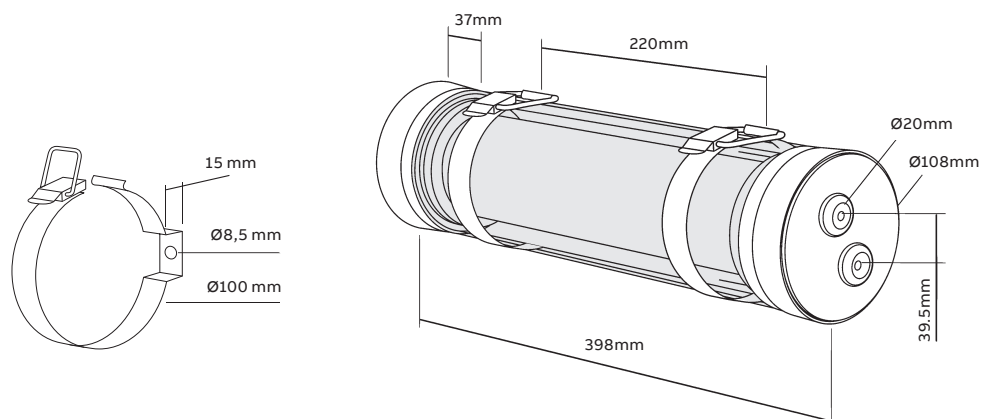

Indulux

Spacingtabellen

IND 1X4A/3 - 0.5 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.7	11.8	3.7	9.0
2.5	2.5	12.7	4.1	10.1
3.0	5.3	13.5	4.4	10.9
3.5	5.4	14.2	4.6	11.6
4.0	5.6	14.7	4.8	12.2
4.5	5.6	15.1	4.9	12.7
5.0	5.6	15.4	4.9	13.2

IND 1X4A/3 - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	3.7	9.4	3.0	7.5
2.5	3.9	10.0	3.3	8.3
3.0	4.0	10.5	3.4	8.8
3.5	4.0	10.9	3.5	9.3
4.0	4.0	11.1	3.5	9.6
4.5	3.8	11.3	3.4	9.8
5.0	3.6	11.3	3.3	9.9

IND 1X4HF - 0.5 LUX

Hoogte (m)				
2.0	5.4	13.4	4.1	9.9
2.5	6.4	16.0	5.0	12.0
3.0	6.8	17.0	5.4	13.2
3.5	7.1	17.9	5.8	14.2
4.0	7.3	18.7	6.1	15.0
4.5	7.5	19.5	6.3	15.8
5.0	7.7	20.1	6.5	16.5

IND 1X4HF - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.7	11.8	3.7	9.0
2.5	5.0	12.7	4.1	10.1
3.0	5.3	13.5	4.4	10.9
3.5	5.4	14.2	4.6	11.6
4.0	5.6	14.7	4.8	12.2
4.5	5.6	15.1	4.9	12.7
5.0	5.6	15.4	4.9	13.2

IND 1X4/24 - 0.5 LUX

Hoogte (m)				
2.0	5.4	13.4	4.1	9.9
2.5	6.1	15.3	4.8	11.6
3.0	6.5	16.3	5.2	12.7
3.5	6.7	17.1	5.6	13.7
4.0	7.0	17.9	5.8	14.5
4.5	7.2	18.6	6.1	15.2
5.0	7.3	19.1	6.2	15.8

IND 1X4/24 - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.5	11.3	3.6	8.7
2.5	4.8	12.2	3.9	9.7
3.0	5.0	12.9	4.2	10.5
3.5	5.1	13.5	4.4	11.2
4.0	5.2	14.0	4.5	11.7
4.5	5.3	14.3	4.6	12.2
5.0	5.3	14.6	4.6	12.5



—
ABB b.v.

Electrification Business Area

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam

Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Tel.: 088 26 00 900

E-mail: nl-tech-EP@abb.com

abb.nl/lowvoltage

Volg ABB ook via:

 ABB Electrification NL

 ABB Electrification

 ABB-Benelux

 Electrification NL

