
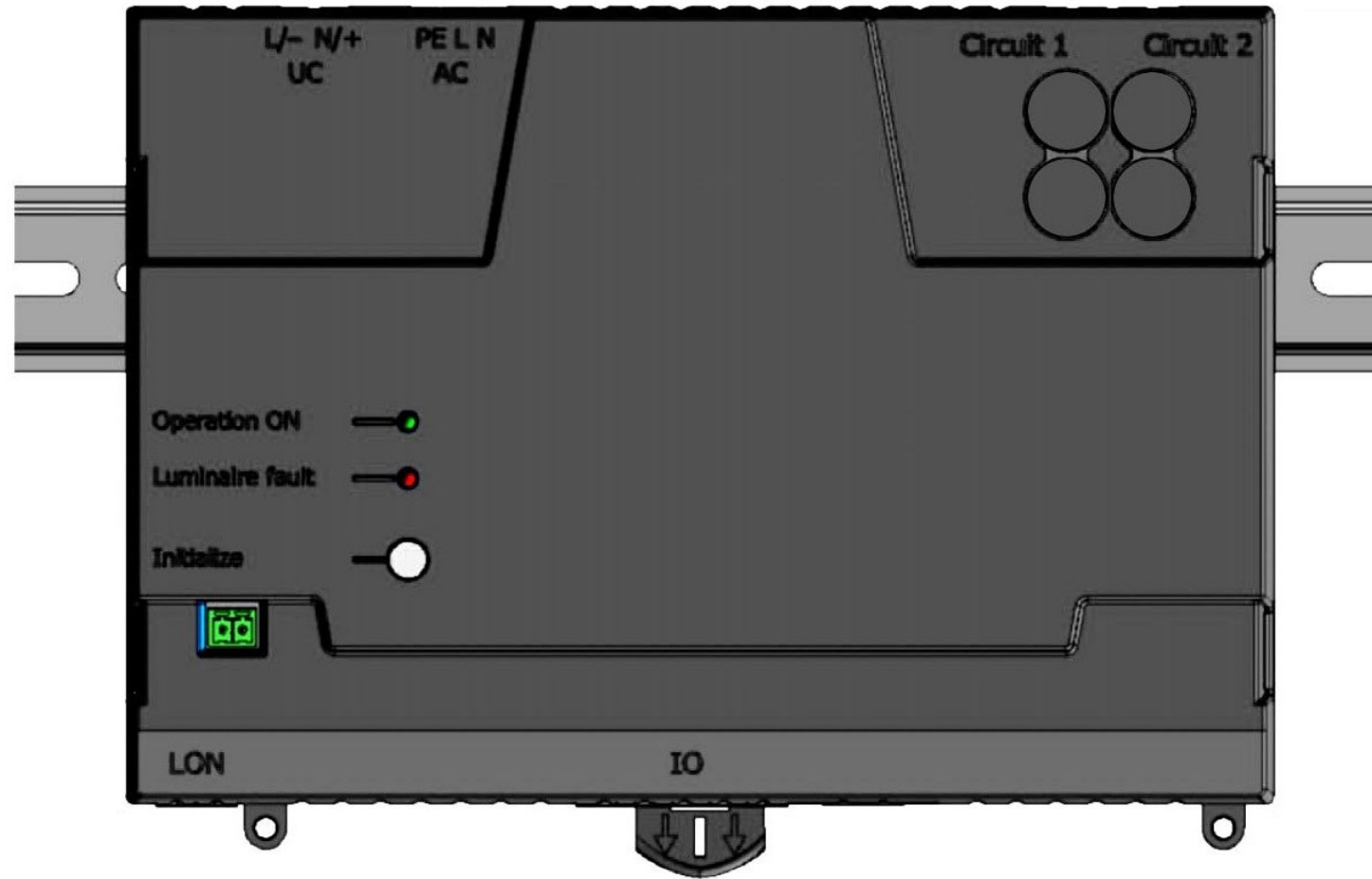


125 mm

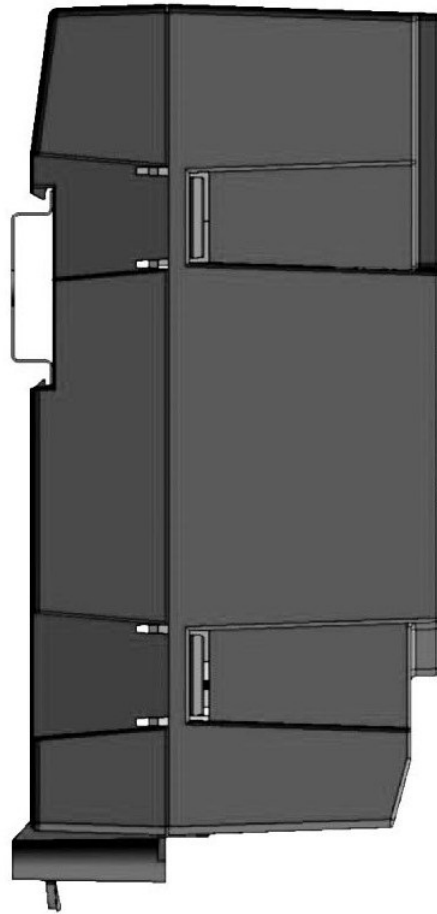

Achtung!
Für die Verwendung des
Kabelbaumes ist die Einhaltung
dieses Masse
zwingend notwendig

US-Modul
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: RAL 7012
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Verlustleistung: 30 W
Breite: 216 mm
Höhe: 165 mm
Tiefe: 75 mm
max. Umgebungstemperatur: 55°C
ober- und unterhalb ist ein Freiraum
für die Luftzirkulation erforderlich

Technische Änderungen vorbehalten.

			Bearb.	Fabian Guhl
			Datum	29.09.2015
Rev. 0	29.09.2015	Fabian Guhl	Gepr. von	Uwe Siegl
Änderung	Datum	Name	Gepr. am	29.09.2015

Freigegeben von	Uwe Siegl	Freigegeben am	29.09.2015
-----------------	-----------	----------------	------------

ABB Kaufel GmbH
Colditzstraße 34-36
D-12099 Berlin
Tel. +49 30 7017 33300



Anordnung Hutschienen für
Unterstation mit einem US-Modul

	=	
	+	
	60-90627	Blatt 1
		Blatt 1