



PRIMO3

Une gamme complète
au design épuré



PRIMO3

Effacité et technicité
pour tous vos besoins

- Gammes BAES et LSC
- IP42/IK07 et IP65/IK10
- Bouton test sans ouverture du bloc pour plus de simplicité d'utilisation
- Patère identique à la gamme PRIMO+ : renouvellement de parc facilité
- Entrées de câbles multiples : installation facilitée
- Multiples accessoires :
 - Pictogrammes modulables
 - Platine d'encastrement
 - Porte-étiquette triangulaire
 - Plaque de rénovation sous patère
 - Grille de protection



(1)



(2)



(1) Garantie 3 ans pour les BAES et 1 an pour les LSC
(2) Sauf pour les DBR en LSC

Une gamme complète adaptée à tous vos environnements

La gamme BAES

La gamme LSC

Evacuation

Indique l'accès aux issues de secours pendant 1H



Ambiance

Remplace l'éclairage normal en cas de coupure secteur pour éviter tout mouvement de panique pendant 1H



Locaux à sommeil

Cumule éclairage de sécurité pendant 1H et la fonction BAES pendant 5H



Habitation

Apporte l'éclairage de secours pour les parties communes des habitations pendant 5H



DBR

Indique l'accès aux issues de secours dédiées aux personnes à mobilité réduite pendant 1H





Version non étanche IP42



Caractéristiques techniques

IP / IK	42 / 07
	42 / 10 avec vis
Classe	II
Alimentation	230 V - 50 Hz
Dimensions (L x l x p)	237 x 115 x 66 mm

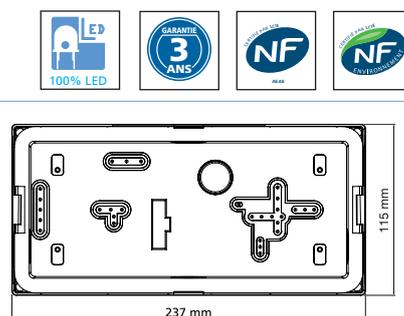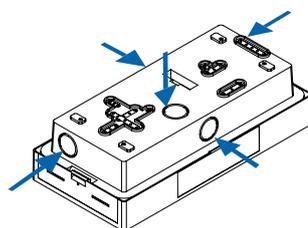

Gamme

	Code	Techno	P/NP	Flux assigné	Lampe secours	Lampe témoin	Batterie	Consommation W	Numéro d'homol.
Evacuation (1 heure)									
PRIMO3 60L A	226 220 K	■	NP	45 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14030
PRIMO3 60L COM	227 220 K	■	NP	45 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14030
Habitation (5 heures)									
PRIMO3 10L A	246 421 K	■	NP	8 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14032
PRIMO3 10L COM	247 421 K	■	NP	8 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14032
L. sommeil (1/5 heures)									
PRIMO3 LSL A	246 220 K	■	NP	45 / 8 lm	LED	LED	2 x 2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,7	T14036
PRIMO3 LSL COM	247 220 K	■	NP	45 / 8 lm	LED	LED	2 x 2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,7	T14036
Ambiance (1 heure)									
PRIMO3 400L A	236 220 K	■	NP	390 lm	LED	LED	2 x 4,8 V - 1,1 Ah	0,7	T14034
PRIMO3 400L COM	237 220 K	■	NP	390 lm	LED	LED	2 x 4,8 V - 1,1 Ah	0,7	T14034

➡ Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables.



■ Autotestable SATI
■ Adressable SATI

Version étanche IP65



Caractéristiques techniques

IP / IK	65 / 10
Classe	II
Alimentation	230 V - 50 Hz
Dimensions (L x l x p)	237 x 115 x 66 mm

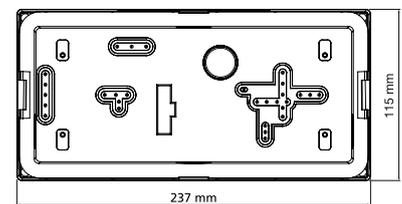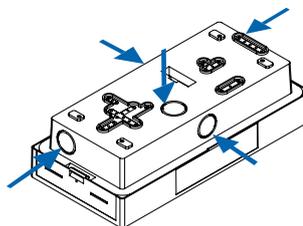


Gamme

	Code	Techno	P/NP	Flux assigné	Lampe secours	Lampe témoin	Batterie	Consommation W	Numéro d'homol.
Evacuation (1 heure)									
PRIMO3 ET 60L A	226 221 K	■	NP	45 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14031
PRIMO3 ET 60L COM	227 221 K	■	NP	45 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14031
Habitation (5 heures)									
PRIMO3 ET 10L A	246 405 K	■	NP	8 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14033
PRIMO3 ET 10L COM	247 405 K	■	NP	8 lm	LED	LED	2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,5	T14033
L. sommeil (1/5 heures)									
PRIMO3 ET LSL A	246 221 K	■	NP	45/8 lm	LED	LED	2 x 2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,7	T14037
PRIMO3 ET LSL COM	247 221 K	■	NP	45/8 lm	LED	LED	2 x 2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,7	T14037
Ambiance (1 heure)									
PRIMO3 ET 400L A	236 221 K	■	NP	390 lm	LED	LED	2 x 4,8 V - 1,1 Ah	0,7	T14035
PRIMO3 ET 400L COM	237 221 K	■	NP	390 lm	LED	LED	2 x 4,8 V - 1,1 Ah	0,7	T14035
BAES Evacuation + DBR (1 heure)									
PRIMO3 ET 60L A / DBR	280 221 K	■	NP	80/45 lm	LED	LED	2 x 2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,7	T14038
PRIMO3 ET 60L COM / DBR	287 221 K	■	NP	80/45 lm	LED	LED	2 x 2,4 V - 0,6/0,8 Ah	0,7	T14038

→ ← Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables.

■ Autotestable SATI
■ Adressable SATI



Version étanche IP65

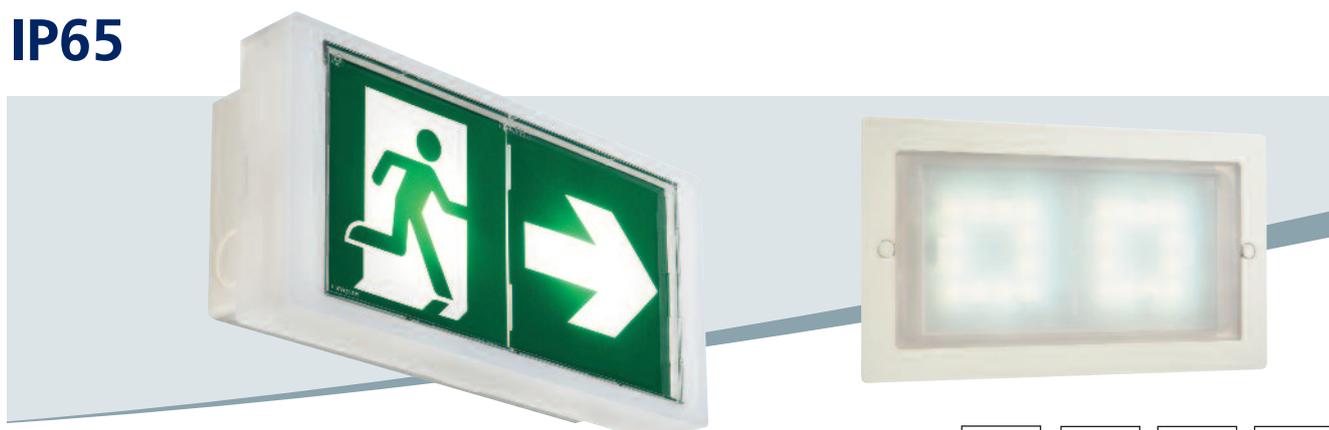

Caractéristiques techniques



IP / IK	65 / 10
Classe	II
Alimentation	48 VCC - 230 VCA
Dimensions (L x l x p)	237 x 115 x 66 mm

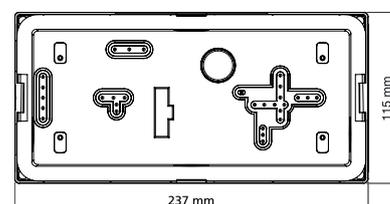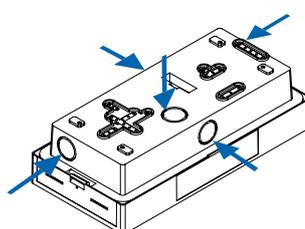

Gamme

	Code	Techno	P/NP	Flux assigné	Source lumineuse	Conso VCC W	Conso VCA VA	Numéro d'homol.
LSC Evacuation								
PRIMO3 ET 48/60L	442 405 K	■	P/NP	45 lm	LED	0,95		14039
PRIMO3 ET 230/60L	442 605 K	■	P/NP	45 lm	LED		1,2	14041
LSC Ambiance								
PRIMO3 ET 48/400L	442 225 K	■	P/NP	390 lm	LED	4,9		14040
PRIMO3 ET 230/400L	442 425 K	■	P/NP	400 lm	LED		7,9	14042
LSC Evacuation + DBR								
PRIMO3 ET 48...230/60L COM / DBR	287 225 K	■	P/NP	80/45 lm	LED	2,6	7	13102

➔ Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables.

■ Conventionnel

* Sauf DBR en LSC



Une gamme complète d'accessoires

■ Kit d'encastrement

642 202 K Kit d'encastrement 100% mural / plafond

Découpe d'encastrement : 265 x 125 x 50 mm



■ Grille - IK 10

642 015 Grille PRIMO+ / PRIMO3

295 x 160 x 105 mm



■ Porte-étiquette

663 325 K Porte-étiquette avec 4 étiquettes

100 x 202 x 97 mm



■ Plaque de rénovation sous patère

642 000 K Plaque de rénovation sous patère



■ Etiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)

663 330 K Etiquettes modulaires running man et flèche 10 x 10

100 x 100 mm

663 330 Lot de 4 Etiquettes de signalisation

(flèche gauche, droite et bas) 200 x 100 mm

663 333 Etiquette complémentaire "sortie de secours"

200 x 100 mm



■ Divers

652 007 Kit de fixation "Faux plafond" 1 mètre de longueur

671 310 K Vis IK10 pour PRIMO3 (sachet de 10)

672 507 Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)

673 520 Embout pour vis anti-vandale pour grille



KAUFEL

Systemes de sécurité

Pour une présence plus forte à vos côtés, pour une prestation de plus grande qualité, pour vous conseiller et vous accompagner, KAUFEL a mis en place une organisation commerciale en 6 régions.

Réseau de vente :

- Responsable des Ventes France 06 08 51 49 13

1 Nord Ouest

Responsable Régional 06 08 57 66 82

Technico-commercial :

- 14/27/50/61/7606 08 57 66 82
- 18/28/36/37/41/45/72/8606 37 48 72 63
- 22/29/35/44/49/53/56/79/8502 40 09 77 95

2 Sud Ouest

Responsable Régional 06 62 88 42 51

Technico-commercial :

- 15/19/23/34/46/8706 62 88 42 51
- 09/11/12/31/32/65/66/81/8205 61 13 16 16
- 16/17/33/4706 76 83 19 13
- 24/40/6406 80 68 27 49

3 Nord Est

Responsable Régional 06 08 51 49 13

Technico-commercial :

- 52/54/55/57/70/8806 11 56 48 49
- 21/25/39/58/67/68/89/9006 76 38 13 35
- 59/6906 70 17 27 83
- 02/08/10/51/60/80/9507 60 67 30 01

4 Ile de france

Responsable Régional 06 08 51 49 13

Technico-commercial :

- 78/9206 08 68 80 72
- 77/94/9106 75 91 13 16
- 75/9306 31 06 25 90

5 Sud Est

Responsable Régional 06 08 51 49 13

Technico-commercial :


- 01/38/42/69/71/73/7406 78 84 98 80
- 04/05/06/13/83/20 (Corse 2a/2b) 98 (Monaco)06 87 73 69 90

6 DOM-TOM

Responsable Régional 06 62 88 42 51

Technico-commercial :

- 974/972/97106 62 88 42 51

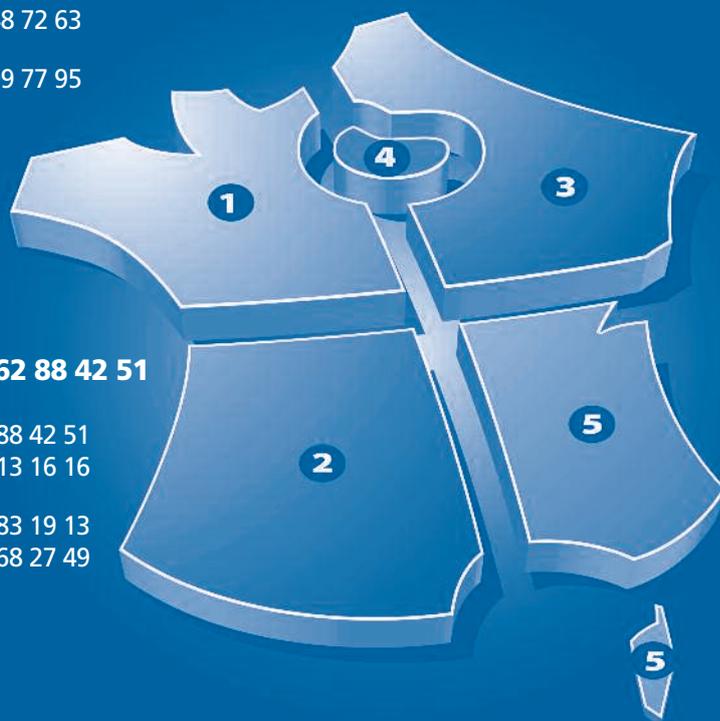

Site de production et siège social (89) :

Route de Saint-Martin d'Ordon - 89330 Piffonds

Tél. : 03 86 86 48 48 - Fax : 03 86 86 48 44

- Administration des ventes03 86 86 48 40/41/42
- Assistance technique03 86 86 48 53
- Chef produit03 86 86 48 81
- Marketing/Communication03 86 86 48 51
- Fax commercial03 86 86 48 44



www.kaufel.fr

www.tnb-europe.com

L'exactitude du contenu de la brochure de Thomas & Betts a été minutieusement contrôlée au moment de son impression. Toutefois, Thomas & Betts ne donne aucune garantie, de manière expresse ou implicite, à ce sujet et ne sera pas responsable de toute perte ou tout dommage pouvant résulter de l'utilisation de la brochure ou d'une imprécision ou omission d'une information contenue dans la brochure.

Droits d'auteur de Thomas & Betts 2015. Cette publication ne peut être, en partie ou en entier, reproduite, copiée ou transmise, sous une quelconque forme ou par un quelconque moyen, sans notre accord préalable et par écrit. Les images, les marques, les noms commerciaux, les dessins et la technologie sont également protégés par d'autres droits de la propriété intellectuelle et ne peuvent être reproduits d'une quelconque manière sans la permission écrite du titulaire des droits. Thomas & Betts se réserve le droit de modifier ou d'améliorer les spécifications des produits ou les autres mentions dans la brochure à sa discrétion et à tout moment. Ces conditions d'utilisation sont régies par le droit néerlandais et il est expressément convenu de la compétence exclusive des tribunaux d'Amsterdam en cas de litige.

Thomas & Betts
A Member of the ABB Group