

BRIOSPOT


BAES



01 BrioSpot 60L A

Caractéristiques clés

- Aillettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard - 67 mm
- Raccordement sans outil
- Connectique rapide
- Réglable facilement
- Enjoliveur personnalisable

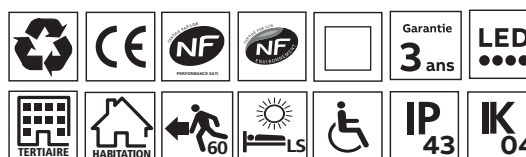

Gamme

Fonction	Références			Enjoliveur	Technologie	Flux assigné (lm)	Puissance consommée (W)	Tension alimentation	
	Étape 1 Choix du BAES et de la technologie		Étape 2 Choix de la fonction						Étape 3 Choix de la couleur enjoliveur
	Corps Monofonction	Corps Multifonction	Porte étiquettes						
Évacuation - 1 heure									
Évacuation Autotestable SATI	100 303K	100 301K	100 511K	Enjoliveur au choix		45	<0,5	230 Vca - 50Hz	
Évacuation Adressable SATI	100 304K	100 302K	100 511K	Enjoliveur au choix		45	<0,5	230 Vca - 50Hz	
Locaux à sommeil - 1/5 heures									
Locaux à sommeil Autotestable SATI		100 301K	100 541K	Enjoliveur au choix		45 / 8	<0,7	230 Vca - 50Hz	
Locaux à sommeil Adressable SATI		100 302K	100 541K	Enjoliveur au choix		45 / 8	<0,7	230 Vca - 50Hz	
Évacuation - 1 heure + DBR									
DBR Autotestable SATI		100 301K	100 551K	Enjoliveur au choix		45 / 90	<0,7	230 Vca - 50Hz	
DBR Adressable SATI		100 302K	100 551K	Enjoliveur au choix		45 / 90	<0,7	230 Vca - 50Hz	

= Autotestable SATI = Adressable SATI

Accessoires

	Désignation	Références	
	Enjoliveurs	Blanc 100 601K Gris 100 602K Noir 100 603K	
		Jeux pictogrammes 60/LS	100 701K
		Jeux pictogrammes DBR	100 702K
	Kit de sécurité Faux plafond avec un piton	652 008	

Dimensions

