

FICHE PRODUIT KAUFEL®

BRIOSPOT S - montage saillie

LSC Ambiance non étanche et étanche



01


02

01 BrioSpot S non étanche

02 BrioSpot S étanche

Caractéristiques clés

- Courbes élégantes
- Références étanches et résistantes aux chocs
- NF Environnement
- Disponible en noir et blanc pour les versions non étanche

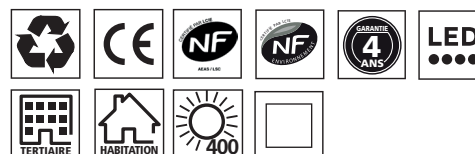


Gamme

Désignation	Code Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Ambiance non étanche								
BRIOSPOT S 48...230/400L	103 227K	■	42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc-230 Vca	6,5	15
BRIOSPOT S 48...230/400L BLK*	103 233K	■	42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc-230 Vca	6,5	15
BRIOSPOT S 48...230/400L COM	103 228K	■	42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc-230 Vca	6,5	15
BRIOSPOT S 48...230/400L COM BLK*	103 234K	■	42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc-230 Vca	6,5	15
Ambiance étanche								
BRIOSPOT S ET 48...230/400L	103 229K	■	66/10	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc-230 Vca	6,5	15
BRIOSPOT S ET 48...230/400L COM	103 230K	■	66/10	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc-230 Vca	6,5	15

■ = conventionnel ■ = Adressable

*BLK = version noire

Dimensions

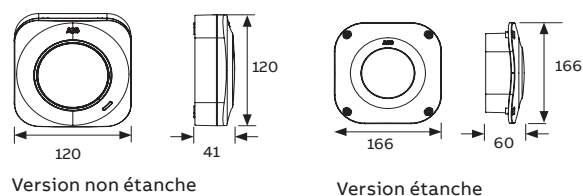

Version non étanche

Version étanche

BrioSpot S

Accessoires

Étiquettes

Désignation	Code	Dimensions	Poids
BrioSpot S Lot de pictos pour montage mural et plafond	661 010	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot S étiquettes pour montage drapeau	661 011	20 x 10 cm	10 g



Étiquettes pour montage mural et plafond
BrioSpot S : 661 010



Étiquettes pour montage drapeau
661 011

Divers

Désignation	Code
BrioSpot S Accessoire montage suspendu	652 009
BrioSpot S Patère de départ	652 010
BrioSpot S Grille de protection	660 021

Pièces détachées

Désignation	Code
Batterie 3,2 V-0,6 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES évacuation et locaux à sommeil	759 000
Batterie 3,2 V-3,2 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES Ambiance	759 100



Télécommandes - Guide de choix

Fonctionnalités	BT 4000	BT 5F	BT 12V	BT V+**	Bi-DBR/DL**
Allumage/extinction "blocs Kaufel®"	•	•	•	-	-
Allumage/extinction "blocs Kaufel®" avec respect ou non de la polarité (Idéalement respecter la polarité pour les installations en adressable)	•	•	-	-	-
Allumage/extinction "multimarques"	-	•	-	-	-
Report de l'ordre d'allumage/extinction	•	•	•	-	-
Test SATI manuel et/ou automatique*	•	•	-	-	-
Report défaut SATI (contact sec)	•	•	-	-	-
Fonctionnalité "locaux à sommeil" avec asservissement alarme incendie	•	-	-	•	•

Gamme

Code produit	624 000	621 500	621 201	621 000	280 000
Fonction principale	Multifonctions	Multimarques	Standard	Visibilité +	DBR / DL
Gammes équipées	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI
Nbre de modules	6	4	4	4	4
Capacité de commande	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.
Dimensions (L x l x P en mm)	105 x 90 x 58	90 x 70 x 70	90 x 70 x 70	90 x 70 x 60	90 x 70 x 60

* le message envoyé par la télécommande permet d'identifier si tous les blocs fonctionnent normalement : clignotement rouge si défaut d'un ou plusieurs blocs

** Cette télécommande s'associe obligatoirement avec une des 3 télécommandes suivantes BT12, BT5F ou BT4000