

- BAEH 100% LED
Faible consommation
et maintenance réduite
- ESTHETIQUE et
HARMONIEUX
Installation simple
Entretien rapide
- PRATIQUE ET
ERGONOMIQUE
Faible encombrement

PRIMO+ ET 10L

STANDARD - ETANCHE

IP 55 / IK 07

Habitation

Non permanent



Fiche produit PRIMO+ ET 10L

Présentation



■ Étanche IP55 débrochable

■ LED SATI



■ Patère avec multiples possibilités d'entrées de câbles

■ LED de veille

■ Réhausse intégrée

Caractéristiques techniques

Référence produit	PRIMO+ ET 10L
Code produit	245 221
N° d'homologation	T 07014
Indice de protection	IP 55 / IK 07
Flux assigné	8 lm
Autonomie	5 heures
Classe	II
Dimensions	240 x 115 x 78 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 50%	220 x 100 x 35 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 100%	240 x 115 x 75 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation	230 VCA / 50 Hz
Consommation	< 2W

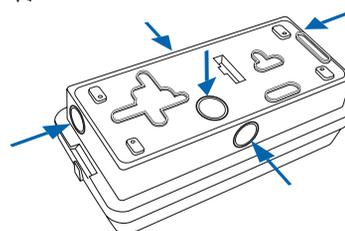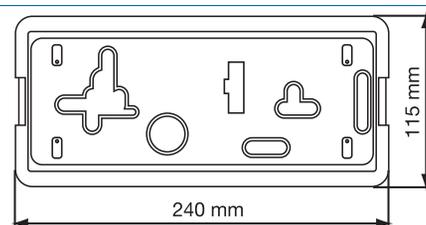

Gamme

Evacuation - 1 heure	Code	Habitation - 5 heures	Code	Ambiance - 1 heure	Code
PRIMO+ 60	225 220	PRIMO+ 10L	245 220	PRIMO+ 400F	235 602
PRIMO+ ET 60	225 221	PRIMO+ ET 10L	245 221		

Gamme vendue avec ses 3 étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation)

Accessoires

Code Désignation

■ Kit d'encastrement

- 642 102 Kit d'encastrement 50% mural/plafond
- 642 202 Kit d'encastrement 100% mural/plafond

■ Porte-étiquette

- 663 325 Porte-étiquette avec 3 étiquettes

■ Étiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)

- 663 330 Lot de 3 Étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)
- 663 333 Étiquette complémentaire «sortie de secours»

■ Grille - IK 10

- 642 015 Grille PRIMO+

Code Désignation

■ Divers

- 652 007 Kit de fixation «Faux plafond»
- 671 510 Vis anti-vandale pour vasque (sachet de 10)
- 672 507 Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)
- 673 520 Embout pour grille
- 673 510 Embout pour vis anti-vandale pour vasque

■ Télécommandes

- 621 500 BT 5F
- 624 000 BT 4000
- 621 201 BT 12V

