

ABB waterdichte kabeldozen

Waterdichte oplossingen IP55 en IP65



De waterdichte kabeldozen van ABB maken het bestaande assortiment kabeldozen compleet. Deze serie dozen is specifiek geschikt voor montage buiten en/of in een vochtige ruimte. De montage is snel en eenvoudig. Het membraan gemaakt van een soepele kunststof zorgt voor een perfecte afdichting.

Productvoordelen:

- Hoogwaardig, halogeenvrij materiaal
- Klikdeksel
- Beschermingsgraad IP55 of IP65
- Veel ruimte voor aansluitingen
- Zelfdichtende membraaningangen

AP kabeldozen

De AP waterdichte kabeldoos is opgebouwd uit twee kunststoffen. De doos zelf is van een hard kunststof materiaal gemaakt. De membranen op de zijkanten en in de bodem zijn van een zacht, makkelijk te perforeren kunststof. Door de combinatie van deze materialen garanderen de membranen een perfecte kabelafsluiting.

De ingangen zijn geschikt voor kabels met een dikte tot 17 mm. De dozen zijn in verschillende afmetingen, kleuren en beschermingsgraad leverbaar. Opvallend in zijn soort is de kleinste kabeldoos, de AP75. Naast de unieke membraaninvoeren is deze compacte doos als enige ook voorzien van uitschuifbare montage-oren.

Eenvoudige montage

De membraaningangen zijn eenvoudig te openen. Perforeer met een schroevendraaier of met een kabel de ingang. Trek de kabel terug om de ingang af te dichten. De doos wordt afgesloten door het deksel erop te klikken. Er zijn geen schroeven nodig.



AP75




AP9M



AP10/G

Waterdichte kabeldozen

Eenvoudig en efficiënt

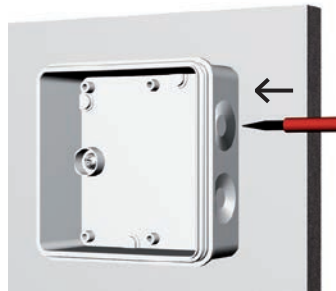

01 Eenvoudig te openen ingangen, perforeer deze met een schroevendraaier.



02 Of perforeer deze met een kabel.



03 Trek de kabel terug om de ingang af te dichten, doosafsluiting = IP55.



04 De doos wordt afgesloten door het deksel erop te klikken, er zijn geen schroeven nodig.

Productoverzicht

Typenummer	Artikelnummer	Artikelomschrijving	Verpakking
AP75	1SPY007199T0105	Kabeldoos IP65 wit met 10 x zij-invoer en 3 x onderinvoer, afmetingen 75 x 75 x 38 mm	1/50
AP9	1TKA140012G1	Kabeldoos IP55 wit met 10 x zij-invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 89 x 89 x 39 mm	1/50
AP9/G	1SPY007199T0115	Kabeldoos IP55 grijs met 10 x zij-invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 89 x 89 x 39 mm	1/50
AP9/M	1SPY007199T0120	Kabeldoos IP55 zwart met 10 x zij-invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 89 x 89 x 39 mm	1/50
AP10/G	1SPY007199T0130	Kabeldoos IP55 wit met 10 x zij-invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 104 x 104 x 45 mm	1/50
AP10/W	1SPY007199T0125	Kabeldoos IP55 grijs met 10 x zij-invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 104 x 104 x 45 mm	1/50