


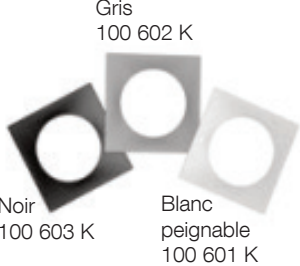

Comment bien choisir ses éléments BrioSpot ?

Étape 1 Choix du corps BAES et/ou LSC et de la technologie →		Étape 2 Choix de la fonction via le porte-étiquette →		Étape 3 Choix de la couleur d'enjoliveur →		Étape 4 Assemblage	
Corps Multifonction	Autotestable - 100 301 K	Evacuation - 100 511 K		 <p> Gris 100 602 K Noir 100 603 K Blanc peignable 100 601 K </p>			
	Adressable - 100 302 K	LS - 100 541 K					
Corps Monofonction	Autotestable - 100 303 K	Evacuation - 100 511 K					
	Adressable - 100 304 K						
Corps Ambiance	Autotestable - 100 121 K				 <p> Cylindre en option 100604K Version ambiance BAES & LSC </p>		
	Adressable - 100 122 K						
Corps LSC	Conventionnel 48 Vcc - 100 404 K	Evacuation - 100 515 K					
	Conventionnel 230 Vca - 100 403 K						
Corps LSC Ambiance	Conventionnel 48 Vcc - 100 224 K						
	Conventionnel 230 Vca - 100 223 K						