



PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

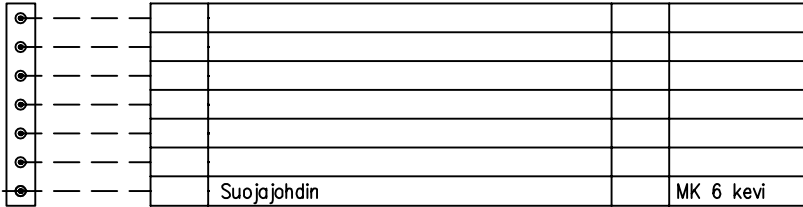

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RK50-4V36J
Sähkö nro	3310161
I _{nA} = 50A	U _n = 400V
P _n =	P _h =
Kotelointi	IP20C Valm.vuosi


L1,L2,L3,N,PE 50 A

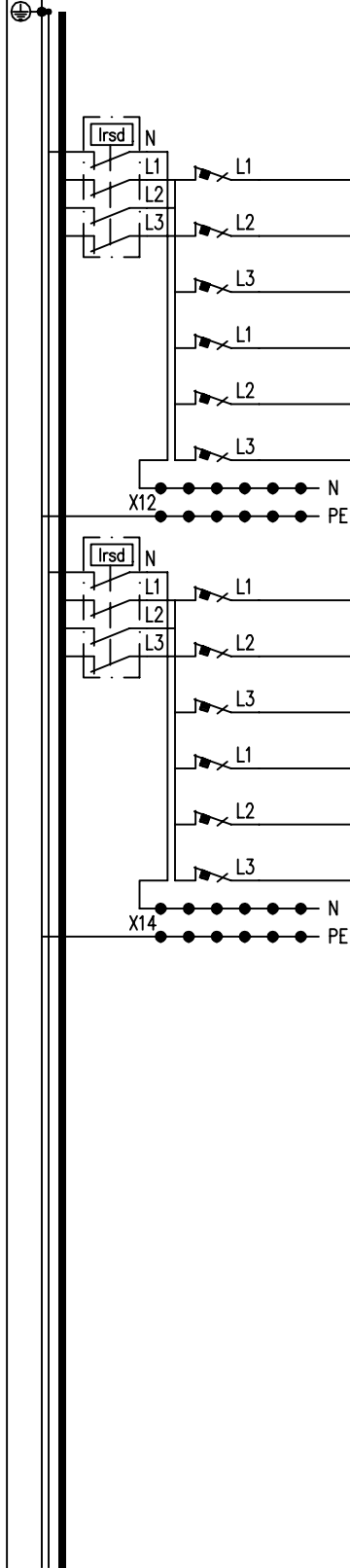

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	Liitin nro:	
					N	PE
12F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
12F1		C16A				
12F2		C16A				
12F3		C16A				
13F1		C10A				
13F2		C10A				
13F3		C10A				
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
14F1		C16A				
14F2		C16A				
14F3		C16A				
15F1		C10A				
15F2		C10A				
15F3		C10A				

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	47 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	800 mm
Syvyys :	112 mm

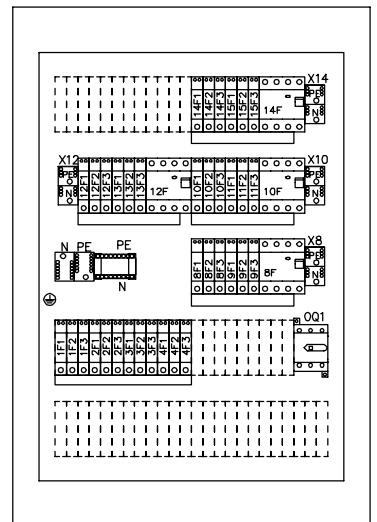

Yläpääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihoita
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihoita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aiho

Työ nro	Ark. koodi	RK50-4V36J-A	KESKUS	RK 1	Työpiiri:	
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	Hyv.	ABB	Loppupiiri.
16.04.2019			JK			Tall.koodi 3310161-K
			PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS		Lehti 02 Lehestä 02
			Rakennuskohde			Piirustus nro

