


FICHE PRODUIT - KAUFEL®

BRIOSPOT

BAES - LSC Ambiance

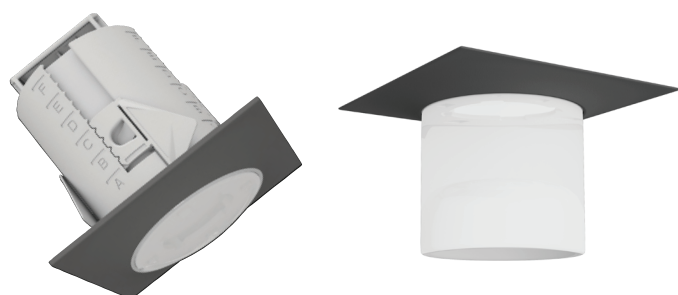

Caractéristiques clés

- Aillettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard - 67 mm
- Raccordement sans outil
- Connectique rapide
- Réglable facilement
- Enjoliveur personnalisable

01 BrioSpot 400L A



Gamme

Fonction	Références				Flux assigné (lm)	Puissance consommée	Tension alimentation	Numéro d'homologation
	Étape 1 Choix du BAES	Étape 2 Choix de la couleur enjoliveur	Étape 3 Assemblage et option	Technologie				
	Corps Monofonction	Enjoliveur	Option					
BAES Ambiance - 1 heure								
Ambiance Autotestable SATI	100 121K	Enjoliveur au choix	Cylindre		380	0,7 W	230 Vca - 50Hz	T 17020
Ambiance Adressable SATI	100 122K	Enjoliveur au choix	Cylindre		380	0,7 W	230 Vca - 50Hz	T 17015
LSC Ambiance								
Ambiance 48 Vcc	100 224K	Enjoliveur au choix	Cylindre		380	5 W	48 Vcc	17019
Ambiance 230 Vca	100 223K	Enjoliveur au choix	Cylindre		380	5,5 VA	230 Vca - 50Hz	17018

= Autotestable SATI = Adressable SATI = Conventionnel - (*)La gamme LSC est garantie 1an

Accessoires

	Désignation	Références
	Blanc	100 601K
	Gris	100 602K
	Noir	100 603K
	Cylindre	100 604K
	Kit de sécurité	652 008
	Faux plafond avec un piton	

Dimensions

