

颖致系列终端配电箱

心颖, 致用



- 用心打造经典设计
- 安全可靠, 无微不至

颖致系列终端配电箱

心颖, 致用

ABB 品质源于细节, 用心打造经典。颖致系列终端配电箱, 清新简约外观, 人性化的性能、结构设计, 让安装、应用更便捷和高效。多种材质、款式和尺寸可供选择, 适用各种家居风格。





经典设计, 致美致用

高品质金属和塑料材质可选，外观设计风格统一，且各有特点。不同面盖和尺寸也为您提供更多选择，全面满足您个性化需求。

• 塑料系列外观设计流线优美



• 塑料系列透明面盖款式经典



• 金属系列外观设计平整简约




• 更有单双排及多模数可供选择





精湛工艺，成就高品质

充足的接线、安装空间，确保现场安装效率高，使用更便捷、舒适。
ABB 严苛的质控流程，精湛的制造工艺，扎实可靠的功能设计，带给您高品质保证。

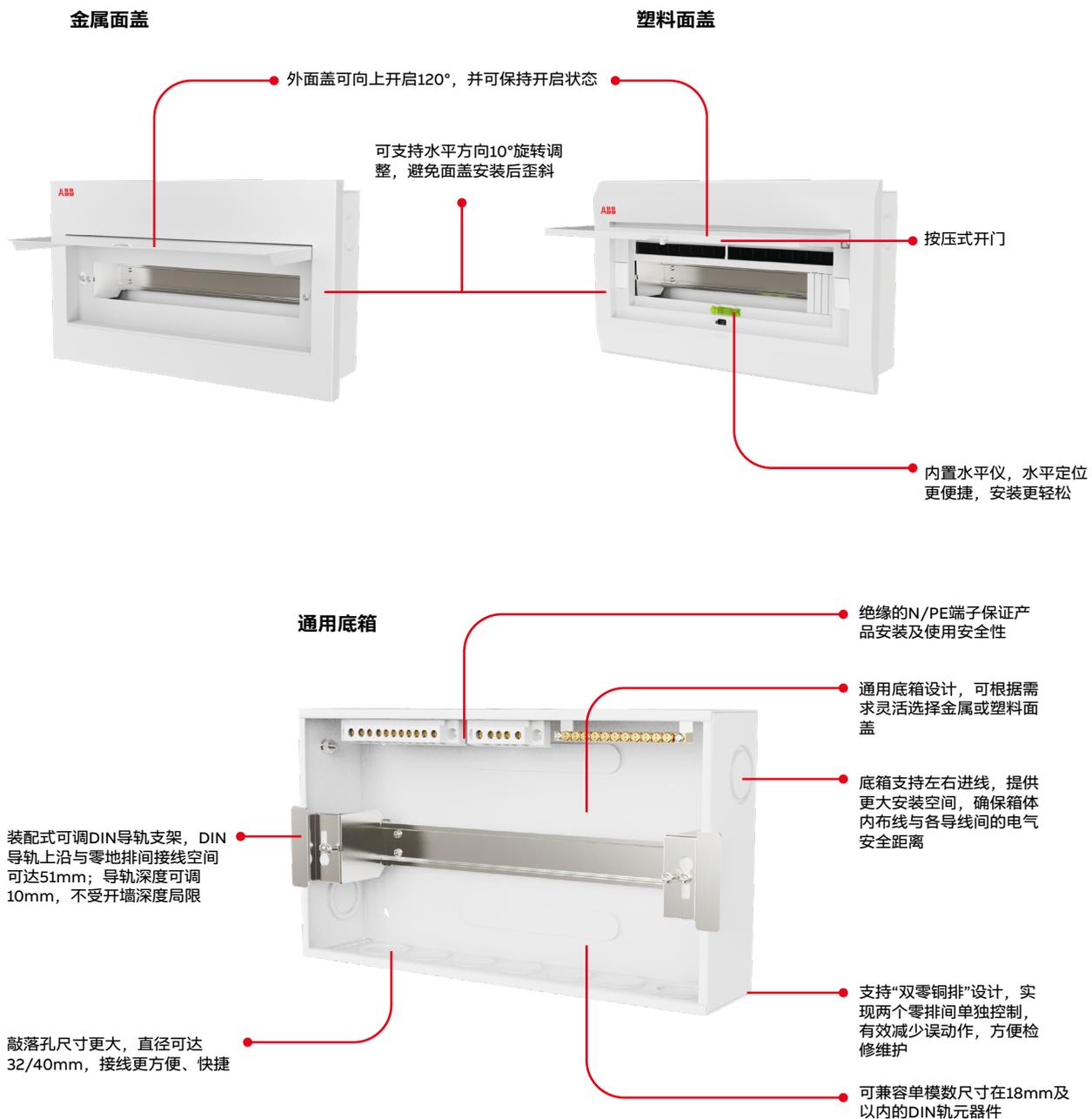



型号及技术参数

技术参数

	塑料系列	金属系列
符合标准	GB/T 17466.1, GB/T 17466.24	GB/T 17466.1, GB/T 17466.24
排数	1, 2	1, 2
模数	1X7/ 13/16/19/22; 2X13/16/19	1X7/ 13/16/19/22; 2X13/16/19/23
安装方式	暗装	暗装
颜色	白色/透明	白色
额定工作电压	AC230/400V	AC230/400V
额定频率	50/60 Hz	50/60 Hz
额定工作电流	7位 - 63A, 13位 - 100A, 16位及以上 - 125A	7位 - 63A, 13位 - 100A, 16位及以上 - 125A
外壳防护等级	IP40	IP40
安装温度	-25°C~ +55°C	-25°C~ +55°C
外壳分类	GP	GP
面盖材质厚度	ABS 2.5mm	喷涂碳钢板 1.0mm (单边尺寸<400mm) 喷涂碳钢板 1.2mm (单边尺寸>400mm)
底箱材质厚度	喷涂钢板 1.2mm	喷涂钢板 1.2mm
底箱深度	80mm	80mm
敲落孔尺寸	直径32/ 40mm	直径32/ 40mm
DIN导轨厚度	预镀锌板1.0mm	预镀锌板1.0mm
DIN导轨支架厚度	预镀锌板1.5mm	预镀锌板1.5mm
DIN导轨安装方式	螺栓连接	螺栓连接
DIN导轨与零地排间接线空间	51mm	51mm

型号说明

YI F M 1 07 W

YI	F	M	1	07	W	面盖颜色: W - 白色, T - 透明
						回路数: 7, 13, 16, 19, 22, 26, 32, 38, 46
						排数: 1, 2
						面盖材质: M - 金属, P - 塑料
						安装方式: F - 暗装
						电箱代号: YI - 颖致整箱

注: ABB也可提供金色面盖产品, 如需要请详询ABB。

订货信息

终端配电箱	面盖材质	颜色	排数	位数	产品型号		
	金属	颖致白	1	7	YI-FM-1-07W		
	金属	颖致白		13	YI-FM-1-13W		
	金属	颖致白		16	YI-FM-1-16W		
	金属	颖致白		19	YI-FM-1-19W		
	金属	颖致白		22	YI-FM-1-22W		
	金属	颖致白	2	13	YI-FM-2-13W		
	金属	颖致白		16	YI-FM-2-16W		
	金属	颖致白		19	YI-FM-2-19W		
	金属	颖致白		23	YI-FM-2-23W		
		塑料		象牙白	1	7	YI-FP-1-07W
塑料		象牙白	13	YI-FP-1-13W			
塑料		象牙白	16	YI-FP-1-16W			
塑料		象牙白	19	YI-FP-1-19W			
塑料		象牙白	22	YI-FP-1-22W			
塑料		象牙白	2	13	YI-FP-2-13W		
塑料		象牙白		16	YI-FP-2-16W		
塑料		象牙白		19	YI-FP-2-19W		
		塑料		透明	1	7	YI-FP-1-07T
	塑料	透明	13	YI-FP-1-13T			
	塑料	透明	16	YI-FP-1-16T			
	塑料	透明	19	YI-FP-1-19T			
	塑料	透明	22	YI-FP-1-22T			
	塑料	透明	2	13	YI-FP-2-13T		
	塑料	透明		16	YI-FP-2-16T		
	塑料	透明		19	YI-FP-2-19T		
	附件	空位挡板					
		回路标签					


包装信息

产品类型	每箱产品数量(个)
终端配电箱	1
空白挡板	4/8
回路标签	1/2/3

注: 1) 单排配电箱附4个半级空白挡板, 双排配电箱附8个半级空白挡板。
 2) 单排配电箱附1条回路标签, 双排配电箱附2条回路标签, 双排2X23附3条回路标签。

外形尺寸


金属系列

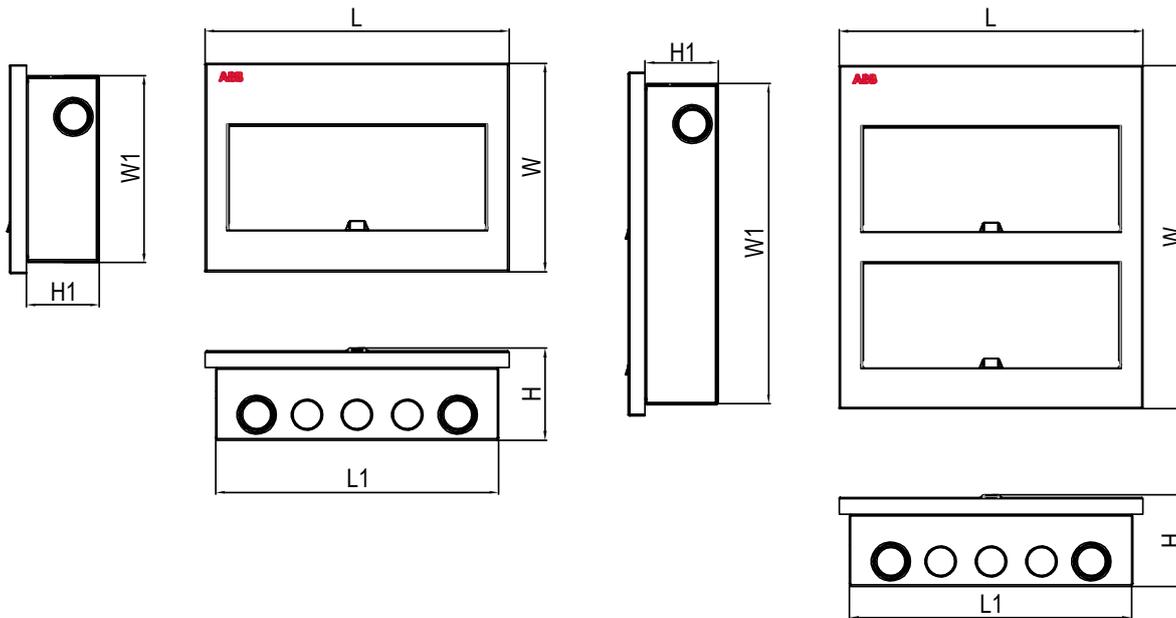

单位: [mm]

产品型号	模数	L	W	H	L1	W1	H1
YI-FM-1-07W	1X7	225	230	102	202	206	80
YI-FM-1-13W	1X13	333	230	102	310	206	80
YI-FM-1-16W	1X16	387	230	102	364	206	80
YI-FM-1-19W	1X19	441	230	102	418	206	80
YI-FM-1-22W	1X22	495	230	102	472	206	80
YI-FM-2-13W	2X13	333	379	102	310	355	80
YI-FM-2-16W	2X16	387	379	102	364	355	80
YI-FM-2-19W	2X19	441	379	102	418	355	80
YI-FM-2-23W	2X23	513	379	102	490	355	80

塑料系列

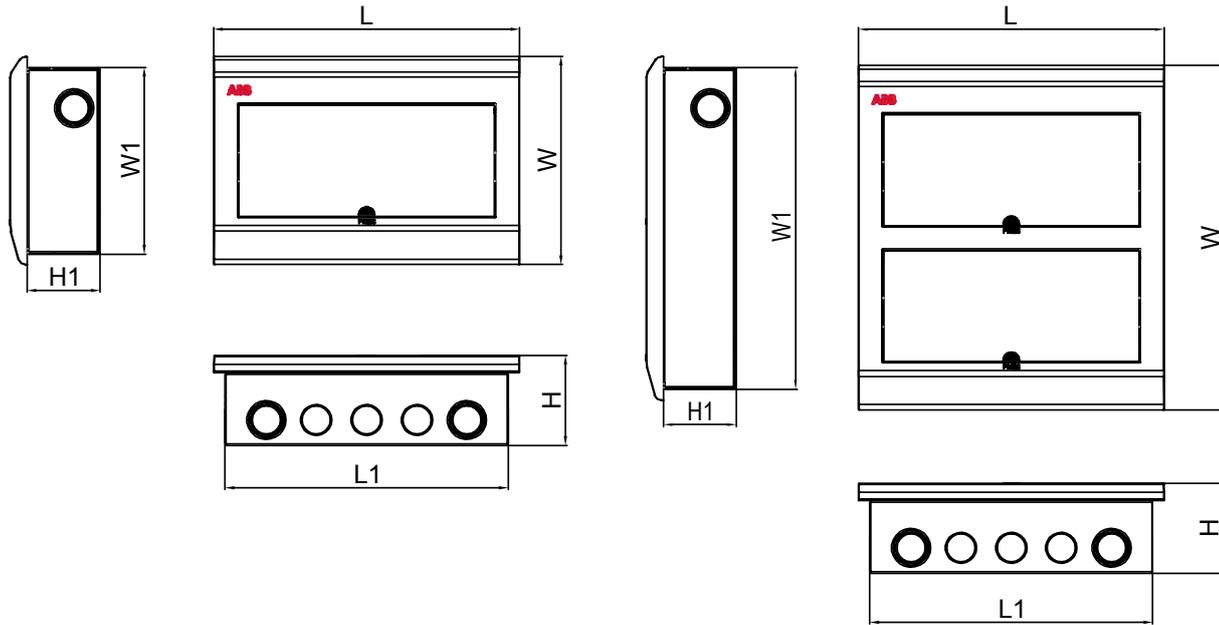

单位: [mm]

产品型号	模数	L	W	H	L1	W1	H1
YI-FP-1-07W	1X7	227	230	99	202	206	80
YI-FP-1-13W	1X13	335	230	99	310	206	80
YI-FP-1-16W	1X16	389	230	99	364	206	80
YI-FP-1-19W	1X19	443	230	99	418	206	80
YI-FP-1-22W	1X22	497	230	99	472	206	80
YI-FP-2-13W	2X13	335	380	99	310	355	80
YI-FP-2-16W	2X16	389	380	99	364	355	80
YI-FP-2-19W	2X19	443	380	99	418	355	80
YI-FP-1-07T	1X7	227	230	99	202	206	80
YI-FP-1-13T	1X13	335	230	99	310	206	80
YI-FP-1-16T	1X16	389	230	99	364	206	80
YI-FP-1-19T	1X19	443	230	99	418	206	80
YI-FP-1-22T	1X22	497	230	99	472	206	80
YI-FP-2-13T	2X13	335	380	99	310	355	80
YI-FP-2-16T	2X16	389	380	99	364	355	80
YI-FP-2-19T	2X19	443	380	99	418	355	80



联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话: 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮: contact.center@cn.abb.com



臻致系列配电箱
产品网页



ABB电气官方微信



ABB高通车



ABB Connect
一站式数字化助理



ABB中国客户服务中心