

# Ovanligt mångsidiga kopplingsdosor

Robust och tålig konstruktion för installationer med krav på upp till IP65



I de förnyade AP9- och AP10-dosorna finns totalt 14 kabelgenomföringar (3x4+2), med självtätande membran. Dosorna är IP65-klassade och godkända att monteras i temperaturer ner till -25 °C.




**Godkända för montage ner till -25 °C**

Tack vare överlägsen konstruktion och gediget material är AP9- och AP10-dosorna monteringsbara i temperaturer ner till -25 °C.

## Jämförelse av gamla och nya versioner

Teknisk information	Gamla versioner	Nya versioner
Kapslingsklass:	IP55	<b>IP65</b>
Monteringstemperatur:	-15 ... 60 °C	<b>-25 ... 60 °C</b>
Märkspänning:	400 V	<b>500 V</b>
Antal kabelinföringar på sidorna:	10	<b>12</b>
Antal kabelinföringar i botten:	2	2
Möjlig att plombera:	-	✓

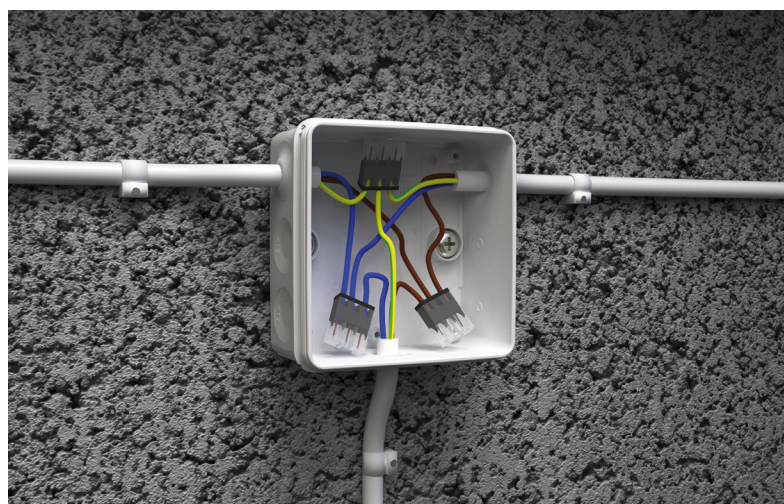

Det är inga ändringar i typ-kod eller E-nummer:

Typ	ABB ID	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
AP9	2TKA140012G1	14 384 00	Kopplingsdosa, IP65, 86 x 86 mm, vit	5/50
AP9/G	2TKA140014G1	14 381 98	Kopplingsdosa, IP65, 86 x 86 mm, grå	5/50
AP9M	2TKA140013G1	14 384 08	Kopplingsdosa, IP65, 86 x 86 mm, svart	5/50
AP9V	2TKA00001564	14 384 39	Kopplingsdosa, IP65, 86 x 86 mm, grön	5/50
AP9R	2TKA00001563	14 384 38	Kopplingsdosa, IP65, 86 x 86 mm, röd	5/50
AP10	2TKA140002G1	14 384 02	Kopplingsdosa, IP65, 104 x 104 mm, vit	5/30
AP10/G	2TKA140003G1	14 382 79	Kopplingsdosa, IP65, 104 x 104 mm, grå	5/30