

FAK1021

FI	Asennusohje
SE	Installationsanvisning
NO	Installasjonsanvisning
EN	Installation instruction
LV	Uzstādīšanas instrukcija
LT	Instaliavimo instrukcija
RU	Руководство по монтажу
PL	Instrukcja instalacji
EE	Paigaldusjuhend

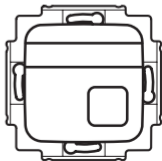

Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning;
Operating voltage; Darba spriegums; Darbiné
įtampa; Рабочее напряжение; Нарієcie прасы;
Toitepinge

9,5 - 28 Vac /
9,5 - 35 Vdc

Virrankulutus; Strömförbrukning;
Strømforbruk; Current consumption; Strāvas
patēriņš; Srovės sąnaudos; Потребляемый
ток; Pobór prądu; Voolutarve

10 mA ac / 10 mA dc

Kytkimen kuormitettavuus; Kontaktbelastning;
Maks bryterbelastning; Contact rating;
Kontaktų vėrtėjums; Nominali įtampa
kontaktiniuose taškuose; Макс. нагрузка на
контакт; Dane styku; Lūliti koormatavus


100 mA
30 Vac / 35 Vdc
3 VA / W

Kotelointiluokka; Kapslingsklass;
Tetthetsklasse; Protection class; Aizsardzības
klase; Saugumo klasė; Класс защиты; Stopieņ
ochrony; Kaitseaste

IP20

Käyttölämpötila; Drifttemperatur
Drifttemperatur; Operating temperature;
Darba temperatūra; Darbiné temperatūra;
Диапазон рабочих температур; Temperatura
prasy; Kasutustemperatuur

5 °C - 40 °C

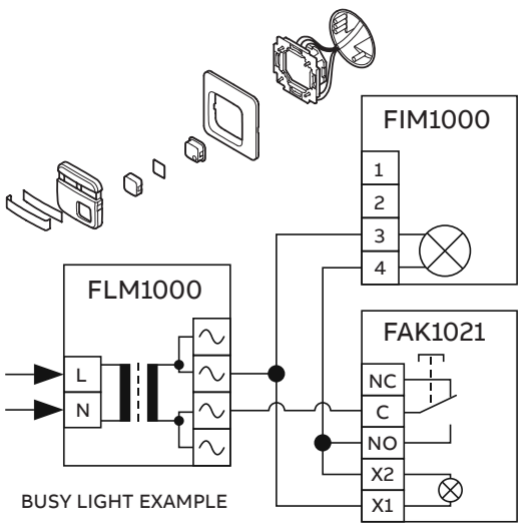

100 mA
30 Vac / 35 Vdc
3 VA / W

12-24 V ac/dc

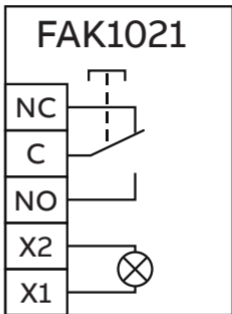


ABB Oy

Porvoon Sisäkehä 2, PO Box 16
FI-06101 Porvoo, Finland
Phone: +358 10 22 11

abb.fi/asennustuotteet
installationmaterials.com



CT11.220/ Doc.: 411018A