 


Aqualux

Aqualux 25



Aqualux 25 Wand



Aqualux 25 SL



Aqualux 25 Decke

Aqualux 25

Vandalismussichere, robuste und wasserdichte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte.

Technische Daten


- **Anschlussspannung:** 230 V AC 50 Hz
- **Zulässige Umgebungstemperatur:**
0 ... +25°C
-25 ... +25°C mit Heizung
- IK10 nicht für hohe Haube
- **Leuchtmittel** inklusive
- **Gehäuse:**
Kunststoff weiß, eloxiertes Aluminium

Einzelbatterieleuchten

Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart				EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
		Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm						
AQUALUX 25 RLED W M3 DALI	BLS9802526	W		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	1,8		BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED W M3 DALI Heizung	BLS9802527	W		RZL	Set	24	LED 3W	20 / -	2,2	mit Heizung	BLP7339955/20
AQUALUX 25 RLED W30° M3 DALI	BLS9802528	W 30°		RZL	Set	21	LED 3W	14,5 / -	2,1	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED D (einseitig) M3 DALI	BLS9802529	D(eins.)		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,1	inkl. Deckenbügel	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED D M3 DALI	BLS9802530	D		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,2	hohe Haube	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED D M3 DALI Heizung	BLS9802542	D		RZL	Set	24	LED 3W	20 / -	2,6	hohe Haube, mit Heizung	BLP7339955/20
AQUALUX 25 RLED E M3 DALI	BLS9802531	E		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	3,5	hohe Haube, inkl. Einbaurahmen	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED P M3 DALI	BLS9802532		P	RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,2	hohe Haube	BLS4100328
AQUALUX 25 RLED K M3 DALI	BLS9802533		K	RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,4	hohe Haube, inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100329
AQUALUX 25 RLED A M3 DALI	BLS9802534		A	RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,5	hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED D M3 DALI SL	BLS9802535	D		SL	-	-	LED 3W	14,5 / -	1,8		BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED D M3 DALI SL Heizung	BLS9802536	D		SL	-	-	LED 3W	20 / -	2,2	mit Heizung	BLP7339955/20
AQUALUX 25 RLED E M3 DALI SL	BLS9802537	E		SL	-	-	LED 3W	14,5 / -	3,1	inkl. Einbaurahmen	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED P M3 DALI SL	BLS9802538		P	SL	-	-	LED 3W	14,5 / -	1,8		BLS4100328
AQUALUX 25 RLED K M3 DALI SL	BLS9802539		K	SL	-	-	LED 3W	14,5 / -	1,8	inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100329
AQUALUX 25 RLED W30° M3 DALI SL	BLS9802540	W 30°		SL	-	-	LED 3W	14,5 / -	2,1	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7339055/20
AQUALUX 25 RLED W30° M3 DALI SL Heizung	BLS9802541	W 30°		SL	-	-	LED 3W	20 / -	2,5	inkl. 30°-Wandbügel, mit Heizung	BLP7339955/20

Aqualux

 
Aqualux 25



Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
PENDELP. 500MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015518	P	0,2	Doppelpendel, kürzbar
PENDELP. 1000MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015519	P	0,4	Doppelpendel, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014581	BLP6014581	W (RZL) / D (SL)	0,8	nur für flache Haube

Ersatzteile	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
PIKTO 24Meter LMU/R/L ISO	BLPISOP-0120S58		<0,1	Klebefolienset für flache und hohe Haube
PIKTO 24Meter LMO ISO	BLPISOP-0120E51		<0,1	Klebefolie für flache und hohe Haube
MONTAGEBUEGEL DECKE/PENDEL AQL 25	BLP11150029	D(eins.)	0.3	
WAND AUSLEGER AQUALUX 25	BLP11150030V	A	0.3	Wandausleger für RZL + SL
WANDMONTAGEBUEGEL AQL 25	BLP11150028V	W 30°	0.3	30° Wandbügel
EINBAURAHMEN AQUALUX WEISS	BLP11150042/2001	E	1.3	
DOPPELSEITIGE HAUBE AQUALUX 25	BLP11240062/20		0.4	hohe Haube, ohne Piktogramme
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP600970540	K	0.1	pro Leuchte 2VE = 4 Kettenhaken

Projektierungstabellen

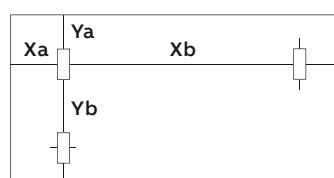


EBL 3h (1,0x)				
Aqualux 25 RLED SL				
h(m)	Xa	Xb	Xa	Xb
2,5	1,0	3,8	3,0	9,1
3,0	0,0	3,4	2,9	9,3
3,5	-	2,6	-	6,3

Projektierungsdaten / Wartungsfaktor


Allen Projektierungsdaten liegt einheitlich ein leuchtenbezogener Wartungsfaktor von 0,8 zugrunde, d. h. die in den Tabellen gezeigten Abstände wurden bereits um den Faktor 0,8 verringert. Für genaue Berechnungen stehen Ihnen zu allen Leuchten entsprechende Lichtstärkeverteilungsdaten im Eulumdat-Format als Download auf unserer Internetseite zur Verfügung: www.abb.de/kaufel

 Aqualux
Aqualux 25




Maßzeichnungen Leuchten - Aqualux 25


Aqualux 25 W

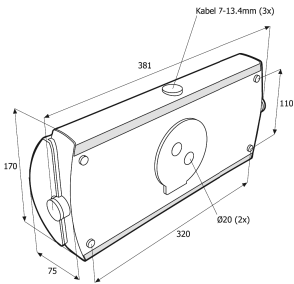


Aqualux 25 D (eins.)

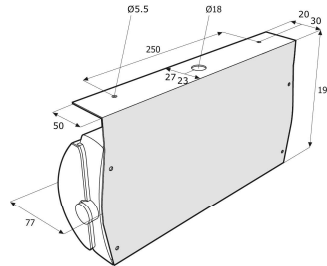


Aqualux 25 W 30°

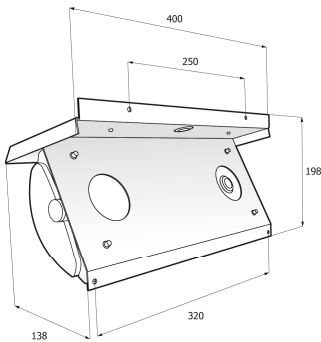


Aqualux 25 D hohe Haube

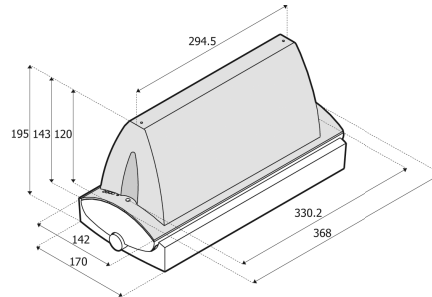


Aqualux 25 A hohe Haube

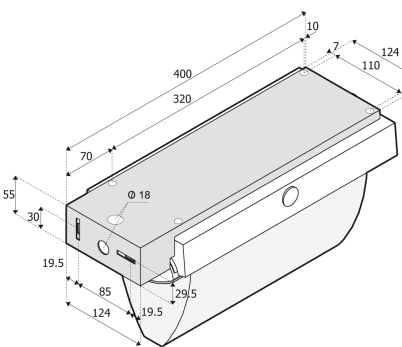

Aqualux 25 E hohe Haube

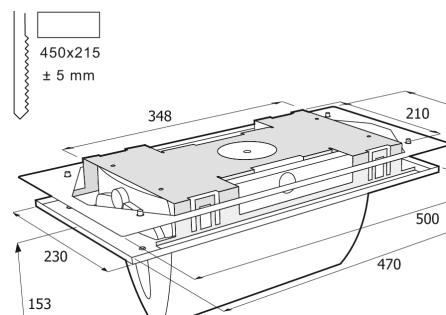

Ballschutzkorb 6014581

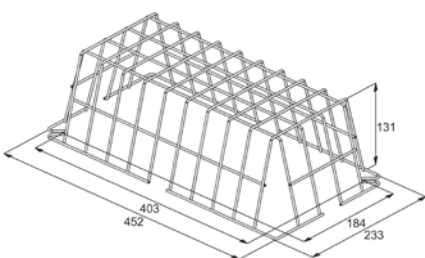

Doppelpendel

