



Måttskisser (alla mått i mm)

CDC, SDC

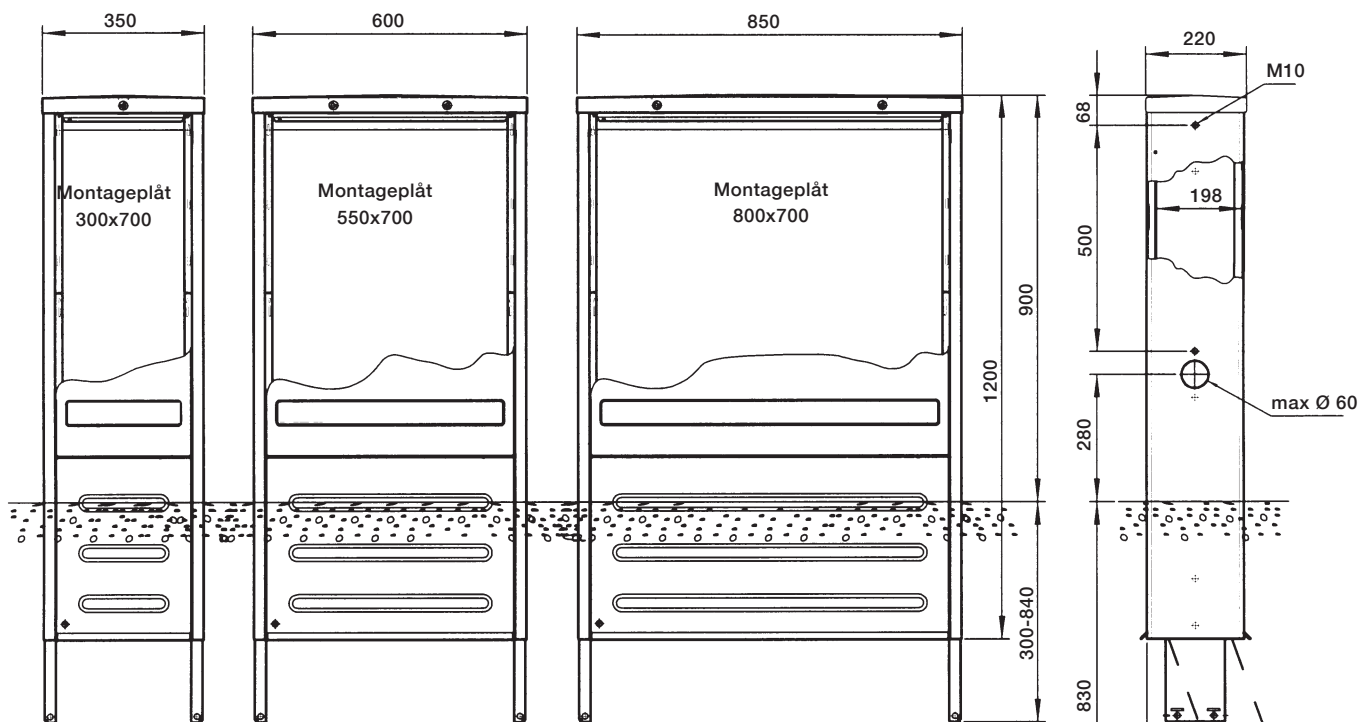

Kapslingar typ CDC

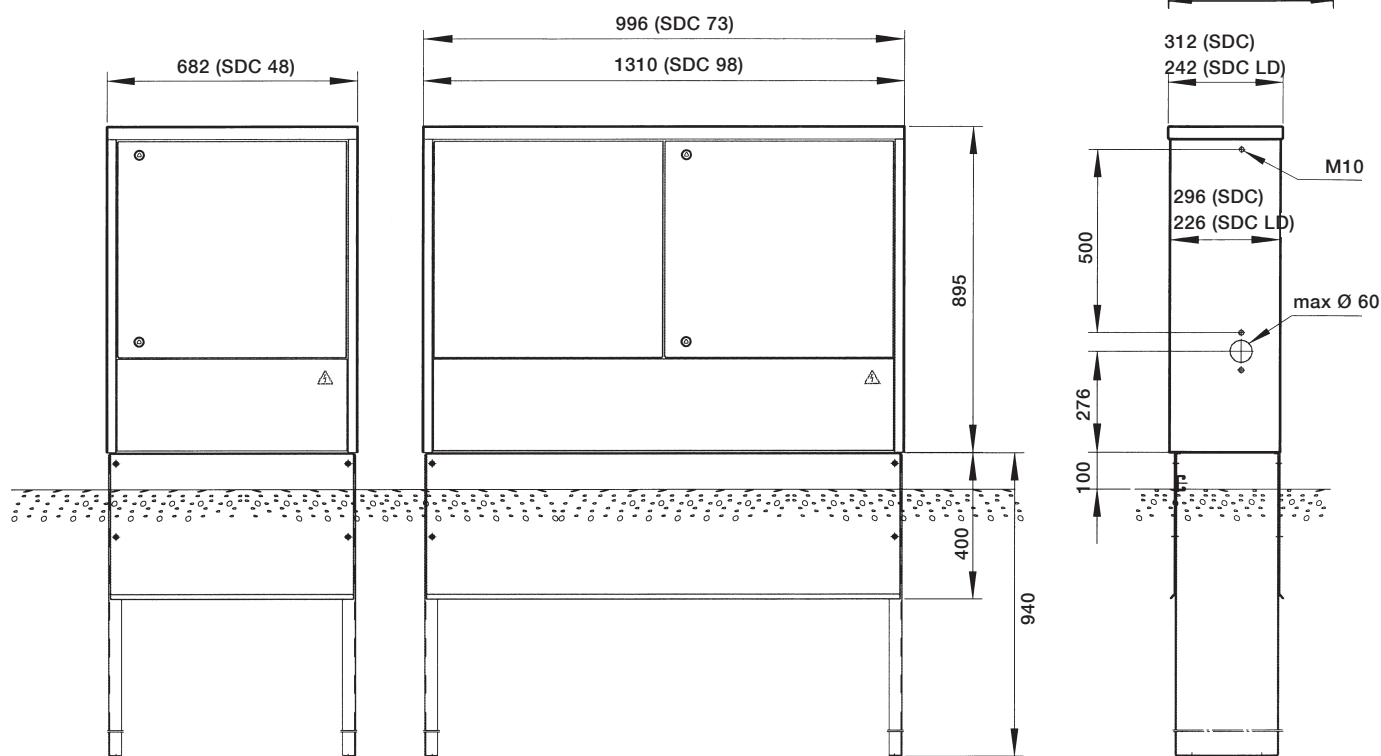


Kapslingar typ SDC


Måttskisser (alla mått i mm)

KSIK, CDCM

3

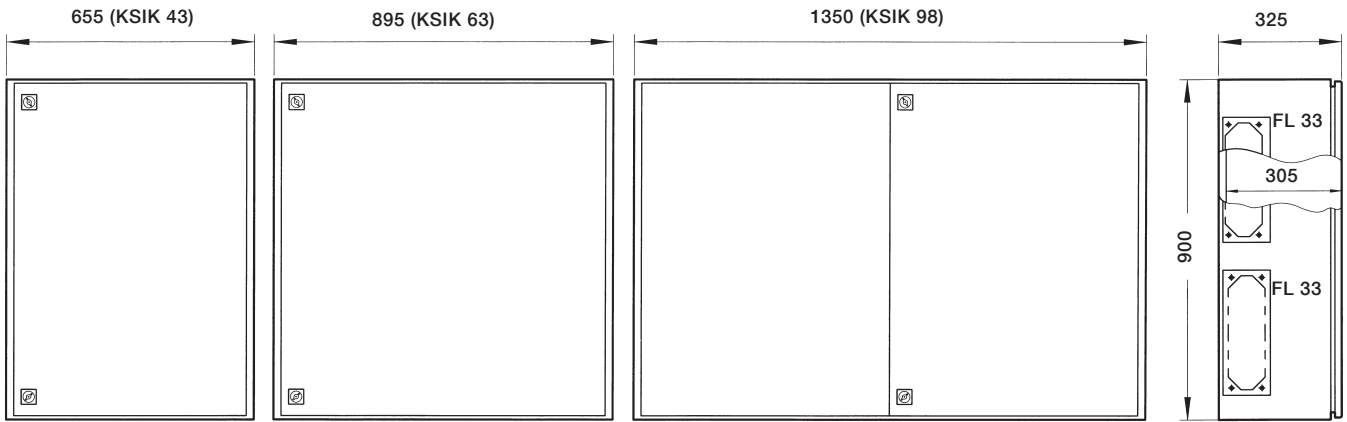


Kapslingar typ KSIK

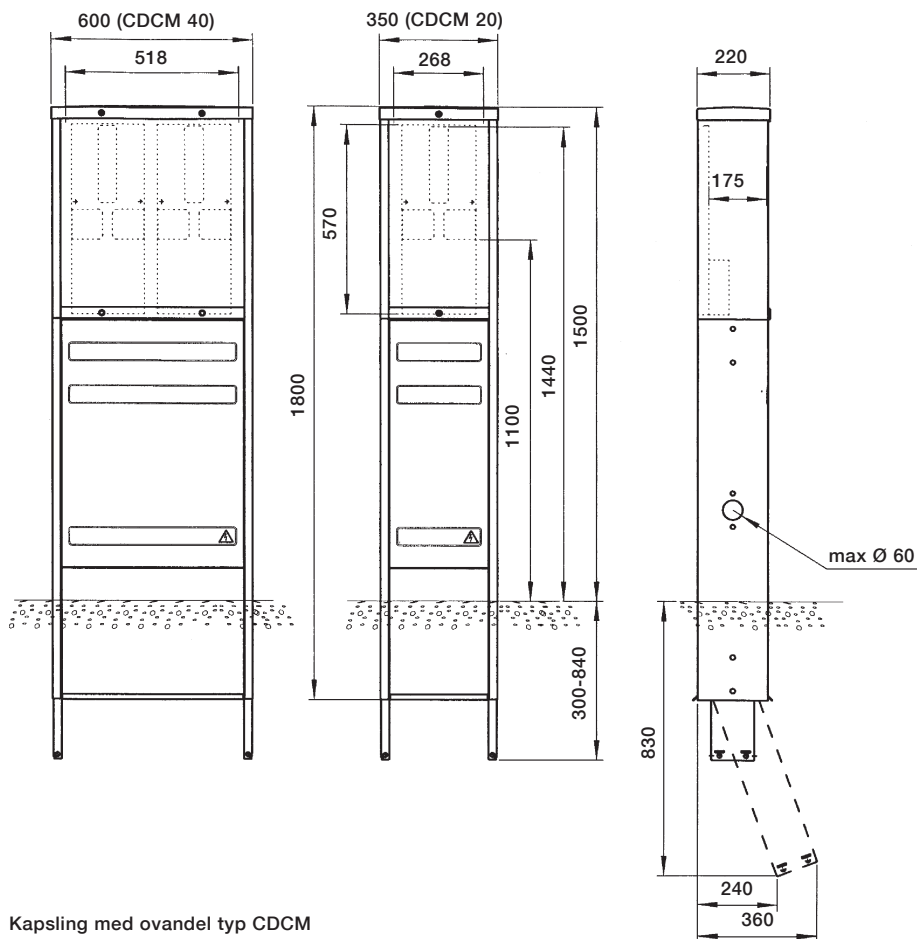

Kapsling med ovan del CDCM


Måttskisser (alla mått i mm)

SDCM, CDCA, CDCP

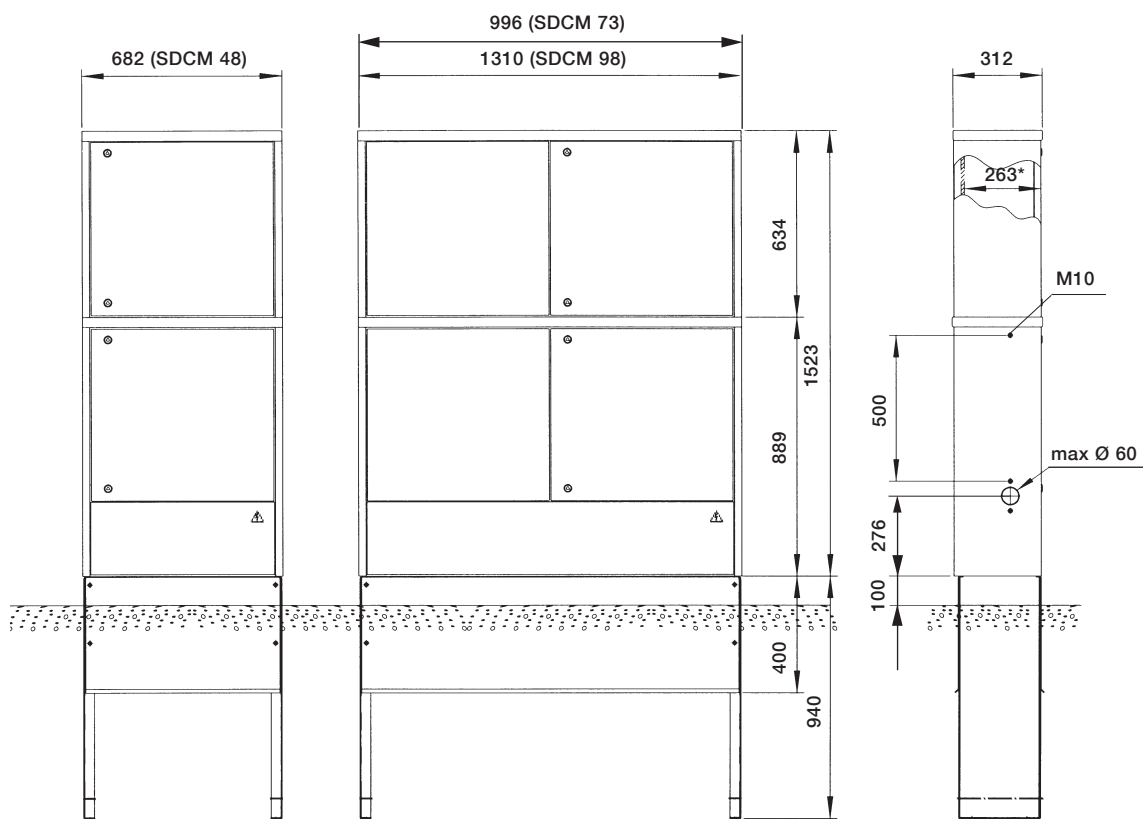


Kapsling med oandel typ SDCM

* Djup 263 från montageplatta till lucka och 250 vid luckskarv

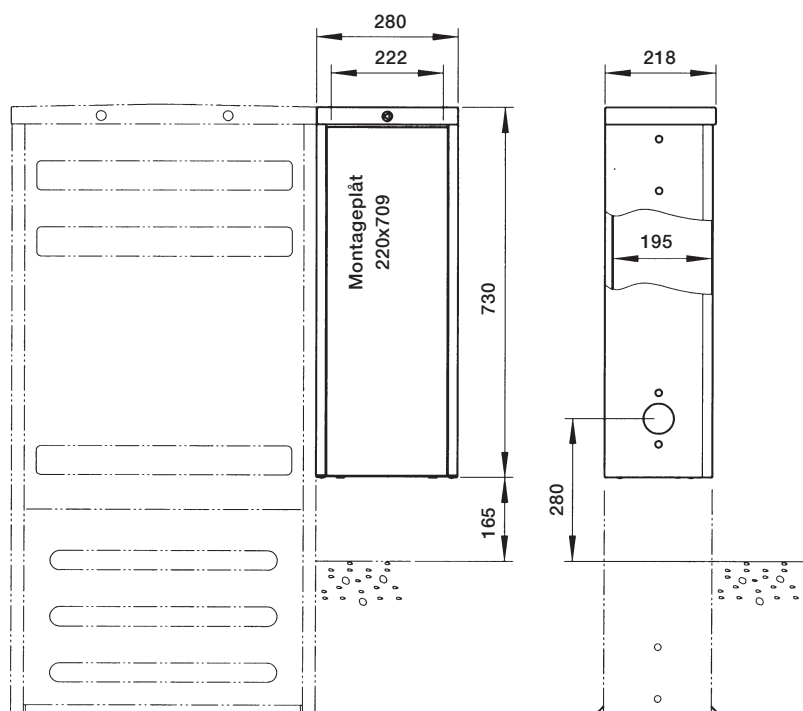

Tillbehörsskåp typ CDCA

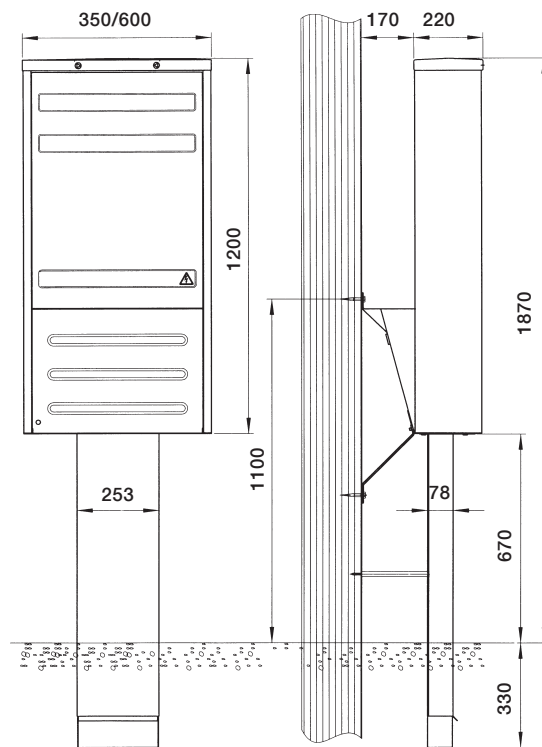

Stolpskåp typ CDCP