
Componentenoverzicht

System pro E comfort MISTRAL®




—
System pro E comfort MISTRAL®



Artikelnummer	Type	Omschrijving
1SLM004105A1202	41P12X12N	Mistral verdeelkast 12 module met transparant deur, inclusief aardklem en montagebrug
1SLM004105A1204	41P12X22N	Mistral verdeelkast 24 module met transparant deur, inclusief aardklem en montagebrug
1SLM004105A1206	41P12X32N	Mistral verdeelkast 36 module met transparant deur, inclusief aardklem en montagebrug
1SLM004105A1207	41P12X42N	Mistral verdeelkast 48 module met transparant deur, inclusief aardklem en montagebrug

—
Automaten 1P+N

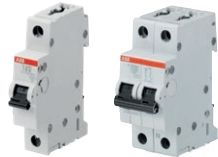

2CSS245101R0165	SN 201L B16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, B-Kar.- 1 Mod 4,5KA
2CSS245101R0164	SN 201L C16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, C-Kar.- 1 Mod 4,5KA
2CSS255101R0165	SN 201 B16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, B-Kar.- 1 Mod 6KA
2CSS255101R0164	SN 201 C16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, C-Kar.- 1 Mod 6KA
2CDS251120R0165	SC 201 B16 NA	Installatie-automaat 16A, 1P + N, B-Kar.- 2 Mod 6KA
2CDS251120R0164	SC 201 C16 NA	Installatie-automaat 16A, 1P + N, C-Kar.- 2 Mod 6KA

—
Automaten 3P+N



2CDS253120R0165	SC 203 B16 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 16A
2CDS253120R0164	SC 203 C16 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 16A
2CDS254280R0165	S204C-B16	Installatie-automaat 4P, b-Kar. 16A, 2 modules
2CDS254280R0164	S204C-C16	Installatie-automaat 4P, c-Kar. 16A, 2 modules
2CDS253120R0205	SC 203 B20 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 20A
2CDS253120R0204	SC 203 C20 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 20A
2CDS253120R0255	SC 203 B25 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 25A
2CDS253120R0254	SC 203 C25 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 25A
2CDS253120R0325	SC 203 B32 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 32A
2CDS253120R0324	SC 203 C32 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 32A

—
Aardlekschakelaars



2CSF202102R1400	FH 202 A 40/0,03	Aardlekschakelaar 2P 40A, 30mA
2CSF204102R1400	FH 204 A 40/0,03	Aardlekschakelaar 4P 40A, 30mA
2CSF204102R1630	FH 204 A 63/0,03	Aardlekschakelaar 4P 63A, 30mA

—
Aardlekautomaten



2CSR255180R1165	DS201 B16/0,03	Aardlekautomaat 1P + N, B-Kar. 16A, 30mA, 6kA
2CSR255180R1164	DS201 C16/0,03	Aardlekautomaat 1P + N, C-Kar. 16A, 30mA, 6kA
2CDB352501R1165	DSN201E B16 A30	Aardlekautomaat 1P + N, B-Kar. 16A, 30mA, 6kA, 1 module
2CDB352501R1164	DSN201E C16 A30	Aardlekautomaat 1P + N, C-Kar. 16A, 30mA, 6kA, 1 module
2CSR256140R1165	DS203NCB16A30	Aardlekautomaat 3P + N, B-Kar. 16A, 30mA, 6kA
2CSR256140R1164	DS203NCC16A30	Aardlekautomaat 3P + N, C-Kar. 16A, 30mA, 6kA

—
Vlamboogdetectie




2CSA255901R9165	S-ARC1B16	Vlamboogdetector met geïntegreerde installatieautomaat 6KA, 1P+N, B kar, 16A
2CSA255103R1165	DS-ARC1B16A30	Vlamboogdetector met geïntegreerde aardlekautomaat, 6KA, 1P+N, B kar, 16A

—
Overspanningsbeveiliging



2CTB803972R1100	OVR T2 1N 40-275 P QS	Overspanningsbeveiliging 1P + N, TT, TNS 40KA UC=275V
2CTB803973R1100	OVR T2 3N 40-275 P QS	Overspanningsbeveiliging 3P + N, TT, TNS 40KA UC=275V

Hoofdschakelaars

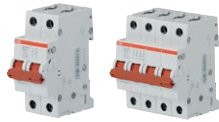

2CDD282101R0040	SD 202/40	Hoofdschakelaar rood 2P, 40A 415VAC
2CDD284101R0040	SD 204/40	Hoofdschakelaar rood 4P, 40A 415VAC
2CDD282101R0063	SD 202/63	Hoofdschakelaar rood 2P, 63A 415VAC
2CDD284101R0063	SD 204/63	Hoofdschakelaar rood 4P, 63A 415VAC

Schakelaars, 9mm



Artikelnummer	Type	Omschrijving
2CCA703005R0001	E21-16-20	Aan/uit schakelaar 16A, 250/400VAC, 2NO
2CCA703040R0001	E213-16-001	Wisselschakelaar 16A, 250VAC, 1CO
2CCA703150R0001	E215-16-11B	Drukknop 1M + 1V, 16A
2CCA703025R0001	E214-16-101	Hand / 0/ auto schakelaar 16A, 250VAC, 1 CO

kWh-meters



Artikelnummer	Type	Omschrijving
2CMA103572R1000	C11 110-301	kWh dir 1F/N 40A, 230V, PULS
2CMA103571R1000	C11 110-101	kWh dir 1F/N 40A, 230V, PULS, MID
2CMA103575R1000	C13 110-301	kWh dir 3F/N 40A, 400V, PULS
2CMA103574R1000	C13 110-101	kWh dir 3F/N 40A, 400V, PULS, MID

Beltrafo



2CSM228735R0802	TM15/12	Beltrafo 230VAC / 12VAC , 15 VA, 50/60 Hz
-----------------	---------	---

Tijd-schakelklok




2CSM222531R1000	DW1	Digitale week timer, Wekelijks 1 kanaal
2CSM222511R1000	DWA1	Digitale week astro timer, Wekelijks 1 kanaal

Wandcontactdozen



2CSM210000R0721	M1175	Wandcontactdoos met randaarde
2CSM211000R0721	M1175-C	WCD met randaarde en klapdeksel

Doorverbindingskammen

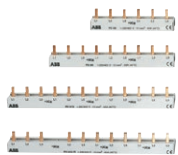

2CDL220001R1012	PS2/12A	Kamrail 2F+EINDKAP PS 2/12 12 modules
2CDL240213R1012	PS4/12NA	Kamrail 3FN+EINDKAP PS 4/12NA 12 modules
2CDL801141R1013	BB-SU 1/13/10 GRAU	Kamrail tbv DSN201E 1 fase grijs 13 modules
2CDL801145R1013	BB-S 1/13/10 BLAU	Kamrail tbv DSN201E nulrail blauw 13 modules
2CDL840142R1012	BB-SU 4/12/10 Kit	Kamrail tbv DSN201E 3f+N 12 modules
2CSL920009R1012	BF2-S9 UP 1N/12	Kamrail SD202/FH202 ernaast SN201 serie
2CSL940009R1012	BF2-S9 UP 3N/12	Kamrail SD204/FH204 ernaast SN201 serie (over 3-fasen verdeeld bij SN201)
109807	935112	Kamrail tbv SN201 3-fasen 12 modules

Magneetschakelaars



1SBE121111R0620	ESB20-20N-06	Magneetschakelaar 20A 2-polig, 230V
1SAE231111R0640	ESB25-40N-06	Magneetschakelaar 25A 4-polig, 230V
1SAE341111R0640	ESB40-40N-06	Magneetschakelaar 40A 4-polig, 230V

Accessoires Mistral kast



1SPE007715T9999	BIVS18	Buisinvoerstuk
-----------------	--------	----------------



—

ABB b.v.

Electrification Business Area

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Postbus 104, 6710 BC Ede

Tel.: 088 26 00 900


E-mail: nl-tech-EP@abb.com

abb.nl/lowvoltage

Volg ABB ook via:

 [ABB Electrification NL](#)

 [ABB Electrification](#)

 [ABB-Benelux](#)

 [Electrification NL](#)

© Copyright 2021 ABB. Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.