

FICHE PRODUIT KAUFEL®

BRIOSPOT S - montage saillie

BAES Locaux à sommeil non étanche et étanche



01


02

01 BrioSpot S non étanche

02 BrioSpot S étanche

Caractéristiques clés

- Courbes élégantes
- Gamme configurable : 1 référence 3 montages (murale, plafond, drapeau)
- Références étanches et résistantes aux chocs
- NF Environnement : batterie nouvelle génération
- Supervision à distance à l'application Naveo®Pro
- Fonction intégrée de balisage d'urgence "visibilité+"
- Disponible en noir et blanc pour les versions non étanche

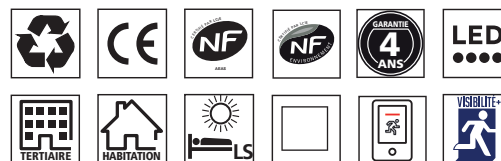

Gamme

Désignation	code	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn lifePO4	N° de licence NF
Locaux à sommeil non étanche 1/5 heures* - Classe II									
BRIOSPOT S LSL A	100 213K	Autotestable V+	42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL A BLK**	100 313K	Autotestable V+	42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL COM	100 214K	Adressable V+	42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL COM BLK**	100 312K	Adressable V+	42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
Locaux à sommeil étanche 1/5 heures* - Classe II									
BRIOSPOT S ET LSL A	100 217K	Autotestable V+	66/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22025
BRIOSPOT S ET LSL COM	100 218K	Adressable V+	66/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22025


Autotestable = Autotestable Adressable = Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires pour une installation murale et plafond.

Pour une installation en version drapeau, pictogramme en option, voir au verso de cette fiche.

**BLK = version noire

Dimensions

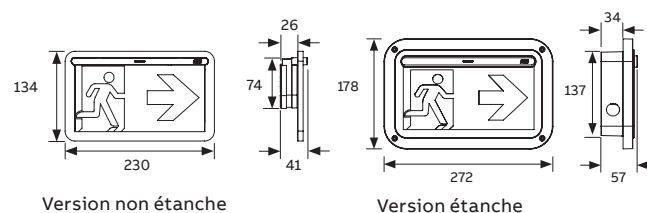

BrioSpot S


Accessoires

Étiquettes

Désignation	Code	Dimensions	Poids
BrioSpot S Lot de pictos pour montage mural et plafond	661 010	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot S étiquettes pour montage drapeau	661 011	20 x 10 cm	10 g



Étiquettes pour montage mural et plafond
BrioSpot S : 661 010

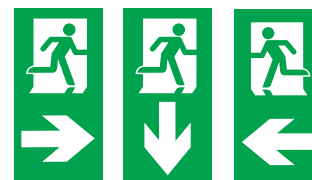

Étiquettes pour montage drapeau
661 011

Divers

Désignation	Code
BrioSpot S Accessoire montage suspendu	652 009
BrioSpot S Patère de déport	652 010
BrioSpot S Grille de protection	660 021

Pièces détachées

Désignation	Code
Batterie 3,2 V-0,6 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES évacuation et locaux à sommeil	759 000
Batterie 3,2 V-3,2 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES ambiance	759 100



Télécommandes - Guide de choix

Fonctionnalités	BT 4000	BT 5F	BT 12V	BT V+**	Bi-DBR/DL**
Allumage/extinction "blocs Kaufel®"	•	•	•	-	-
Allumage/extinction "blocs Kaufel®" avec respect ou non de la polarité (Idéalement respecter la polarité pour les installations en adressable)	•	•	-	-	-
Allumage/extinction "multimarques"	-	•	-	-	-
Report de l'ordre d'allumage/extinction	•	•	•	-	-
Test SATI manuel et/ou automatique*	•	•	-	-	-
Report défaut SATI (contact sec)	•	•	-	-	-
Fonctionnalité "locaux à sommeil" avec asservissement alarme incendie	•	-	-	•	•

Gamme

Code produit	624 000	621 500	621 201	621 000	280 000
Fonction principale	Multifonctions	Multimarques	Standard	Visibilité +	DBR / DL
Gammes équipées	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI
Nbre de modules	6	4	4	4	4
Capacité de commande	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.
Dimensions (L x l x P en mm)	105 x 90 x 58	90 x 70 x 70	90 x 70 x 70	90 x 70 x 60	90 x 70 x 60

* le message envoyé par la télécommande permet d'identifier si tous les blocs fonctionnent normalement : clignotement rouge si défaut d'un ou plusieurs blocs

** Cette télécommande s'associe obligatoirement avec une des 3 télécommandes suivantes BT12, BT5F ou BT4000