

09/2024

AP9, AP10 og AP45 fargede koblingsbokser

Et bærekraftig valg




Vår Mission to Zero™-fabrikk i Porvoo i Finland, bruker 100 % fornybar energi. Det lave karbonavtrykket fra produksjonen, sammen med korte logistikkjeder, gjør AP9, AP10 og de nye AP45-boksene til et mer bærekraftig valg.



Bruk av resirkulert plast for å spare

Vi introduserer nå fargede AP9, AP10 og AP45 bokser. Boksene er produsert med resirkulert materiale, som reduserer karbonavtrykket og sparer naturressurser, spesielt vann.

Ved å bruke resirkulert plast kan vi spare 90 liter vann per boks (AP9) og redusere karbonavtrykket med **40 %**.

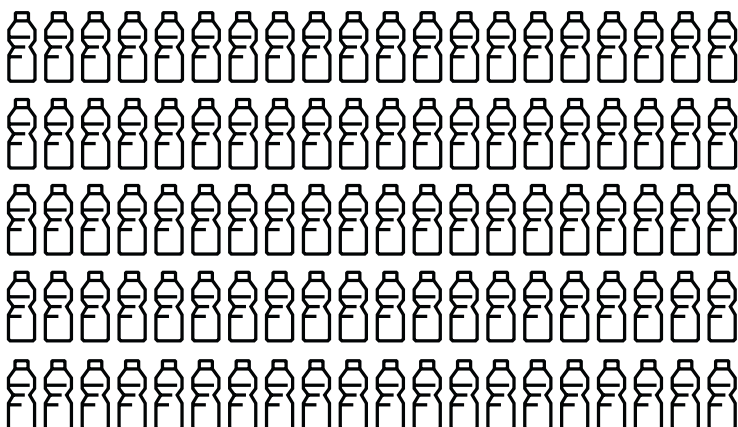

- 01 El.nr.: 1241014 - AP9/G - grå
- 02 El.nr.: 1241009 - AP9M - sort
- 03 El.nr.: 1241018 - AP9V - grønn
- 04 El.nr.: 1241019 - AP9R - rød
- 05 El.nr.: 1241025 - AP10/G - grå
- 06 El.nr.: 1241001 - AP10M - sort
- 07 El.nr.: 1241003 - AP45G - grå
- 08 El.nr.: 1241002 - AP45M - sort



—
ABB hjelper kundene med å ta mer miljøvennlige valg.

Type III Environmental Product Declarations (EPD) er publisert for AP9- og AP10-bokser, for full åpenhet om miljøpåvirkninger gjennom hele produktets livssyklus.

I tillegg er AP9 og AP10 koblingsbokser sertifisert med ABB EcoSolutions™-merket, som garanterer at produktet er designet og produsert for å følge strenge sirkularitetsretningslinjer fastsatt av ABB. Vårt eget miljømerke hjelper oss i vår reise mot mer bærekraftige produkter.

For å hjelpe med å bevare jordens ressurser for fremtidige generasjoner, jobber ABB med en omfattende tilnærming til sirkularitet. Målet vårt er å utvikle nye forretningsmodeller som reduserer avfall, øker resirkulering og gjenbruk, og gjør produktene våre mer holdbare. Vi samarbeider tett med kunder og leverandører for å integrere sirkularitet i hele verdikjeden.

Mer informasjon:

<https://go.abb/eco-solutions>



—
ABB
Eco
Solutions™

Bestillingsinformasjon



AP9 koblingsboks 86 x 86 mm, IP65
Den firkantede koblingsboksen AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) er utstyrt med 12 membrankabelinnføringer (Ø17 mm) i sidene, og to (Ø19 mm) i bunnen. Kabler er enkle å koble til ved å føre de stripedede endene gjennom inntakene. Boksen låses ved å klikke lokket på og kan åpnes ved å stikke en skrutrekker inn i åpningssporene. Ingen skruer er nødvendig. Boksen kan også forsegles. Boksene kan utstyres med strekkavlaster AS9.10. Passer til Ø6-15,5 mm kabel. VDE-godkjent. Monteringstemperatur er -25... +60 °C. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21). De fargede AP9 boksene er produsert i resirkulert plast.

Type	Colour	Elnr:	Description	Pakning
AP9		1241010	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 86 x 86 mm, hvit	5/50
AP9/G		1241014	Utenpåliggende koblingsboks IP65, 86 x 86 mm, grå	5/50
AP9M		1241009	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 86 x 86 mm, sort	5/50
AP9V		1241018	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 86 x 86 mm, grønn	5/50
AP9R		1241019	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 86 x 86 mm, rød	5/50



AP10 koblingsboks 104 x 104 mm, IP65
Den firkantede koblingsboksen AP10 (6,0 mm², 500 V, IP65) er utstyrt med 14 membrankabelinnføringer (Ø19 mm), tre på hver side og to i bunnen. Kabler er enkle å koble til ved å føre de stripedede endene gjennom inntakene. Boksen låses ved å klikke lokket på og kan åpnes ved å stikke en skrutrekker inn i åpningssporene. Ingen skruer er nødvendig. Boksen kan også forsegles. Boksene kan utstyres med strekkavlaster AS9.10. Monteringstemperatur er -25... +60 °C. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21). De fargede boksene er produsert i resirkulert plast.

Type	Colour	Elnr	Description	Pakning
AP10		1241015	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 104 x 104 mm, hvit	5/30
AP10/G		1241025	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 104 x 104 mm, grå	5/30
AP10M		1241001	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 104 x 104 mm, sort	5/30



AP45 koblingsboks 105 x 43 x 40 mm, IP65
Den mindre AP45 koblingsboksen (105 x 43 x 40 mm) er utstyrt med 8 membrankabelinnføringer (Ø17 mm) i sidene, og to (Ø19 mm) i bunnen. Kabler er enkle å koble til ved å føre de stripedede endene gjennom inntakene. Boksen låses ved å klikke lokket på og kan åpnes ved å stikke en skrutrekker inn i åpningssporene. Ingen skruer er nødvendig. Boksen kan også forsegles. Boksen kan utstyres med strekkavlastning AS9.10. Passer til Ø6-15,5 mm kabel. VDE-godkjent. Monteringstemperatur er -25... +60 °C. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21). Produsert i resirkulert plast.

Type	Colour	Elnr:	Description	Pakning
AP45		1241003	Utenpåliggende koblingsboks, IP65, 40 x 43 mm, grå	5/50
AP45		1241002	Utenpåliggende koblingsboks IP65, 40 x 43 mm, sort	5/50