


Indulux 316L

BAES étanche à LED KAUFEL®



Caractéristiques clés

- Repiquage intégré (2 entrées de câbles)
- Fonction veille : anneaux lumineux
- Facile à installer
- Solution en acier inoxydable 316L
- Maintenance rapide
- Eclairage LED performant
- Pictogrammes inclus pour les versions Évacuation

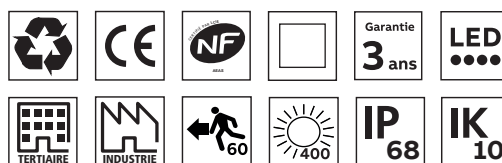

01 Indulux ET 60LP A

Gamme

Désignation	Référence	Technologie	Flux assigné (lm)	P/NP	Température ambiante	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
BAES Évacuation (3 heures)								
INDULUX ET 60LP A	101 111 K	■	200	P	0°C à +40°C	< 3,6	230 Vca	T 17052
INDULUX ET 60LP COM	101 112 K	■	200	P	0°C à +40°C	< 3,6	230 Vca	T 17052
BAES Ambiance (1 heure)								
INDULUX ET 400L A	101 121 K	■	400	NP	0°C à +40°C	< 1,9	230 Vca	T 17053
INDULUX ET 400L COM	101 122 K	■	400	NP	0°C à +40°C	< 1,9	230 Vca	T17053

■ = Autotestable ■ = Adressable

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
Enjoliveurs	Couple d'enjoliveurs + kit de sécurité	102 601 K
Pictogramme	Jeu de pictogramme évacuation	102 701 K

Dimensions

