

Zenit estanco y detectores



- Zenit IP55 de empotrar**
- » Instalación de empotrar.
 - » Marco estanco con doble aislamiento y cierre hermético.
 - » Tapa abatible de 120°.
 - » Incluye bastidor e interruptor/conmutador código N2202 BL o base de enchufe IP55 referencia N2288 BL.

N3002 BL	Interruptor/Conmutador IP55	Consultar
N3088 BL	Base de enchufe IP55	Consultar



- Zenit IP55 de superficie**
- » Instalación en superficie.
 - » Caja estanca con doble aislamiento y cierre hermético.
 - » Tapa abatible de 120°.
 - » Incluye bastidor e interruptor/conmutador código N2202 BL o base de enchufe IP55 referencia N2288 BL.
 - » Entrada con cono multidíámetro.

N3202	Interruptor/Conmutador IP55	Consultar
N3288	Base de enchufe IP55	Consultar



- Detector de movimiento de superficie 240°**
- » Tensión nominal: 230V, 50Hz.
 - » Potencia: 2.000W (halógenas) y 1.000W (incandescentes y fluorescentes).
 - » Ángulo de detección: 240°
 - » Ajuste de tiempo: 5 seg – 12 min.
 - » Detección frontal: 12 m

9503 BL	Detector de movimiento	Consultar
---------	------------------------	---------------------------



- Detector de presencia mini 360°**
- » Tensión nominal: 230V, 50Hz.
 - » Potencia: 2.000W (incandescentes), 1.000W (halógenas), 1.000VA (fluorescentes); 200W (LED).
 - » Ángulo de detección: 360°
 - » Ajuste de tiempo: 1 min – 12 min.
 - » Rango de detección: Ø6m instalado a una altura de 3 metros.

9514 BL	Detector de movimiento	Consultar
---------	------------------------	---------------------------

Red de ventas Electrification

Área Cataluña y Baleares

C/ Illa de Buda, 55, Edificio C
08192 Sant Quirze del Vallès

Área Centro

San Romualdo, 13
28037 Madrid

Área Canarias

Antonio María Manrique, 3 - Planta
2a, Oficina 5
35011 Las Palmas de Gran Canaria

Área Norte

Bo Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 Trapagarán

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6
20180 Oiartzun

Aragón

Torre Aragonía, Sala 345
Avenida Juan Pablo II, piso 3º
50009 Zaragoza

Navarra y La Rioja

Navarra, 5, Oficina 9
31012 Pamplona

Área Levante

Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul - Oficinas
b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia

Área Noroeste

Polígono San Cristóbal - c/ Plata,
14, Nave 11
47012 Valladolid

Galicia

Calle 2a, Parcela 11, Oficina 7
15190 – Pocomaco, A Coruña

Asturias

Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón

Área Sur

Avenida Pintor Sorolla, 125, 4o G
29018 Málaga

Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla

Electrification

C/ Illa de Buda, 55
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
www.abb.es/bajatension

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

Soporte Técnico

Para productos ABB:
soporte-technico.abb@es.abb.com

Fábrica Niessen

Pol. Ind. de Aranguren, 6 20180
Oiartzun (Gipuzkoa)
www.abb.es/niessen

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
saic.niessen@es.abb.com

Soporte Técnico

Para productos Niessen:
soporte.niessen@es.abb.com



Campaña Niessen 2022



www.abb.es/niessen

ABB-free@home® y Welcome

Automatice su hogar



Catálogo CEM

Conozca nuestras soluciones



Zenit estanco y detectores

Comodidad y seguridad



Escanee los QR para saber más.

CEM: Conectividad eléctrica y multimedia



Puesto de trabajo con 4 bases de enchufe

» Incluye 4 bases de enchufe, 2 bases SAI y 4 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP (por separado adaptador intercambiable para Systimax, Panduit y R&M).

T1100 BL	Kit de 4 columnas de superficie	Consultar
T1100.1 BL	Kit de 4 columnas de empotrar	Consultar



Puesto de trabajo de 3 columnas

» Incluye 2 bases de enchufe, 2 bases SAI y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP (por separado adaptador intercambiable para Systimax, Panduit y R&M).

T1110 BL	Kit de 3 columnas de superficie	Consultar
T1110.1 BL	Kit de 3 columnas de empotrar	Consultar



Puesto de trabajo de 3 columnas

» Incluye 4 bases de enchufe y 4 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP (por separado adaptador intercambiable para Systimax, Panduit y R&M).

T1111 BL	Kit de 3 columnas de superficie	Consultar
T1111.1 BL	Kit de 3 columnas de empotrar	Consultar



Puesto de trabajo de 2 columnas

» Incluye 2 bases de enchufe y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP (por separado adaptador intercambiable para Systimax, Panduit y R&M).

T1120 BL	Kit de 2 columnas de superficie	Consultar
T1120.1 BL	Kit de 2 columnas de empotrar	Consultar



Punto de conexión compacto empotrable en mesa

» Incluye 1 base de enchufe y latiguillo conector macho.

» Para coronas de diámetro 60mm.

T2111.9 BL	Kit compacto con 1 base de enchufe BL	Consultar
T2111.9 AN	Kit compacto con 1 base de enchufe AN	Consultar




Punto de conexión compacto empotrable en mesa

» Incluye 1 base de enchufe, 2 cargadores USB cableados de 2A y latiguillo conector macho.

» Para coronas de diámetro 60mm.

T2119.19 BL	Kit compacto con 1 base de enchufe y 2cUSB BL	Consultar
T2119.19 AN	Kit compacto con 1 base de enchufe y 2cUSB AN	Consultar

Welcome y ABB-free@home®

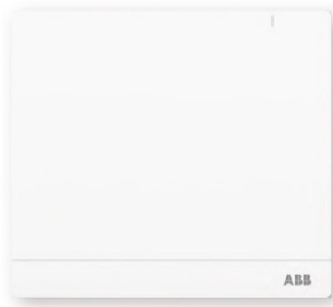

Puesto de trabajo de 3 columnas

» El corazón del sistema ABB-free@home® permite el acceso a un ordenador, tablet o smartphone vía red local inalámbrica. De esta forma se pueden definir las funciones del sistema y controlarlo. Adicionalmente, se puede conectar el System Access Point en red a través de un router, tanto por red local como por red local inalámbrica. Conectar y listo.

SAP/S.3	Punto de acceso 2.0 WL, 230V	Consultar
---------	------------------------------	---------------------------



Sistema de control Welcome

» Como «cerebro» del sistema Welcome, gestiona la comunicación entre la placa de calle y la estación interior.

W2300.20	Sistema de control Welcome	Consultar
----------	----------------------------	---------------------------



Monitor color 7" manos libres, BL

» Monitor de 7" no táctil welcome con 6 botones táctiles adicionales de acceso rápido.

» Admite hasta 5 funciones de intercomunicador e interruptor universal a través de un simple botón de acceso rápido.

» Instalación sencilla de montaje en superficie.

WM22411-W	Monitor color 7"	Consultar
-----------	------------------	---------------------------



Fuente de alimentación DIN, 640mA

» Control de tensión del sistema ABB-free@home®

» Protección contra cortocircuitos y sobrecargas.

» LED indica estado de salida (2 colores).

» 4 Módulos DIN.

PS-M-64.1.1	Fuente de alimentación	Consultar
-------------	------------------------	---------------------------



Kit Welcome M video 4,3" WiFi, Mini OS, superficie

» Placa de calle mini, 1 pulsador, con lector de tarjetas ID, montaje en superficie.

» Caja de superficie.

» Sistema de control mini.

» Monitor de 4,3", wifi, blanco.

» Llavero de proximidad, tarjeta ID, blanco.

» Llavero de proximidad, tarjeta ID, negro.

WM20481	Kit Welcome de superficie	Consultar
---------	---------------------------	---------------------------



Módulo de cámara

» Módulo de cámara para sistema Welcome de 2 hilos, con IR.

W2200	Módulo de cámara	Consultar
-------	------------------	---------------------------